


PRECISION STRIPPER GUIDE PINS -HEAD TYPE・STRAIGHT TYPE-

精密級 ストリッパガイドピン
-ヘッド付タイプ・ストレートタイプ-

2日目納短縮

追加工価格も数量スライド適用 P.43

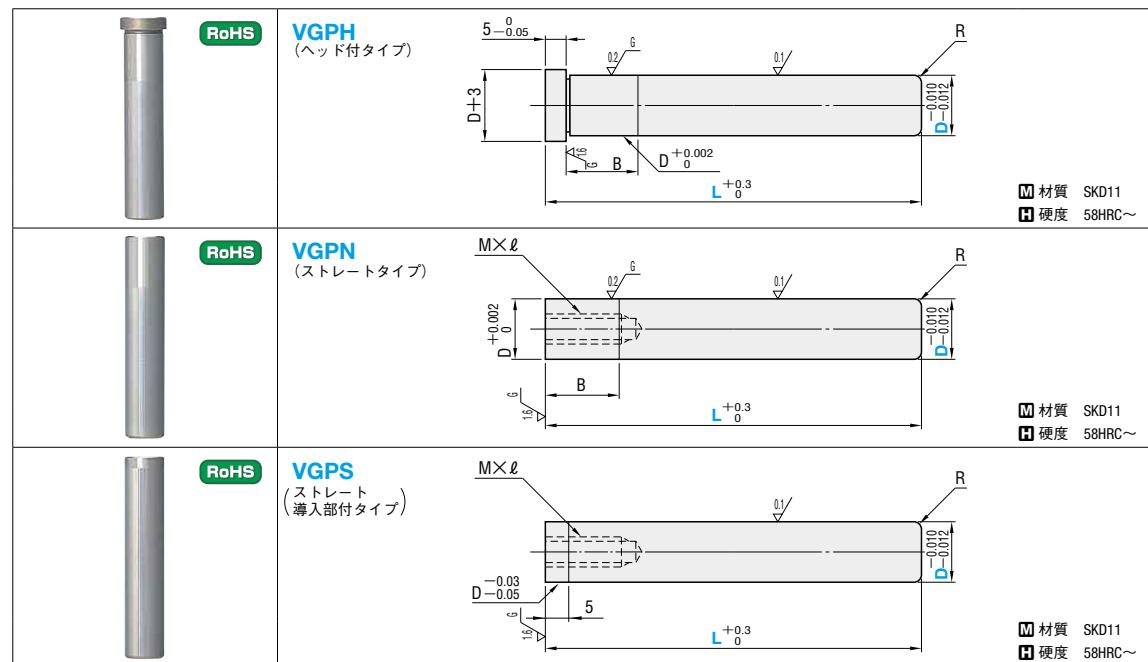

M × ℓ Pitch	R	B	型式		L	¥基準単価 1~9本	
			Type	D		VGPH	VGPN-VGPS
M5×12 P0.8	1.0	10	VGPH VGPN VGPS	8	40 50 60 70 80	2,820 2,920 2,910 3,010 3,390	2,670 2,770 2,760 2,860 3,230
		13		10	40 50 60 70 80 90 100	3,100 3,200 3,690 3,490 3,690	2,950 3,050 3,500 3,320 3,500
	1.5	16		13	50 60 70 80 90 100 110 120	4,270 4,180 4,360	4,060 3,970 4,160
		20		16	50 60 70 80 90 100 110 120 130 140	4,950 5,250 5,440	4,710 4,800 4,980
	2.0	25		20	60 70 80 90 100 110 120 130 140	5,820	5,530
		28		25	70 80 90 100 110 120 130 140 150		

Order
注文例
型式 - L
VGPH 10 - 60Price
価格
■数量スライド価格(①1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9 10~19 20~49 50~	
値引率	基準単価 5% 10% お見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。
②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
③土曜日が実働日数に重なる場合、3日目出荷となります。

Delivery
出荷日
2 日目出荷Alterations
追加工
型式 - L(LC) - (BC・DKC)
VGPH 10 - LC55 - BC10
3 日目出荷

④追加工DKCを施したピンには、無給油タイプのブッシュをご使用ください。給油タイプでは油膜が形成されにくく、かじりやすくなります。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
ヘッド付	ストレート	L寸法変更 30≤LC<L 指定0.5mm単位 ②規格最短Lより短くする変更の場合、必要に応じてBCを併用してください。 ③ストークT適用不可	1,000
LC	BC	B寸法変更 指定0.5mm単位 ・VGPH : 0≤BC≤D×2 ・VGPN : 6≤BC≤D×2 ④VGPS適用不可 ⑤ストークT・ストークA適用不可	1,000
DKC		外径公差変更 D-0.010→D-0.007 D-0.012→D-0.009 ⑥ピン、ブッシュのクリアランスは片側1~3μmになります。但し、ブッシュは無給油タイプをご使用ください。 ⑦ストークT・ストークA適用不可	2,000


⑧追加工は3日目出荷となります。

PRECISION STRIPPER GUIDE PINS -REMOVABLE TYPE-

精密級 ストリッパガイドピン
-着脱タイプ-

2日目納短縮

追加工価格も数量スライド適用 P.43

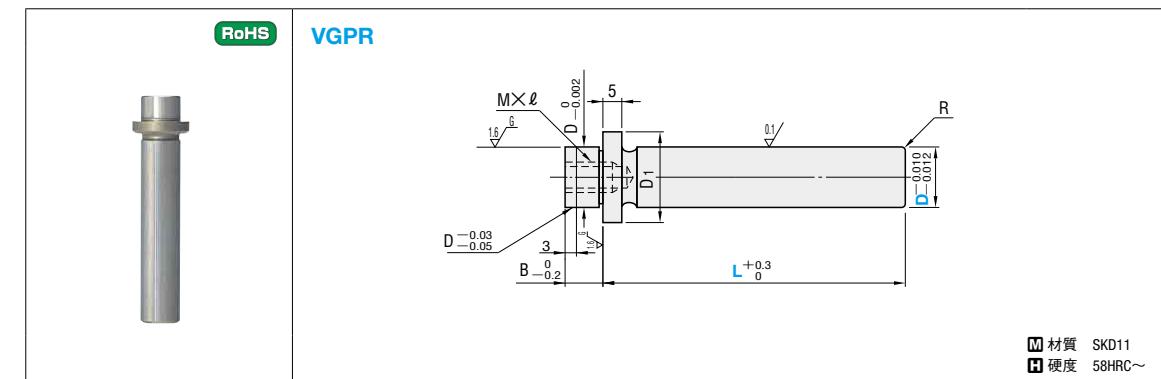

M × ℓ Pitch	D ₁	R	B	型式		L	¥基準単価
				Type	D		
M5×12 P0.8	16	1.0	8	VGPR	10	30 40 50 60 70 80	4,630 4,970
		20			13	40 50 60 70 80 90 100	4,670 4,990 5,090
	1.5	1.5	10		16	40 50 60 70 80 90 100 110 120	4,910 4,990
		23			20	50 60 70 80 90 100 110 120	5,640 5,570 5,660 6,250
	2.0	2.0	13				

■数量スライド価格(①1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9 10~19 20~49 50~	
値引率	基準単価 5% 10% お見積り	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。
②3本以上で1明細行当たり一律2,160円
③土曜日が実働日数に重なる場合、3日目出荷となります。

Alterations
追加工
型式 - L(LC) - (DKC)
VGPR 10 - LC55
3 日目出荷

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
LC		L寸法変更 30≤LC<L 指定0.5mm単位 ②規格最短Lより短くする変更の場合、必要に応じてBCを併用してください。 ③ストークT適用不可	1,000
DKC		外径公差変更 D-0.010→D-0.007 D-0.012→D-0.009 ⑥ピン、ブッシュのクリアランスは片側1~3μmになります。但し、ブッシュは無給油タイプをご使用ください。 ⑦ストークT・ストークA適用不可	2,000

⑧追加工は3日目出荷となります。

⑨追加工DKCを施したピンには、無給油タイプのブッシュをご使用ください。給油タイプでは油膜が形成されにくく、かじりやすくなります。