


ダイセット用ボールガイドブッシュ

追加工価格も数量スライド適用 P.43

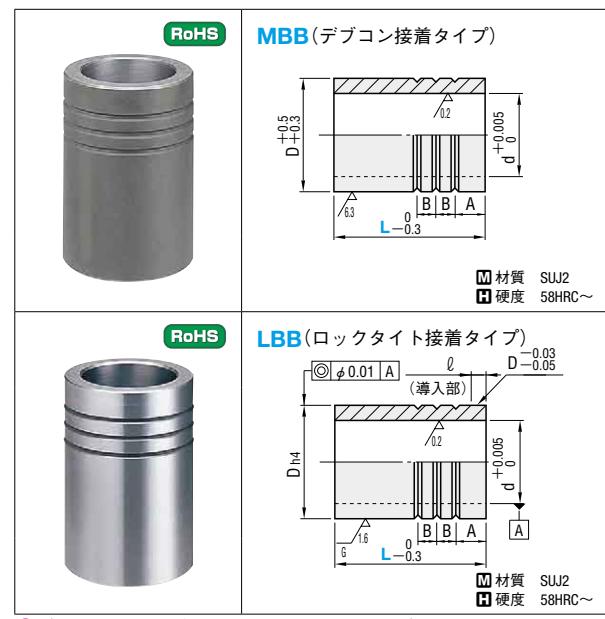

⑨ブッシュを冷やしばめしないでください。サブゼロ処理と同様に残留オーステナイトがマルテンサイトに変態して膨張し、ブッシュの内、外径ともに大きくなり、使用できなくなります。

Order
注文例
MBB 50 - 120


Type	PD	L	¥基準単価 1~9本	
			MBB	LBB
20	50		1,110	1,530
22	50 60		1,290	1,730
25	60 80		1,560	2,070
28	60 80		1,840	2,320
32	80 100		2,300	2,810
38	80 100		2,750	3,390
45	100 120		3,670	4,220
50	100 120		4,590	5,370
60	100 120		5,510	6,450

PD 適用ボスト径	MBB-LBB				
	d	D _{h4}	l	A	B
20	+0.020	26	37	0	4
22	+0.015	28	40	-0.007	10
25		31	45		6
28	+0.025	36	50	0	7
32	+0.020	40	55	-0.008	
38	+0.030	48	64		
45	+0.025	55	74		
50	+0.035	60	83	0	
60	+0.030	70	95	-0.010	10

Order 注文例 MBB 50 - 120	Alterations 追加工 LBB 22 - LC45 3 日目出荷	ストーク T 1,600円/1本 ストーク A 800円/1本 ⑨ストークは3本以上で1明細行当たり一律2,160円 ⑩MBBはストーク適用不可
数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P.39		
数量区分 標準対応 個別対応大口		
数量 1~9 10~19 20~29 30~50 51~ 値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り		

⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	LC	全長変更 L/2≤LC<L 指定1mm単位	PD20~32 600
			PD38~ 800

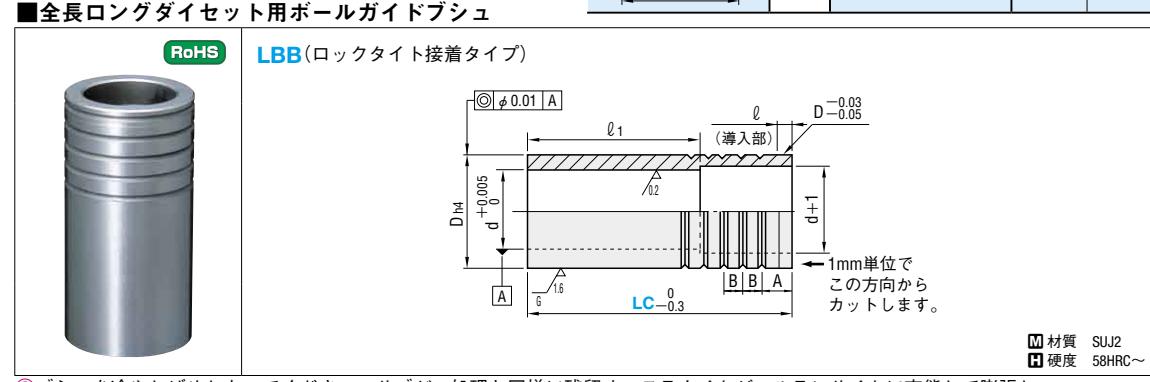

⑨ブッシュを冷やしばめしないでください。サブゼロ処理と同様に残留オーステナイトがマルテンサイトに変態して膨張し、ブッシュの内、外径ともに大きくなり、使用できなくなります。


d	D _{h4}	l	A	B	有効スライド長 l ₁	型式	LC	¥基準単価 1~9本
Type	PD	指定1mm単位						
26	37		4	12	7×7本	20	51 ~ 120	3,290
28	40	0	4	12		22	61 ~ 120	3,440
31	45	-0.007				25	81 ~ 120	4,130
36	50		5	10×5本		28	81 ~ 150	4,670
40	55					32	101 ~ 150	5,660
48	64	-0.008		15	10×6本	38	101 ~ 180	6,810
55	74					45	121 ~ 180	8,570
60	83	0	6	10×8本		50	121 ~ 200	10,790
70	95	-0.010				60	121 ~ 200	12,930

⑨カットにより溝が1本になったときには溝を追加して2本とします。

⑩PD20時、LC51 ~ LC59は有効スライド長 (l₁) が短くなります。

ダイセット用ボールガイドブッシュ
-着脱式-

追加工価格も数量スライド適用 P.43

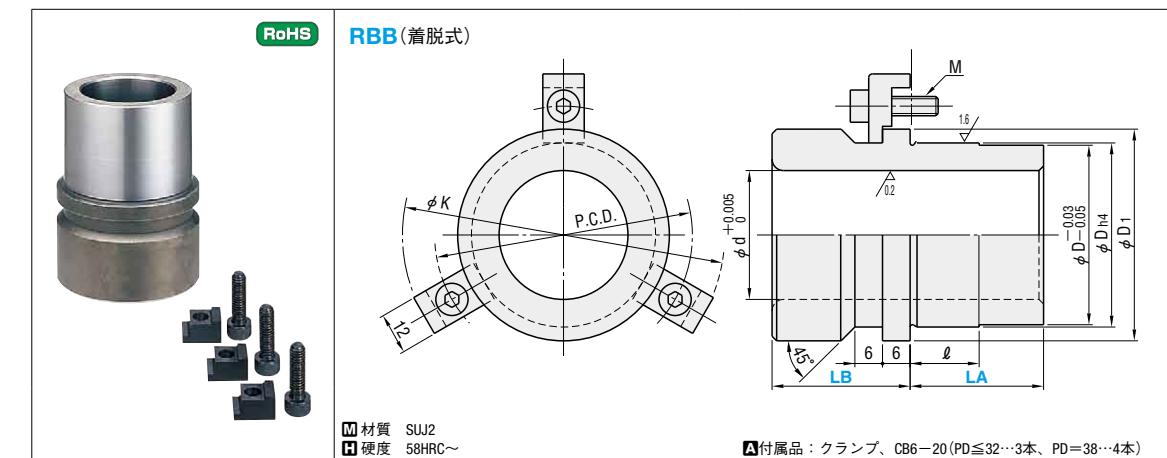

PD 適用ボスト径	d	D _{h4}	D ₁	l	P.C.D.	K	M	型式		LA	LB	¥基準単価 1~9本
								Type	PD			
20		26	37		43	55	71	20	30	20		3,600
22	+0.020 +0.015	28	40	15	46	58	74	22	30	20		4,000
25		31	45		51	63	79	25	35	25		4,450
28	+0.025 +0.020	36	50	18	56	68	84	28	35	25		4,900
32		40	55	0	61	73	89	32	40	40		5,600
38	+0.030 +0.025	48	64	20	70	82	98	38	40	40		7,200

Order 注文例 RBB 25 - 40 - 40	Delivery 出荷日 3 日目出荷	ストーク T 当日出荷 1,600円/1本 ストーク A 翌日出荷 800円/1本 ⑨ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円	
数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P.39			
数量区分 標準対応 個別対応大口			
数量 1~9 10~19 20~29 30~50 51~ 値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り			
Alterations 追加工 RBB 20 - LAC32 - 25	Code	Spec.	¥/1Code
	LAC	LA寸法を変更します。 l + 2≤LAC < LA 指定1mm単位	PD20~32 600
			PD38 800
	LBC	LB寸法を変更します。 6≤LBC < LB 指定1mm単位	PD20~32 600
			PD38 800
	SNC	下型ブッシュ用にスナップリングを取り付けます。	PD20~25 500
		PD28~ 600	用途はP.967参照

ダイセット用
ガイドボスト・ブッシュ