



GUIDE POSTS

GUIDE HOLDERS


GUIDE BUSHINGS

## ガイドポスト/ガイドホルダ/ガイドブッシュ

規格追加

赤文字表示

¥ 追加工価格も数量スライド適用 P.43

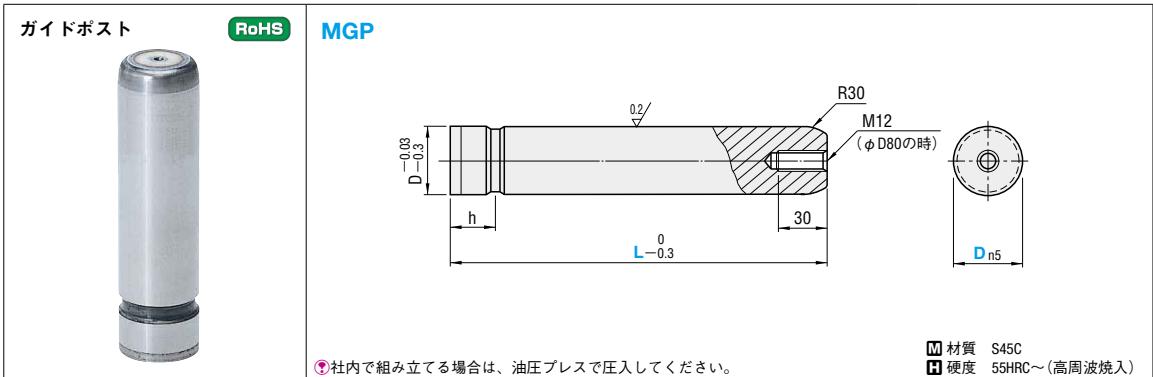

Dn5		h	型式		L	¥基準単価 1~9本					
Type	D										
MGP	20	15	80	90	100	110	120	560			
	25		130	140	150	160		720			
	25	15	80	90	100	110	120	590			
	32		130	140	150	160	170	180	200	760	
	32	20	90	100	110	120	130	140		760	
	38		150	160	170	180	200	220	250	1,080	
	38	25	110	120	130	140	150	160	170	180	1,080
	50		200	220	250	280	300			1,500	
	50	32.5	160	170	180	200	220	250		1,840	
	60		280	300	350					2,270	
	60	37.5	180	200	220	250	280	300		3,040	
	80		350	400						3,740	
	80	50	250	280	300	350				5,520	
			400	450						7,120	

Order  
注文例

型式 - L - (MW)

MGP 32 - 160  
MGH 32  
MGHP 38 - MW 38

Price  
価格

数量スライド価格 (1本未満切り捨て) P.39		標準対応				個別対応 大口	
数量区分	標準対応	1~9本	10~19	20~29	30~50	51~	お見積り
数量	基準単価	5%	10%	15%	お見積り		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery  
出荷日

• φD20~60 在庫品 翌日出荷 P.39

• φD80 3 日目出荷

ご注文締切

ストーク T 当日出荷 3,000円/1本 正午迄 P.40

ストーク A 翌日出荷 1,500円/1本 PM 6:00迄

(\*)ストークAは3本以上で1明細行当たり一律4,050円

Alterations  
追加工

型式 - L(LC) - (W·B··etc.)

MGP80 - LC290  
MGBP80 - B

●D20~60 3 日目出荷

●D20~60 3 日目出荷

●D80 3 日目出荷

(\*)ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円


(\*)ストークAは3本以上で1明細行当たり一律4,050円

Alterations  
Code  
Spec.  
D  
¥/1Code


Alterations  
Code  
Spec.  
D  
¥/1Code

	LC	ポスト長さ変更 LC < L 指定1mm単位	20・25・32 38・50 60・80	500 700 1,000
	W	ストロークエンドブロック取り付け加工 ストロークエンドブロック取り付け用のタップ加工をします。 ※D20適用不可	25・32 38・50 60・80	400 500 700
	M	ホルダ ホルダ側面	25~80	0
	B	ブッシュ・ホルダ逆タイプ加工 ツバ面を加工。逆タイプで使用する型高さを低くできます。 ※B-Hの併用はできません。 ※ポスト長はホルダ底面からとなります。 追加工詳細 P.978	20・25・32 38・50 60・80	400 600 1,000
	H	ホルダ ホルダ底面		

Alterations	Code	Spec.	D	¥/1Code
	BKC	ブッシュ側H寸法公差変更 H1 ±0.2 ⇄ ±0.1 ※D20適用不可	25・32 38・50 60・80	300 400 500
	HKC	ホルダ側H寸法公差変更 H1 ±0.2 ⇄ ±0.1 ※D20適用不可	25・32 38・50 60・80	300 400 500
	MW	ノックピン落下 防止用ワッシャ MW(P.994)を付属。 ※数量1につき、 1対(2枚組)が 付属となります。 ※MGH・MGP・MGBZ(P.992)・ MAP(P.993)の在庫品・受注 生産品ともに適用 ※PDはポスト径	20・25・32 38・50 60・80	120 160 220

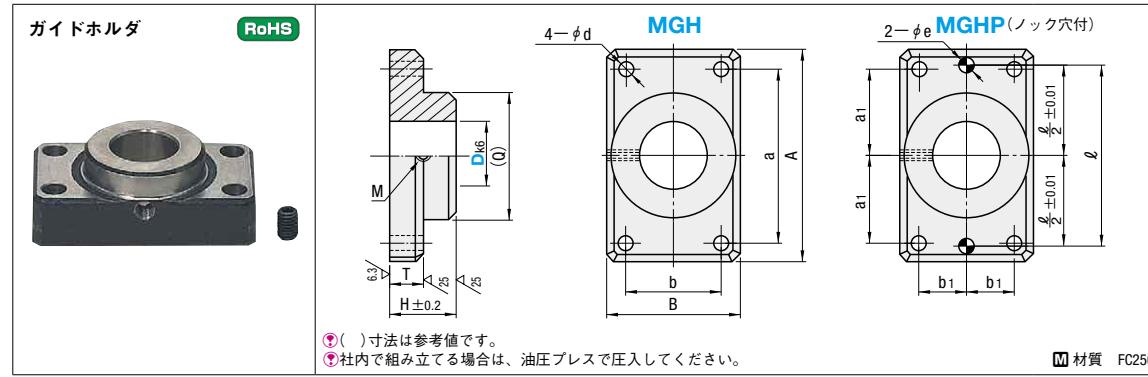

型式		A	B	a	b	d	H	T	(Q)	M	eH7	l	a1	b1	¥基準単価 1~9本	
Type	Dk6														MGH	MGHP
MGH	20	+0.002 -0.011	74	44	56	30	6.6	30	15	42	6	+0.012 0	56	28	15	560
	25	84	48	66	30	9	30	20	46		8	+0.015 0	66	33	15	590
	32	100	58	76	36	11	40	20	56			76	38	18	760	
	38	130	75	100	44	11	50	25	73		10	100	50	22	1,080	
MGHP	50	155	90	125	60	14	65	25	87		12	125	62.5	30	2,500	
	60	190	120	150	80	18	75	30	117		13	+0.018 0	150	75	40	3,410
	80	230	150	180	110	22	100	35	145		16	190	90	55	6,060	
															6,940	

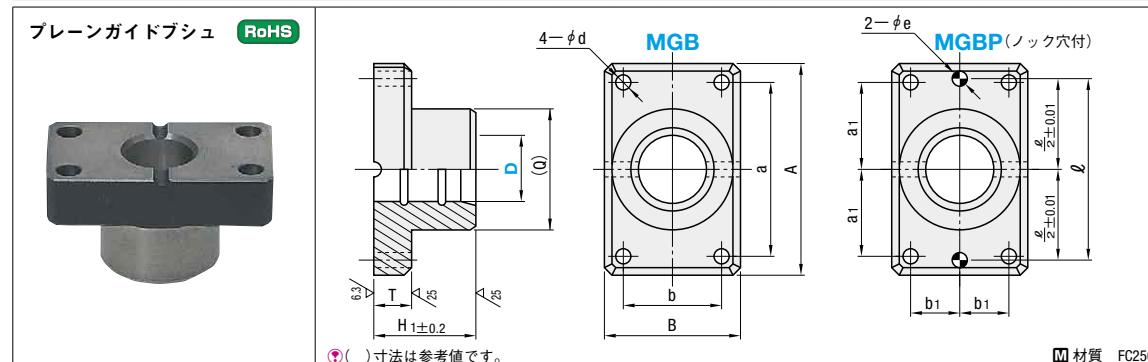

型式		A	B	a	b	d	H	T	(Q)	M	eH7	l	a1	b1	¥基準単価 1~9本	
Type	D														MGB	MGBP
MGB	20	+0.041 +0.031	74	44	56	30	6.6	40	15	42	6	+0.012 0	56	28	15	560
	25	84	48	66	30	9	45	20	46		8	+0.015 0	66	33	15	590
	32	100	58	76	36	11	50	20	56			76	38	18	840	
	38	130	75	100	44	11	60	25	73		10	100	50	22	1,170	
MGBP	50	155	90	125	60	14	85	25	87			125	62.5	30	2,670	
	60	190	120	150	80	18	100	30	117		13	+0.018 0	150	75	40	3,830
	80	230	150	180	110	22	130	35	145		16	190	90	55	6,760	
															7,640	
MGBZ	20	+0.047 +0.037	74	44	56	30	6.6	40	15	42	6	+0.012 0	56	28	15	1,380
	25	84	48	66	30	9	45	20	46		8	+0.015 0	66	33	15	920
	32	100	58	76	36	11	50	20	56			76	38	18	1,760	
	38	130	75	100	44	11	60	25	73	</						