




BALL GUIDE BUSHINGS BALL RETAINERS

## ボールガイドブッシュ / ボールリテナー

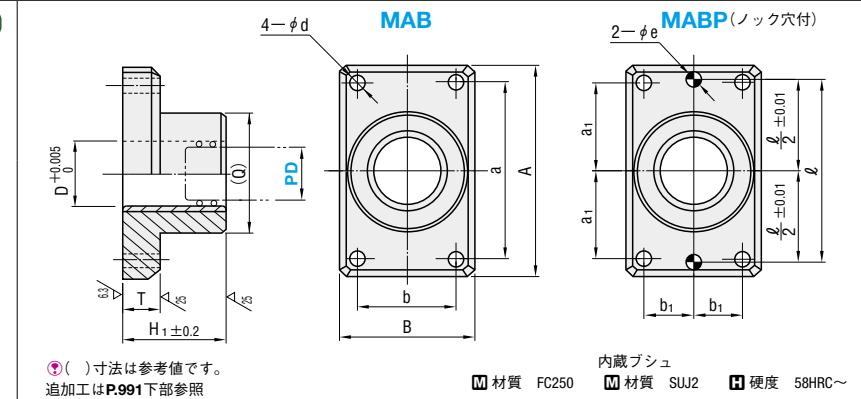

Type	PD	D	A	B	a	b	d	H1	T	(Q)	φh7	φ	a1	b1	¥基準単価 1~9本	
MAB	20	26		74	44	56	30	6.6	50	15	42	6	56	28	15	1,590 1,910
	25	31		84	48	66	30	9	50	20	46		66	33	15	1,670 2,000
	32	40	+0.005	100	58	76	36	11	60	20	56	8	76	38	18	2,080 2,420
	38	48	0	130	75	100	44	11	70	25	73	10	100	50	22	2,920 3,330
	50	60		155	90	125	60	14	90	25	117		125	62.5	30	4,150 4,580
	60	70		190	120	150	80	18	100	30	145	13	150	75	40	7,490 8,310


①型式の最後にMWをご指定いただいた場合、ノックピン防止用ワッシャ(P994)を付属し出荷いたします(MABP在庫品のみ)。MWご指定による出荷日の変更はございません。単価および該当するMWはP.991追加工欄をご参照ください。

Order 注文例	型式	一 (MW)	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	Price 価格
	MAB 32				DE P.39	
	MABP 38	— MW38				②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

①	②	RoHS	MBSH (高剛性・アルミ製ボールリテナー) MBJH (高剛性・樹脂製ボールリテナー)		
			③d	④L	
					⑤従来のボールリテナー(MBS・MBJ)に比べボール数が約1.6倍になっています。
					⑥材質 ①A5056(アルミニウム) ②POM(ポリアセタール樹脂) ③SUJ2 真球度0.25μm ⑦硬度 ③62~67HRC
①	②	RoHS	MBS (アルミ製ボールリテナー) MBJ (樹脂製ボールリテナー)		
			③d	④L	⑥材質 ①A5056(アルミニウム) ②POM(ポリアセタール樹脂) ③SUJ2 真球度0.25μm ⑦硬度 ③62~67HRC


PD 適用 ポスト径	外径 φD	内径 φD1	ボール径 φd	ボール数		比率	型式	PD	¥基準単価 1~9本				
				MBSH MBJH	MBS MBJ				MBSH MBJH	MBS MBJ	MBS MBJ	MBS MBJ	
20	25.5	20.5	3	165	96	1.72	MBSH (アルミ製)	20	50	1,830	1,580	1,170	970
25	30.5	25.5		224	125	1.79	MBSH (樹脂製)	25	50	1,880	1,590	1,560	1,370
32	39.5	32.5	4	238	144	1.65	MBSH (アルミ製)	32	60	3,740	2,210	2,530	2,140
38	47.5	38.5		210	128	1.64	MBSH (樹脂製)	38	70	4,590	3,960	3,110	2,630
50	59.5	50.5	5	360	220	1.64	MBSH (樹脂製)	50	90	6,950	5,990	4,860	3,990
60	69.5	60.5		460	264	1.74	MBSH (樹脂製)	60	100	8,460	7,290	5,830	4,860

Order 注文例	型式	— L	Price 価格
	MBSH 32	— 60	
	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷 DE P.39
			②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
	•PD32-38-60(MBSH・MBJHのみ)		ご注文締切
3	日目出荷	ストーク A 翌日出荷 500円/1本	PM 6:00迄 DE P.40
			③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

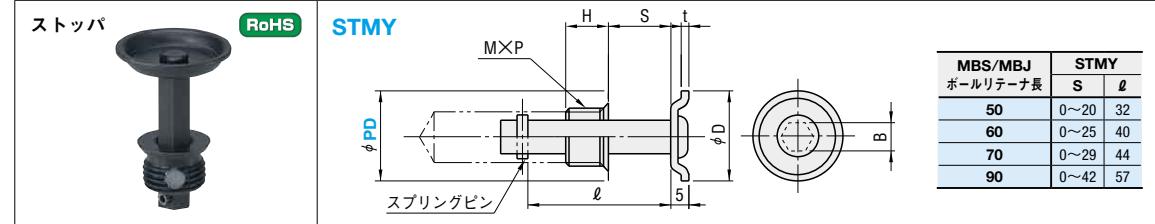STOPPERS WASHERS FOR PREVENTING FALL OF DOWEL PIN SPRINGS FOR BALL BEARING GUIDE POST SETS  
ストッパ/ノックピン落下防止用ワッシャ/ボールガイドポストセット用スプリング


Type	PD-L	D	M×P	H	B	t	¥基準単価 1~9本
20-50	24	14	1.5	12	7		440
25-50	29	16	1.5	8	1.6		540
32-60	37						640
38-70	44	20	1.5	15	10		680
50-90	56						830

MBS/MBJ	STMY
ボールリテナー長	S l
50	0~20 32
60	0~25 40
70	0~29 44
90	0~42 57

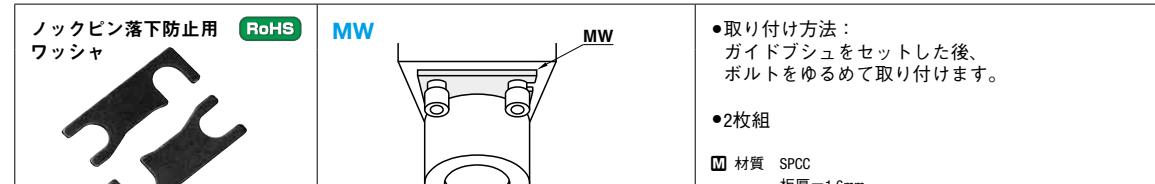

適用ポスト径 PD	型式	1セット(2本)¥基準単価 1~19セット
20-25	25	120
32	32	
38	38	160
50	50	
60	60	220
80	80	

MW	MW
25	120
32	
38	160
50	
60	220
80	

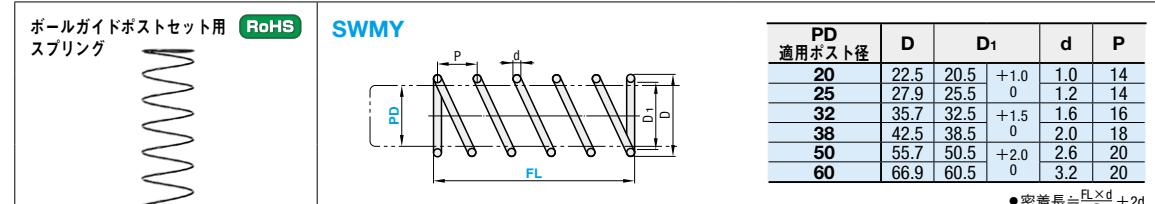

適用ガイドポストセット D L	Type	PD	FL	¥基準単価 1~9本
20	20	40		120
25	25	50		
32	32	100		220
38	38	100		
50	50	40		300
60	60	60		590

適用ガイドポストセット D L	Type	PD	FL	¥基準単価 1~9本
50	50	50		400
60	60	60		490
70	70	70		710
80	80	80		830
90	90	90		1,030

ボールガイドポスト