


ホルダーガイドポスト用スペーサ —鋳物タイプ—

RoHS

ガイドブッシュ用スペーサ

MGBPS(プレーンタイプ対応・ノック穴付)

MABPS(ボールタイプ対応・ノック穴付)

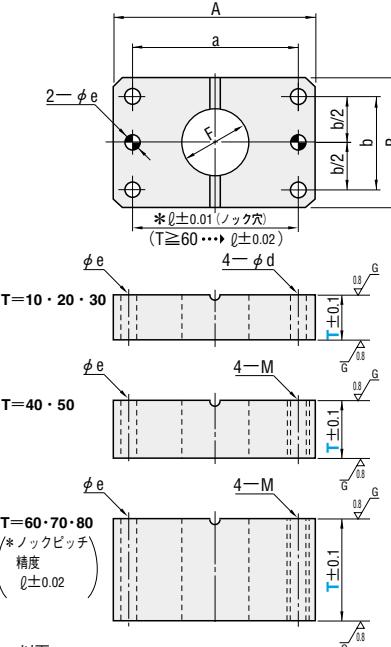

板厚平行度：100mmに対し0.02mm以下

高さT方向に鋳型の抜き勾配(2~3°)がついています。


M 材質 FC250

RoHS

ガイドホルダ用スペーサ

MGHPS(ノック穴付)

適用ポスト径：20・25・32

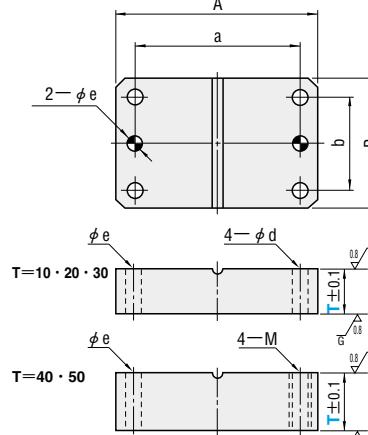

板厚平行度：100mmに対し0.02mm以下

高さT方向に鋳型の抜き勾配(2~3°)がついています。

M 材質 FC250

適用 ポスト 径	A	B	a	b	d	M	F			* $\ell \pm 0.01$ ($T60\cdots70\cdots80$ は $\ell \pm 0.02$ になります。)	eH7	T
							MGBPS	MABPS	MGHPS			
20	74	44	56	30	6.6	6	22	28	—	56	6	+0.012 0
25	84	48	66	30	9	8	28	34	—	66	8	
32	100	58	76	36	11	10	34	42	—	76	8	+0.015 0
38	130	75	100	44	11	10	42	52	32	100	10	
50	155	90	125	60	14	12	52	62	45	125	10	

Type	Type			T
	適用 ポスト径	20	10 20 30 40	
プレーンタイプ・ブシュ用	MGBPS	25	10 20 30 40 50	
ボールタイプ・ブシュ用	MABPS	32	10 20 30 40 50	
ホルダ用	MGHPS	38	20 30 40 50 60 70 80	
		50	20 30 40 50 60 70 80	

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数量	1~9	10~19	20~29	30~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

適用 ポスト径	T	¥ 基準単価 1~9本	
		MGBPS	MGHP
20	10	1,140	950
	20	1,200	1,010
	30	1,250	1,060
	40	1,580	1,390
25	10	1,240	1,010
	20	1,330	1,090
	30	1,420	1,180
	40	1,680	1,460
	50	2,270	1,940
32	10	1,400	1,100
	20	1,500	1,210
	30	1,610	1,310
	40	1,870	1,580
	50	2,270	2,050
38	20	1,820	1,480
	30	1,980	1,630
	40	2,310	1,970
	50	2,470	2,130
	60	3,250	2,900
	70	3,740	3,330
	80	4,980	4,390
	20	2,550	2,190
50	30	2,800	2,440
	40	3,180	2,820
	50	3,370	3,010
	60	4,420	3,950
	70	5,100	4,570
	80	6,340	5,620

Order
注文例
MGBPS 20 - 30Delivery
出荷日
在庫品 翌日出荷 P.39
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。Example
使用例