


PD	D	①CEBY	②CEBA	③CSBY	④CSBA	S	r2	ボルト	ℓ
		D1	D1	r1	r1				
25	46	29	31.5	14.5	15.75	37	23	M4×P0.7	10
32	56	37	41	18.5	20.5	45	28	M4×P0.7	10
38	72	43	49	21.5	24.5	60	36	M5×P0.8	10
50	86	56	62	28	31	72	43	M6×P1.0	10
60	112	66	76	33	38	92	56	M8×P1.25	12
80	140	88	100	44	50	116	70	M8×P1.25	12

■ エンドブロッケ

型式 Type	PD	H <sub>1</sub> 指定5mm単位	Color	¥基準単価 1~9本
①CEBY	25	10 ~ 30	R (Red)	470
		35 ~ 50		520
	32	10 ~ 30		630
		35 ~ 50		690
	38	15 ~ 30		860
		35 ~ 50		950
	50	20 ~ 30	Y (Yellow)	1,150
		35 ~ 50		1,270
	60	20 ~ 30		1,620
		35 ~ 50		1,800
②CEBA	80	20 ~ 30		3,040
		35 ~ 50		3,370

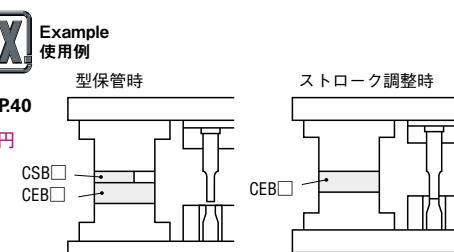

■ストックブロック		H <sub>2</sub> 指定5mm単位	Color	￥基準単価 1~9本
Type	PD			
③CSBY	25	10 ~ 20	R (Red)	380
		25 ~ 40		420
	32	10 ~ 20		500
		25 ~ 40		560
	38	10 ~ 20		690
		25 ~ 50		760
	50	10 ~ 20	Y (Yellow)	920
		25 ~ 50		1,030
	60	10 ~ 20		1,290
		25 ~ 50		1,440
	80	10 ~ 20		2,430
		25 ~ 50		2,700

型式	-	H1	-	Color(R・Y)
CEBY 32	-	35	-	R
3	日目出荷	急	ストーク T ストーク A	当日出荷 1,000円/1本 翌日出荷 500円/1本
①ストークAは3本以上で1明細行当たり				
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P39				
数量区分	標準対応			個別対応 大口
数量	1~9	10~19	20~49	50~100
備引率	基準単価 5%	10%	15%	自目 税込


型式		(①・②)(エンドブロック)		(③・④)(ストックブロック)		￥基準単価
Type	PD	H1 指定5mm単位	Color	H2 指定5mm単位	Color	1~9セット
EBYS (①CEBY+③CSBY) セット商品	25	10 ~ 30	R (Red)	10 ~ 20	R (Red)	850
		35 ~ 50		25 ~ 40		880
	32	10 ~ 30		10 ~ 20		900
		35 ~ 50		25 ~ 40		940
	38	10 ~ 30		10 ~ 20		1,130
		35 ~ 50		25 ~ 40		1,190
	50	15 ~ 30		10 ~ 20		1,190
		35 ~ 50		25 ~ 40		1,250
	60	20 ~ 30		10 ~ 20		1,550
		35 ~ 50		25 ~ 50		1,620
EBAS (②CEBA+④CSBA) セット商品	80	20 ~ 30	Y (Yellow)	10 ~ 20	Y (Yellow)	1,640
		35 ~ 50		25 ~ 50		1,710
	50	20 ~ 30		10 ~ 20		2,070
		35 ~ 50		25 ~ 50		2,180
	60	20 ~ 30		10 ~ 20		2,190
		35 ~ 50		25 ~ 50		2,300
	80	20 ~ 30		10 ~ 20		2,910
		35 ~ 50		25 ~ 50		3,060
	80	20 ~ 30		10 ~ 20		3,090
		35 ~ 50		25 ~ 50		3,240
	80	20 ~ 30		10 ~ 20		5,470
		35 ~ 50		25 ~ 50		5,740

②ガイドポストセットに、取り付け加工が必要です。 P.978をご参照ください。




正午迄 P.40

 行当たり一律1,350円




15% お見積り

Alterations Code	チェーン取付加工 S	強力チェーン(RSC)取付加工 RS	H1寸法変更 HC	溝加工 NMC
Spec.	エンドブロックとストックブロックをチェーンでつなぎます。	アイボルト M10×20 ナット付 ストックブロックに強力チェーンをつなぎます。 PD≥25, H1≥20, H2≥20に適用 ※追加工Sと併用不可	H1寸法変更 H1 min.<HC<H1 max. 指定1mm単位 ※CSBY・CSBAは適用不可	高さ調整時の溝を追加工します。 ※CSBY・CSBAは適用不可
¥/1Code	EBYS・EBAS 25 32 38	CSBY・CSBA・EBYS・EBAS 500 700	CEBY・CEBA・EBYS・EBAS 500 700 1,000 1,300 2,000	CEBY・CEBA・EBYS・EBAS 500

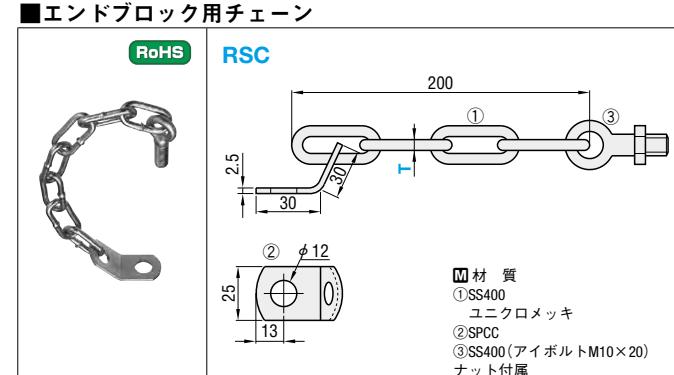


型式		¥基準単価
Type	T	1~9本
RSC	3	650
	5	680

 BSC3は、追加工BSを指定した際の付属チェーンです。



正午迄 P40

 2本以上で1明細行当たり一律810円



	10~19	20~29	30~50	51~
価値	5%	10%	15%	お見積り