


NEST GUIDES ネストガイド

—ノック下穴無し・ガイド部Rタイプ—


NEST GUIDES

ネストガイド(取付板形状指定) —強化タイプ—

追加工価格も数量スライド適用 P.43

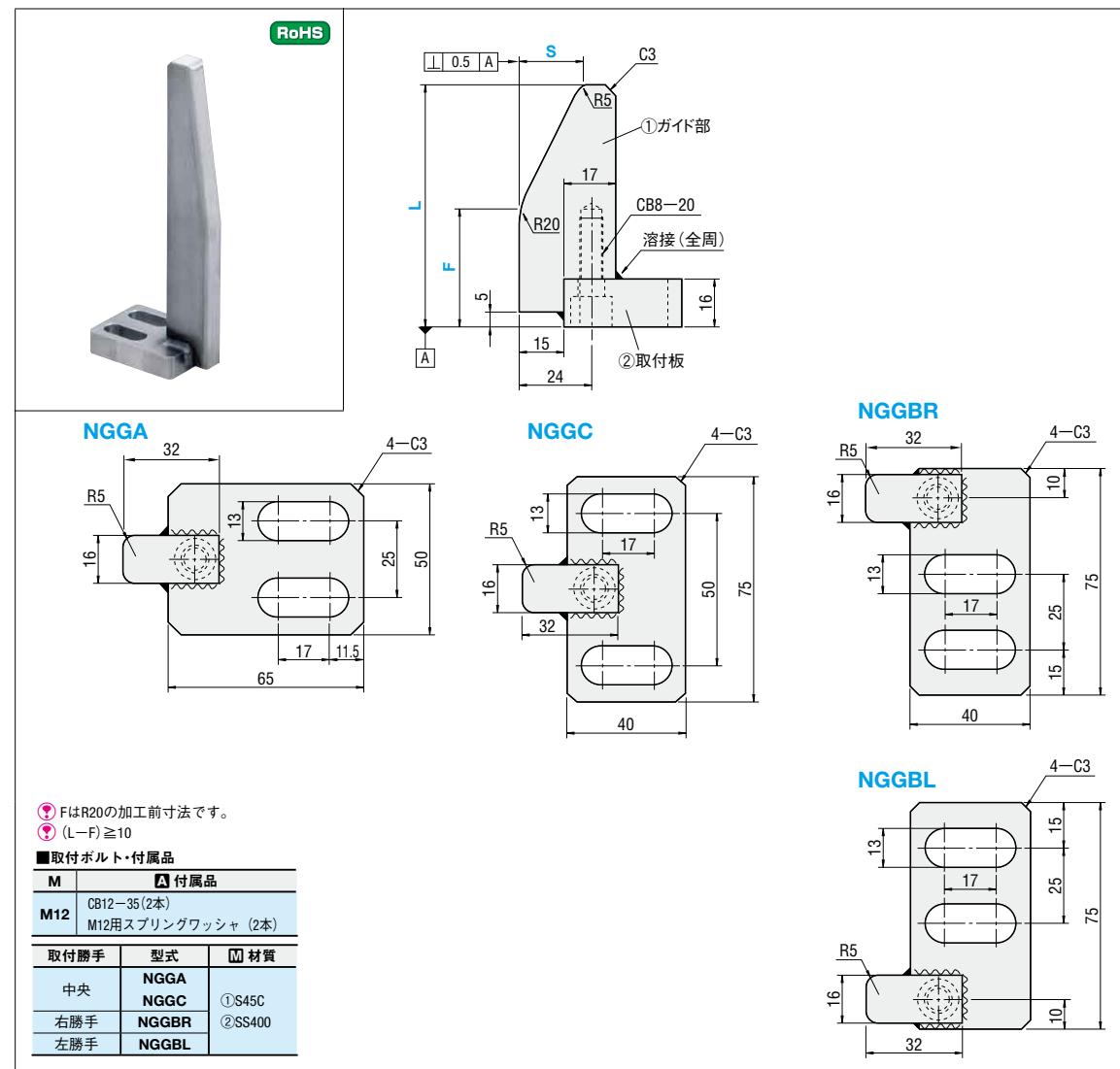

型式	L	F 指定10mm単位	S	¥基準単価 1~9本	Order 注文例	型式 — L — F — S
NGGA	60	20~50	15	3,630	Delivery 出荷日	NGGA — 200 — 50 — 15
	80	20~70		4,250	Price 価格	8 日目出荷
	100	20~90		4,520	Alterations 追加工	■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39
	120	20~110				数量区分 標準対応 個別対応 大口
	140	20~130				数量 1~9 10~19 20~29 30~50 51~ 値引率 5% 10% 15% お見積り
	160	20~150				表示数量超えはWOSにてご確認ください。
	180	20~170				■型式 — L — H — S — (ENT)
	200	20~190		5,240		NGUBLN — 150 — 40 — S70 — ENT
						Alterations Code Spec. ¥/1Code
						ENT ①ガイド部下部を延長し②取付板と下面を合わせます。 ②出荷日: 10日目出荷

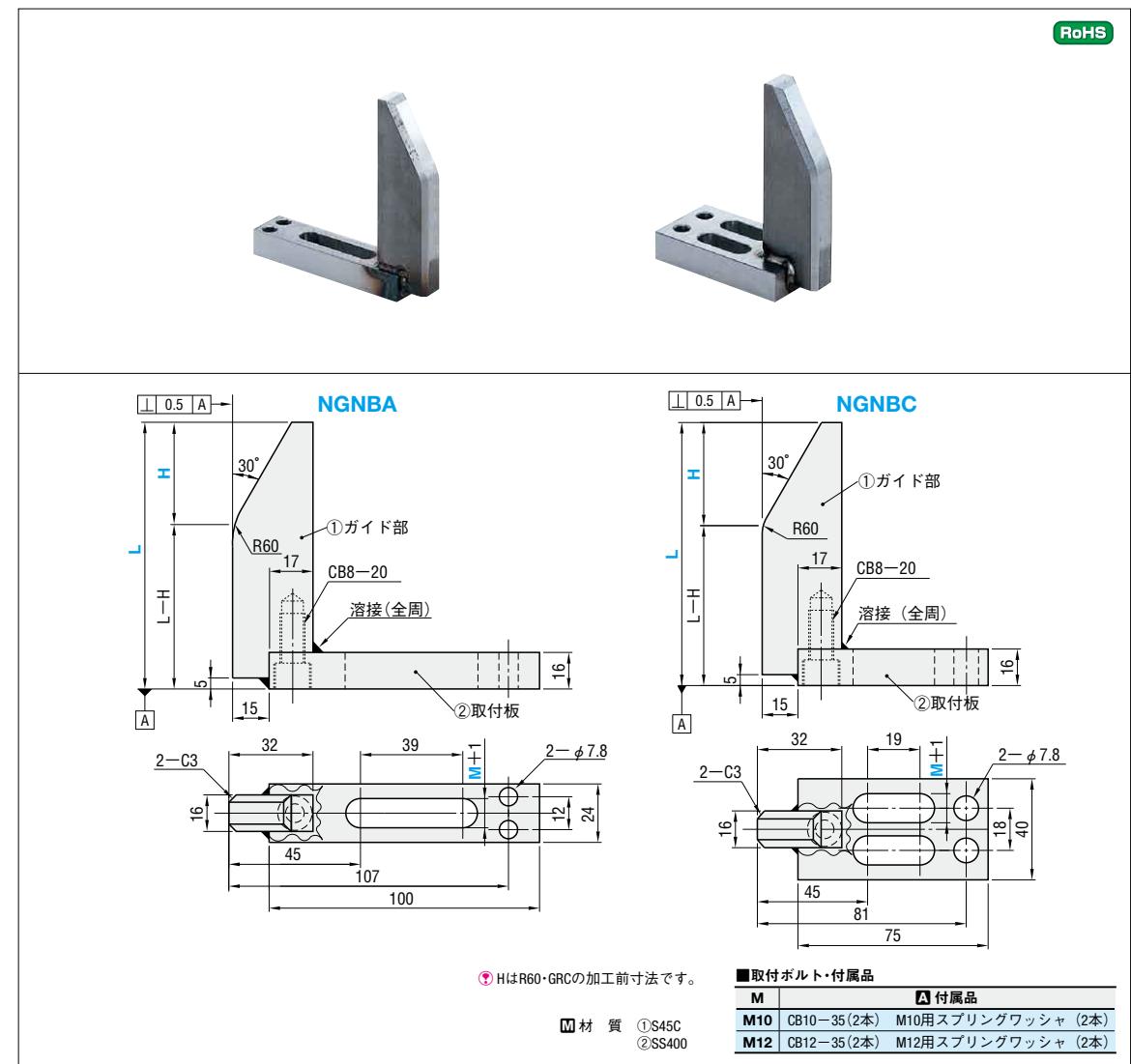

型式	L 指定5mm単位	H 指定5mm単位	取付ボルト穴 M	¥基準単価 1~9本	Price 価格
NGNBA NGNBC	65~100	20~40	M10 (M12)	2,760	■型式 — L — H — M — (HTC-GRC-WSS-ENT)
	105~150			2,910	NGNBA — 120 — 40 — M12 — HTC
	155~200			3,130	
					■Alterations 追加工
					■Alterations Code Spec. ¥/1Code
					HTC ①ガイド部分に焼入処理を行います。 ②~45HRC
					GRC ガイド部R(R60)を小さくします。 R10~30 指定10単位
					WSS 付属品のスプリングワッシャを 長穴用ワッシャWSS(2ヶ)に交換します。 ②NGNBAのみ適用
					ENT ①ガイド部下部を延長し ②取付板と下面を合わせます。 ②出荷日: 5日目出荷

■注文締切
ストーカ A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.40

③3本以上で1明細行当たり一律2,160円