


型式	S	L	H	¥基準単価 1~9本
Type	板厚T	指定10mm単位	指定10mm単位	
NBBCL	16	50	20~60	1,410
		260~300		1,720
		310~350		2,120

Order 注文例 型式 - S - L - H
NBBCL16 - 50 - 300 - 30

Delivery 出荷日 3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P40

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P39
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~9 10~19 20~29 30~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

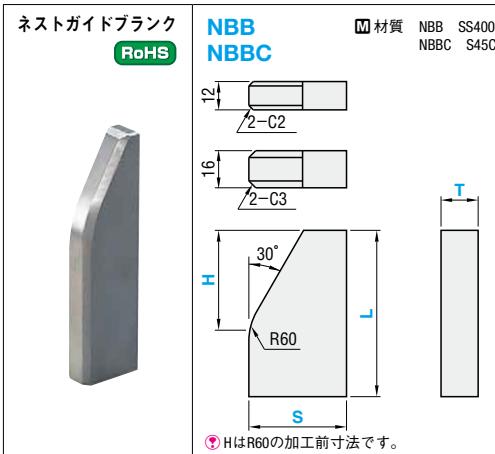


型式	S	L	H	¥基準単価 1~9本	
Type	板厚T	選択	指定5mm単位	選択	S32・50 S75・100
NBB	12	32		800	960
	16	50	65~200	880	1,080
NBBC	16	75			
		100	40	1,010	1,240

Order 注文例 型式 - S - L - H
NBB12 - 75 - 100 - 30

Delivery 出荷日 3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P40

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P39
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~9 10~19 20~29 30~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

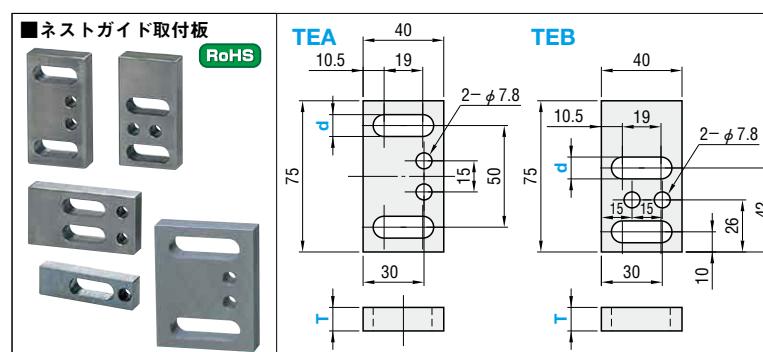



型式	d	¥基準単価 1~9本
Type	板厚T	
TEA	11	900
TEB	13	950
※TEC	11	1,000
	13	1,050
TEE	12	900
TEL	16	1,360

※TECのd13は適用不可

Order 注文例 型式 - d
TEA12 - 13

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P39
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P39
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~9 10~19 20~29 30~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

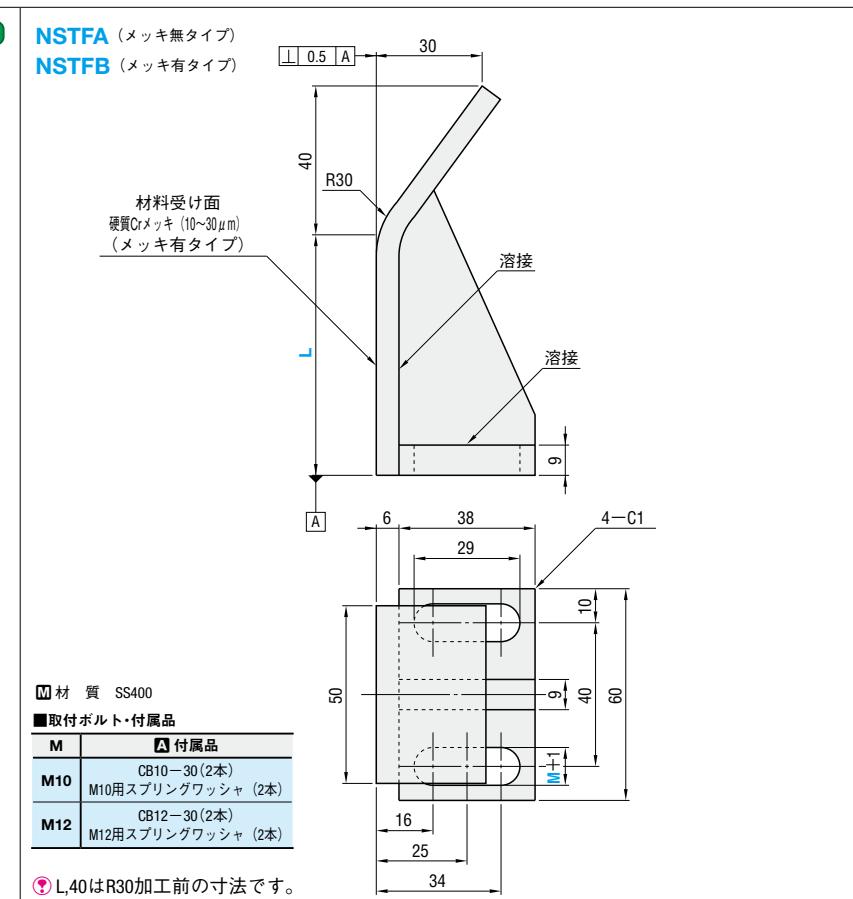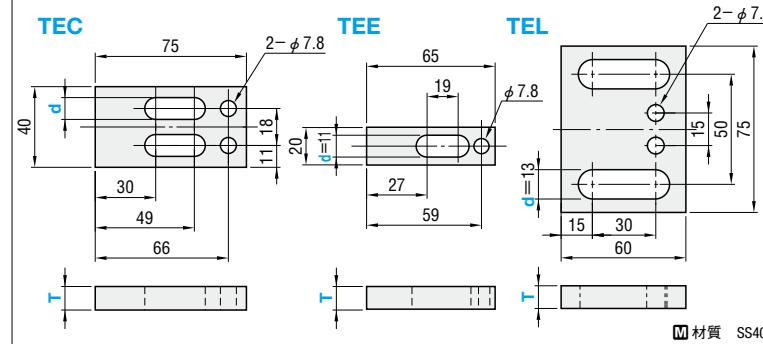

材質	付属品
SS400	M10 CB10-30(2本) M10用スプリングワッシャ(2本)
	M12 CB12-30(2本) M12用スプリングワッシャ(2本)

L,40はR30加工前の寸法です。

型式	L 指定5mm単位	取付ボルト穴 M	¥基準単価 1~9本
		NSTFA	NSTFB
NSTFA (メッキ無タイプ)	75~100	M10	3,450 4,700
NSTFB (メッキ有タイプ)	105~150	M12	3,820 5,300

Order 注文例 型式 - L - M
NSTFA - 100 - M12

Delivery 出荷日 3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P40

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P39
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~9 10~19 20~29 30~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。