




PRESS
CAM STOPPERS
カムストッパー

新商品
赤文字表示

RoHS

CCS

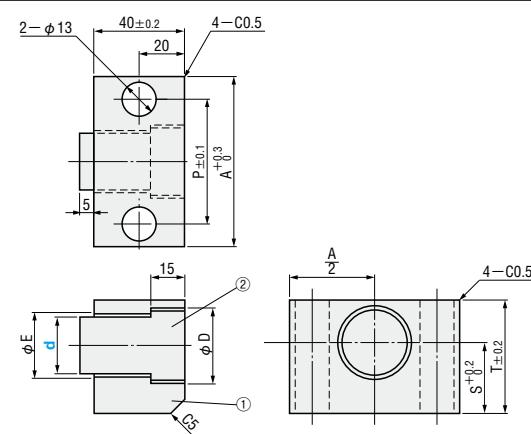

■材質 ① SS400
② ウレタンスプリング
■硬度 ショアA90

A	T	D	S	E	P	最大荷重N (kgf)	型式	
							Type	d
70	60	35	40	30	50	5100 (520)	CCS	27
80	70	45	45	40	60	9610 (980)	CCS	36



Order
出荷日



Delivery
出荷日




Price
価格

型式
CCS 36


お見積り、ご注文方法
WOS(Web Order System):
<http://ec.misumi.jp/> P.46
TEL: 0120(343)066
FAX: 0570(034)355 P.1607



Example
使用例

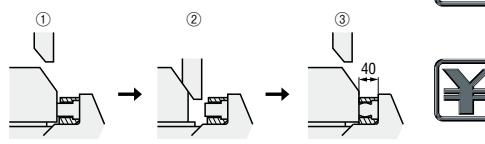

CSTO

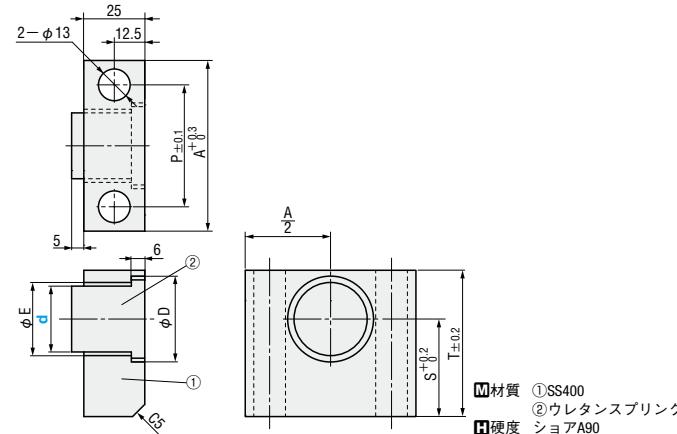

A	T	D	S	E	P	最大荷重N (kgf)	型式	
							Type	d
70	60	35.2	40	30	50	2100 (214)	CSTO	27
80	70	45.2	45	40	60	4200 (428)	CSTO	36



Order
出荷日



Delivery
出荷日



Price
価格

型式
CSTO 36

お見積り、ご注文方法
WOS(Web Order System):
<http://ec.misumi.jp/> P.46
TEL: 0120(343)066
FAX: 0570(034)355 P.1607



PRESS
SILENCER URETHANE / URETHANE STOPPERS

サイレンサーウレタン / ウレタンストッパー

新商品
赤文字表示

新商品
赤文字表示

RoHS

CCUC(ロックタイプ)




サイレンサーウレタン

CCUR(丸タイプ)



CCUR(丸タイプ)

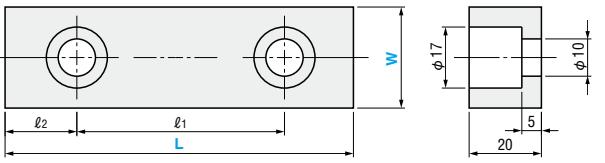


■取付け専用ボルト
ウレタンスプリング
ショアA90
■付属品
取付け専用ボルト
■材質
SCM435
■硬度
HRC33~38

■ロックタイプ(取付け専用ボルト2本付属)

l_1	l_2	型式	
		Type	W
60	20	CCUC	100
110			150
140	30		200

Example
使用例

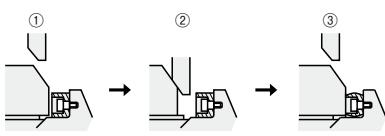

■丸タイプ(取付け専用ボルト1本付属)

型式	
Type	D
CCUR	30

Order
出荷日

Delivery
出荷日

Price
価格

CCUC 30


— 100

お見積り、ご注文方法
WOS(Web Order System):
<http://ec.misumi.jp/> P.46
TEL: 0120(343)066
FAX: 0570(034)355 P.1607

ウレタンストッパー



CSTTU

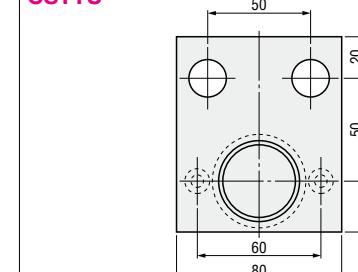

■構成部品表

No.	名称	数量	材質、備考
①	固定板	1	SS400
②	ベースプレート	1	SS400
③	ウレタンストッパー	1	ウレタン ショアA90
④	六角穴付ボルト	2	SCM435 M6×30

① ウレタンの変形量が5mmの場合の荷重は9800N。

型式
CSTTU

(D)

36

Order
出荷日

Delivery
出荷日

Price
価格

お見積り、ご注文方法
WOS(Web Order System):
<http://ec.misumi.jp/> P.46
TEL: 0120(343)066
FAX: 0570(034)355 P.1607