

F=L×15%		F=L×20%		F=L×25%		d	型式	¥基準単価
F mm	荷重 N(kgf)	F mm	荷重 N(kgf)	F mm	荷重 N(kgf)	V	Type D — L	1~19本
3.8	539 { 55 }	5	735 { 75 }	6.3	932 { 95 }	18	AE 15 — 25	35
4.5		6		7.5				35
5.3		7		8.8				35
6		8		10				35
3.8	1079 { 110 }	5	1373 { 140 }	6.3	1667 { 170 }	24	AE 20 — 25	55
4.5		6		7.5				55
5.3		7		8.8				55
6		8		10				55
3.8	1569 { 160 }	5	2059 { 210 }	6.3	2550 { 260 }	30	AE 25 — 25	100
4.5		6		7.5				100
5.3		7		8.8				100
6		8		10				100
6.8		9		11.3			AE 30 — 30	100
7.5		10		12.5			AE 35 — 35	100
4.5	2452 { 250 }	6	2844 { 290 }	7.5	3334 { 340 }	37	AE 40 — 40	105
5.3		7		8.8				120
6		8		10				130
6.8		9		11.3				150
7.5		10		12.5			AE 45 — 45	160
8.3		11		13.8			AE 50 — 50	180
9		12		15			AE 55 — 55	200
6	4315 { 440 }	8	5099 { 520 }	10	5982 { 610 }	48	AE 60 — 50	230
7.5		10		12.5				300
9		12		15				360
7.5	7355 { 750 }	10	8728 { 890 }	12.5	10297 { 1050 }	60	AE 60 — 50	480
9		12		15				570
12		16		20				770
7.5	12356 { 1260 }	10	14318 { 1460 }	12.5	16769 { 1710 }	72	AE 60 — 50	690
9		12		15				820
12		16		20				1,100

● 荷重 (kgf) = 荷重N × 0.101972

Order 注文例

型式
AE 15-25

Delivery 出荷日

3 日目出荷
ストーク T 当日出荷 400円/1本 正午迄 P.40
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.40



Price 価格

■ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~19 20~49 50~99 100~400 401~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ex

Example
使用例

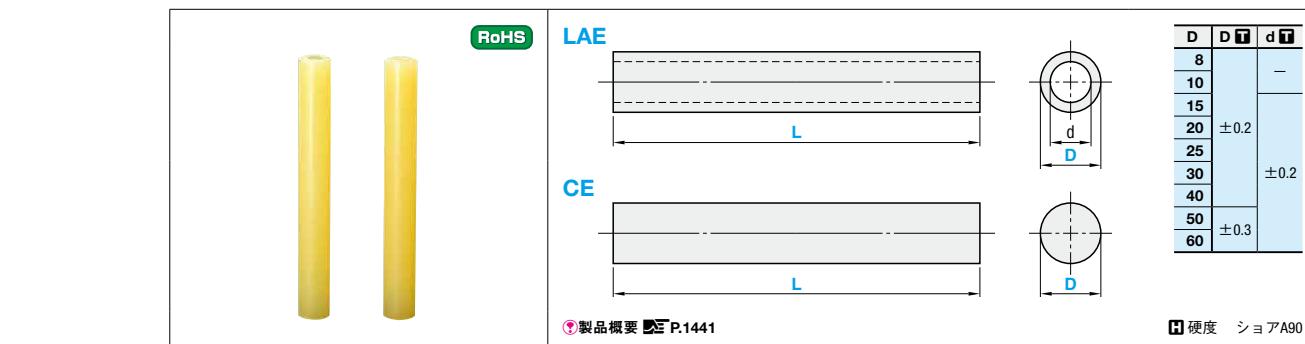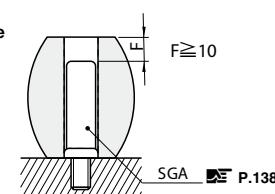

d	型式		型式		¥基準単価
	Type D-L	Type D-L	Type D-L	Type D-L	
—	—	—	CE 8-200	210	
—	—	—	CE 10-200	210	
7	LAE 15-200	CE 15-200	210		
8.5	LAE 20-200	CE 20-200	320		
11	LAE 25-200	CE 25-200	500		
14	LAE 30-500	CE 30-500	1,820		
	LAE 40-500	CE 40-500	3,250		
	LAE 50-500	CE 50-500	4,990		
	LAE 60-500	CE 60-500	7,190		


Order 注文例
Delivery 出荷日
3 日目出荷
ストーク T 当日出荷 400円/1本 正午迄 P.40
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.40

● ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

d	型式		型式		¥基準単価
	Type D-L	Type D-L	Type D-L	Type D-L	
—	—	—	CE 8-200	210	
—	—	—	CE 10-200	210	
7	LAE 15-200	CE 15-200	210		
8.5	LAE 20-200	CE 20-200	320		
11	LAE 25-200	CE 25-200	500		
14	LAE 30-500	CE 30-500	1,820		
	LAE 40-500	CE 40-500	3,250		
	LAE 50-500	CE 50-500	4,990		
	LAE 60-500	CE 60-500	7,190		

Order 注文例
Delivery 出荷日
3 日目出荷
ストーク T 当日出荷 400円/1本 正午迄 P.40
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.40

● ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

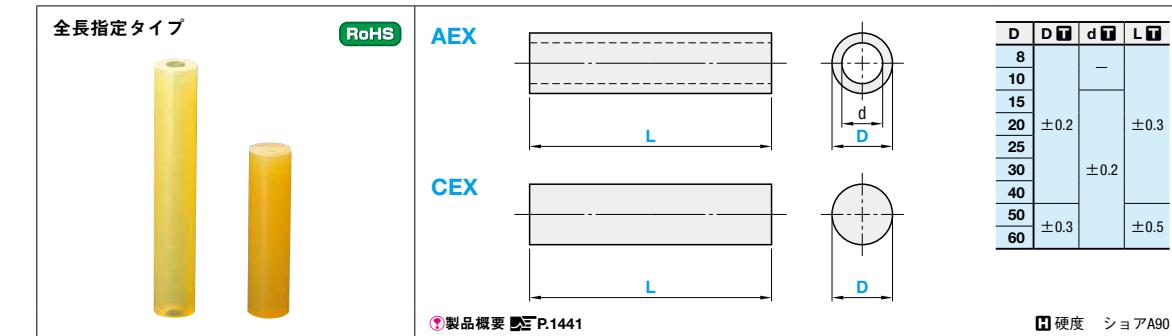

d	型式	D	L指定 1mm単位	¥基準単価 1~19本						
				L10~20	L21~40	L41~60	L61~80	L81~100	L101~150	
—	CEX	8		75	80	95	125	155	230	300
—	CEX	10		75	80	95	125	155	230	300
7		15		80	80	95	130	160	250	330
8.5		20		80	90	120	170	220	330	440
11	AEX	25	10~200	120	140	180	250	300	440	590
14	CEX	30		150	190	270	350	440	650	860
	CEX	40		200	330	490	650	810	1,220	1,620
	CEX	50		330	570	810	1,060	1,290	1,940	2,590
	CEX	60		490	810	1,130	1,460	1,780	2,670	3,560

Order 注文例
Delivery 出荷日
3 日目出荷
ストーク T 当日出荷 400円/1本 正午迄 P.40
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.40

● ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

d	型式		型式		¥基準単価
	D	L	D	L	
8	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	
40	—	—	—	—	
50	—	—	—	—	
60	—	—	—	—	