

COMPONENTS FOR LIFTING・DIE STORING 吊り具・型保管部品

吊り具 型保管部品

COMPONENTS
FOR LIFTING
DIE STORING



製品名 型式	リフティングバー HLFB	アイボルト CHI	鍛込みねじ CSN	吊りフックボルト式 CHN
出荷日	1464	1465	1465	1466
ページ				



吊りフックボルト式・頭部ラージタイプ CHNL	吊りフックプレートタイプ CHP	吊りフックプレート・頭部ラージタイプ CHPL	埋込み用吊りフック CHU	鍛込みフック CHF
1466	1467	1468	1469	1470



鍛込みフック・頭部ラージタイプ CHFL	T形ボルト TB	パワーポイントスター・コブラフックセット RDPPS	スターポイント RDSP	ロードリング RDLG
1470	1470	1471	1473	1475



バリオリング RDBL	金型固定用プレート DKP DKPL	輸送用パイプ DYP	型一時保管用ブッシュ KPB	ウレタンストックブロックセット PHBT PHBTN PHUB PHUBN
1477	1479	1479	1480	1481 1482




ストロークエンドパイプ PH PHN	ウレタンストックブロック EST ESBT ESU ESUB	ウレタンアブソーバ DUSA	ウレタンパッド DURP
1483	1484	1484	1484


LIFTING BARS リフティングバー

RoHS

HLFB

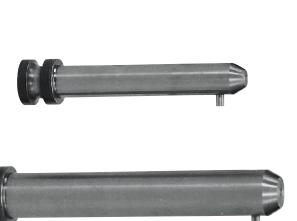

HLFB

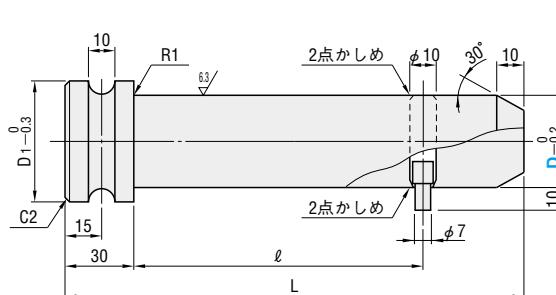

■材質
S45C
ストッパ付

D1	L	ℓ	許容荷重 4本使用時 N{kgf}	型式		¥基準単価
				Type	D	
34	185	135	29420 { 3000 }	HLFB	25	1,350
44	240	190	49033 { 5000 }		35	2,100
50	260	210	88260 { 9000 }		40	2,500
60	290	240	137293 { 14000 }		50	4,300
75	335	285	166712 { 17000 }		65	4,800

●荷重 {kgf} = 荷重N×0.101972



Order
注文例

型式
HLFB 25



Delivery
出荷日

在庫品
翌日出荷 P.39

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。





Example
使用例

抜け止めのストッパーが必ず下に出る様にセットしてご使用ください。
ツバ部が型からはみ出さない様にセットしてご使用ください。



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39		標準対応				個別対応 大口
数量区分	数量	1~9	10~29	30~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り	表示数量超えはWOSにてご確認ください。

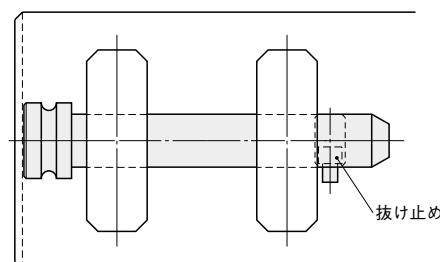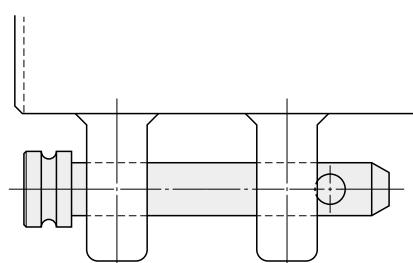

吊り具
型保管部品