


FINISHED BLOCKS
仕上げブロック

FINISHED BLOCKS -PRICE-
仕上げブロック
-価格-

追加加工価格も数量スライド適用 P.43

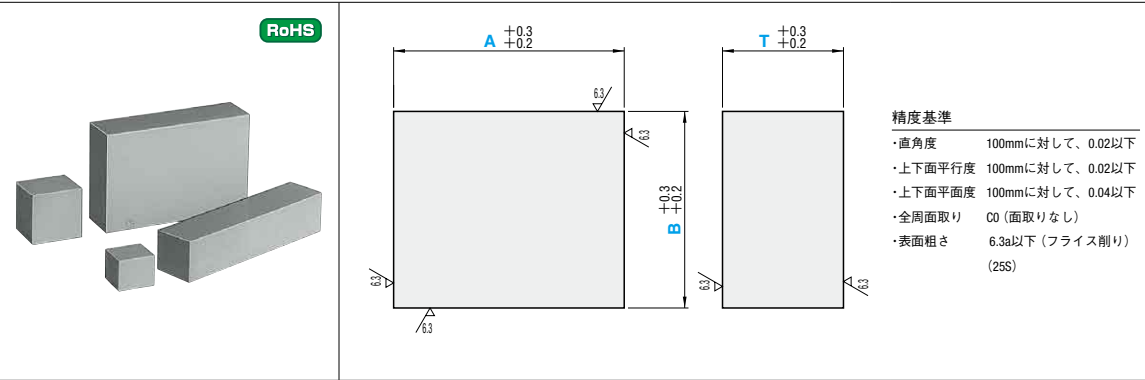

材質	型式	指定1mm単位		
		A	B	T
SKH51 (生材)	FB-SKH	30 ~ 100	30 ~ 100	8 ~ 60
SKD11 (生材)	FB-SKD	30 ~ 200	30 ~ 200	35 ~ 60
DC53 (生材)	FB-DC			
SKS3 (生材)	FB-SKS			
SKS93 (生材)	FB-SK			
S50C (生材)	FB-SC			

Order 注文例

型式 - A - B - T

FB-SKD - 150 - 170 - 55

Delivery 出荷日

3 日日出荷

ストーク A 翌日出荷 800円/1本

PM 6:00迄

☎ P.40

☎ 3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Price 価格

FB-SKH P.1506

FB-SKD・FB-DC P.1507

FB-SKS P.1508

FB-SK P.1509

FB-SC P.1510

Alterations 追加加工

Order 注文例

型式 - A - B - T - (KAC・TAC・CAC)

FB-SKD - 80 - 95 - 45 - CAC

FB-SKS - 110 - 76 - 52 - KAC

FB-SKH - 30 - 59 - 16 - TAC

Delivery 出荷日

3 日日出荷

ストーク A 800円/1本

☎ P.40

☎ 3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Price 価格

仕上げブロック ¥基準単価+追加工料金 (¥/1Code)

Alterations	基準面追加	上下面研磨	全周面取り変更
Code	KAC	TAC	CAC
Spec.	A・B寸法方向に基準面を加工します。 基準面直角度 100mmに対して 0.015以下	上下面を研磨仕上げします。 上下面平行度 100mmに対して 0.012以下 上下面平面度 T 25以下 26以上 100mmに対して 0.015 0.012	全周にC0.5 ~ 1の面取りを加工します。
¥/1Code	1,500	1,300	1,000



■FB-SKH(材質SKH51)価格

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1 ~ 9	10 ~ 30
値引率	基準単価 5%	31 ~ お見積り

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

		¥基準単価						
A	T \ B	30 ~ 40	41 ~ 50	51 ~ 60	61 ~ 70	71 ~ 80	81 ~ 90	91 ~ 100
30 ~ 40	8 ~ 13	5,450	5,940	6,430	6,900	7,190	7,560	7,830
	14 ~ 16	5,560	6,090	6,610	7,100	7,420	7,830	8,120
	17 ~ 20	5,680	6,230	6,780	7,300	7,650	8,090	8,400
	21 ~ 25	5,800	6,380	6,960	7,510	7,880	8,350	8,690
	26 ~ 30	6,030	6,670	7,300	7,910	8,350	8,870	9,270
	31 ~ 40	6,150	6,920	7,920	8,250	8,820	9,400	9,900
	41 ~ 50	6,670	7,500	8,520	8,820	9,680	10,580	11,300
41 ~ 50	51 ~ 60	7,200	8,020	9,400	9,680	10,580	12,150	13,200
	8 ~ 13	5,940	6,810	7,130	7,510	7,880	8,090	8,400
	14 ~ 16	6,090	6,960	7,300	7,710	8,120	8,350	8,690
	17 ~ 20	6,230	7,100	7,480	7,910	8,350	8,610	8,980
	21 ~ 25	6,380	7,250	7,650	8,120	8,580	8,870	9,270
	26 ~ 30	6,670	7,680	8,170	8,720	9,270	9,650	10,140
	31 ~ 40	6,920	8,100	8,370	8,660	9,500	10,070	11,090
51 ~ 60	41 ~ 50	7,500	8,930	9,230	9,500	10,800	11,580	12,820
	51 ~ 60	8,020	9,800	10,280	10,690	12,420	13,390	14,360
	8 ~ 13	6,430	7,130	7,650	7,910	8,120	8,350	8,690
	14 ~ 16	6,610	7,300	8,000	8,320	8,580	8,870	9,270
	17 ~ 20	6,780	7,480	8,170	8,520	8,810	9,130	9,560
	21 ~ 25	6,960	7,650	8,350	8,720	9,040	9,390	9,850
	26 ~ 30	7,300	8,170	8,870	9,330	9,740	10,170	11,020
61 ~ 70	31 ~ 40	7,920	8,370	9,220	9,500	10,150	11,770	12,090
	41 ~ 50	8,520	9,230	9,800	10,850	11,930	13,600	14,040
	51 ~ 60	9,400	10,280	10,850	12,150	13,470	15,740	17,110
	8 ~ 13	6,900	7,510	7,910	8,120	8,350	8,610	8,980
	14 ~ 16	7,100	7,710	8,320	8,520	8,810	9,130	9,560
	17 ~ 20	7,300	7,910	8,520	8,930	9,740	9,650	10,140
	21 ~ 25	7,510	8,120	8,720	9,740	10,200	10,700	11,310
71 ~ 80	26 ~ 30	7,910	8,720	9,330	10,140	10,670	11,220	11,890
	31 ~ 40	8,250	8,660	9,500	10,890	11,740	12,250	12,600
	41 ~ 50	8,820	9,500	10,850	11,820	13,500	13,720	14,500
	51 ~ 60	9,680	10,690	12,150	13,470	15,750	16,450	16,600
	8 ~ 13	7,190	7,880	8,120	8,350	8,810	8,870	9,270
	14 ~ 16	7,420	8,120	8,580	8,810	9,510	9,650	10,140
	17 ~ 20	7,650	8,350	8,810	9,740	9,970	10,170	10,730
81 ~ 90	21 ~ 25	7,880	8,580	9,040	10,200	10,900	11,220	11,890
	26 ~ 30	8,350	9,270	9,740	10,670	11,360	11,740	12,470
	31 ~ 40	8,820	9,500	10,150	11,740	12,170	13,070	14,250
	41 ~ 50	9,680	10,800	11,930	13,500	14,170	15,250	16,420
	51 ~ 60	10,580	12,420	13,470	15,750	16,200	17,420	18,620
	8 ~ 13	7,560	8,090	8,350	8,610	8,870	9,130	9,560
	14 ~ 16	7,830	8,350	8,870	9,130	9,650	9,910	10,440
91 ~ 100	17 ~ 20	8,090	8,610	9,130	9,650	10,170	10,440	11,020
	21 ~ 25	8,350	8,870	9,390	10,700	11,220	11,480	12,180
	26 ~ 30	8,870	9,650	10,170	11,220	11,740	12,000	12,760
	31 ~ 40	9,400	10,070	11,770	12,250	13,070	14,570	15,020
	41 ~ 50	10,580	11,580	13,600	13,720	15,250	17,050	17,920
	51 ~ 60	12,150	13,390	15,740	16,450	17,420	19,450	20,270
	8 ~ 13	7,830	8,400	8,690	8,980	9,270	9,560	9,850
91 ~ 100	14 ~ 16	8,120	8,690	9,270	9,560	10,140	10,440	10,730
	17 ~ 20	8,400	8,980	9,560	10,140	10,730	11,020	11,310
	21 ~ 25	8,690	9,270	9,850	11,310	11,890	12,180	12,470
	26 ~ 30	9,270	10,140	11,020	11,890	12,470	12,760	13,050
	31 ~ 40	9,900	11,090	12,090	12,600	14,250	15,020	15,550
	41 ~ 50	11,300	12,820	14,040	14,500	16,420	17,920	17,870
	51 ~ 60	13,200	14,360	17,110	16,600	18,620	20,270	20,570

仕上げ
フロント
仕上げ
ブロック