


MARKING-OFF PINS FOR CHECKING FIXTURE / LOCATING BARS FOR TAPPING POSITION
チェック fixture用ケガキピン/ねじ孔位置確認バー

追加工価格も数量スライド適用 P.43

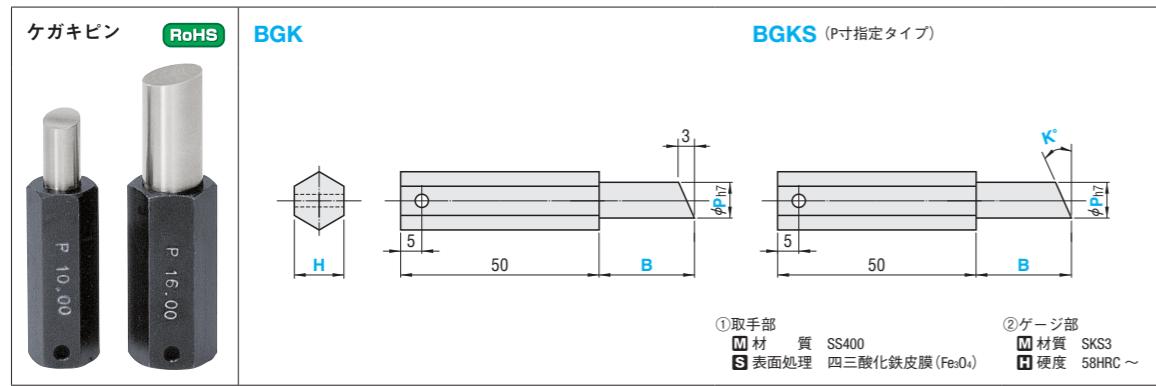

Type	H	P	B	¥基準単価 1~9本
BGK	16	10	20 ~ 50	1,750
	21	16		1,880
	26	20		2,000
	32	25		2,170



Type	H	P 指定0.1mm単位	B 指定1mm単位	¥基準単価 1~9本
BGKS (P寸指定タイプ)	16	6.0 ~ 14.0	20 ~ 50	2,870
	21	14.1 ~ 18.0		3,160
	26	18.1 ~ 20.0		3,440
	32	20.1 ~ 25.0		4,070

Order
注文例
BGK 16 - P10 - B30
BGKS 21 - P16.0 - B40 - K20

Alterations
追加工
BGKS 16 - P10.0 - B30 - K10 - CH

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	CH	紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。	500
	MH	タップ加工(M5)をします。	300

数量スライド価格 (P.39)	
数量区分	
標準対応	
数量	1~9 10~19 20~49 50~100 101~
値引率	5% 10% 15% お見積り

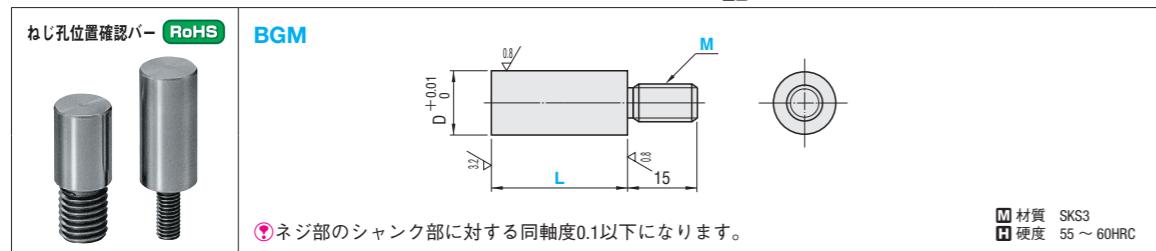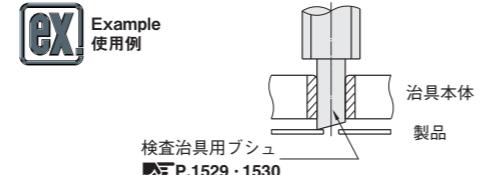


D	M×P	型式	L	¥基準単価 1~9本
		Type	M	
8	3 × 0.5	BGM	3	3,010
	4 × 0.7		4	3,170
	5 × 0.8		5	3,510
	6 × 1.0		6	3,840
14	8 × 1.25		8	4,180
	10 × 1.5		10	4,510
	12 × 1.75		12	4,680

Order
注文例
BGM 4 - L20


Delivery
出荷日
3 日目出荷

数量スライド価格 (P.39)		
数量区分		
数量	標準対応	個別対応大口
1~9	10~19	20~49
5%	10%	15%
101~	お見積り	

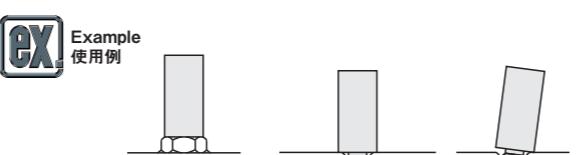

※ナット、バーリングネジが面に対して垂直になっているかを確認します。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

SHIM PLATES FOR CHECKING FIXTURE
検査治具用シムプレート(ゼロプレート)
-丸タイプ・角タイプ・切り穴付角タイプ-

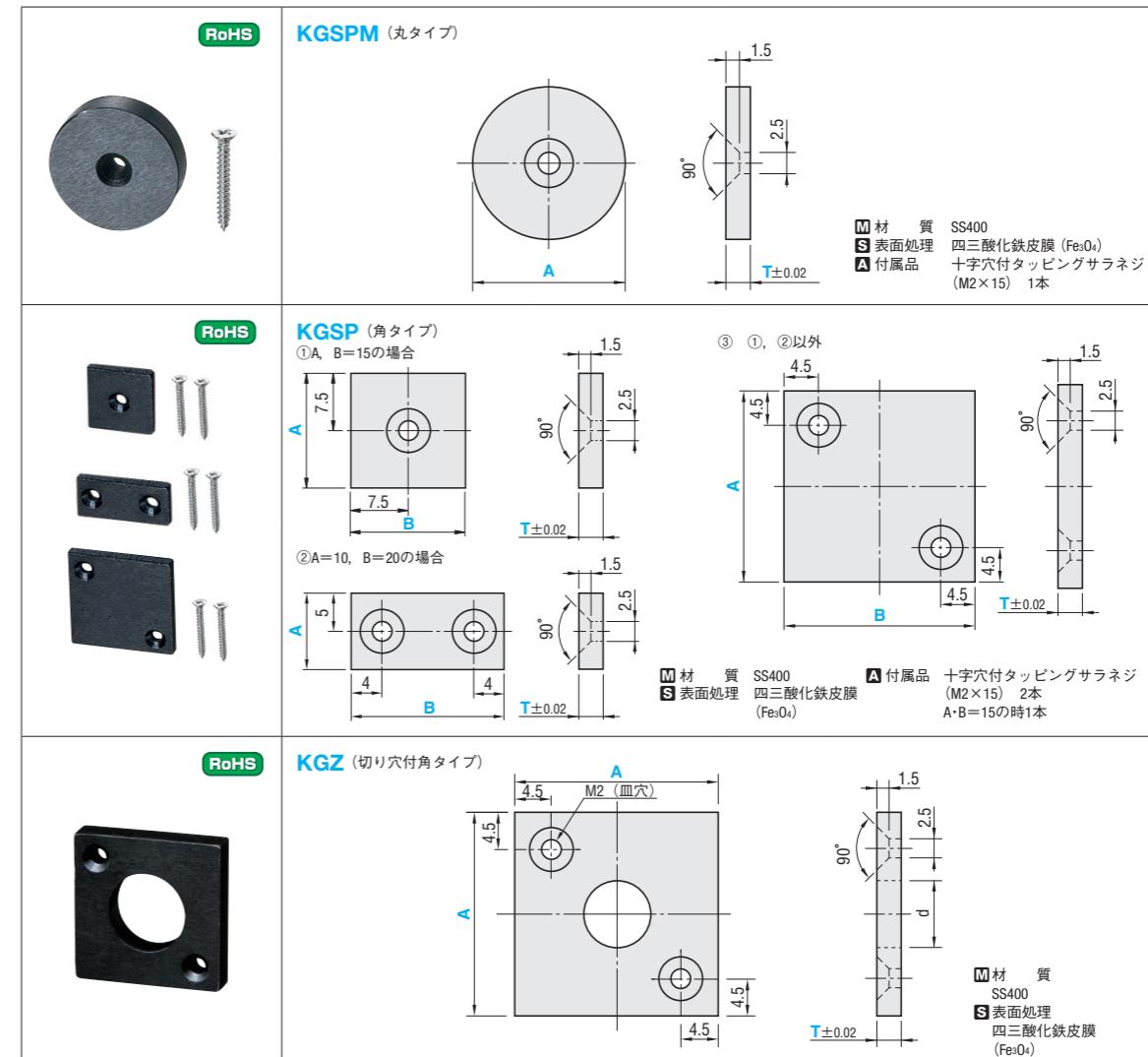

Type	A	T	¥基準単価 1~29本	
KGSPM	20	2-3-5	140	
Type	A	B	T	
KGSP	10	20	2	180
	15	*15	2	190
	20	20	3	200
	25	25	3	210
KGZ	20	20	5	220
	25	25	5	230
				240

*15-15の皿ネジ穴は1ヶ所です。

d	型式	A	T	¥基準単価 1~29本
8	KGZ	20	2	250
		25	3	280
		30	5	310

