


材質 H 硬度	適用	型式
SKD11相当 60~63HRC	ライト級	ELPB
	ライト級ジェクタ	ELJB
SKH51相当 61~64HRC	ヘビー級	EBPB
	ヘビー級ジェクタ	EBJB


RoHS10

ELPB

(ライト級)

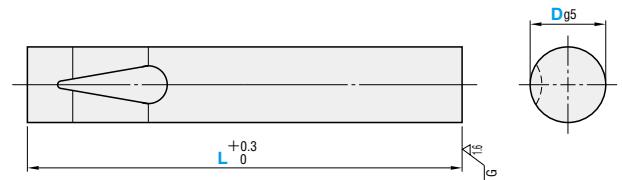


ELJB

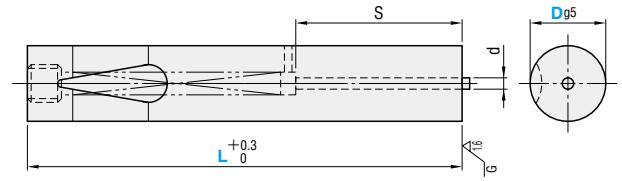
(ライト級
ジェクタ)

EBPB

(ヘビー級)

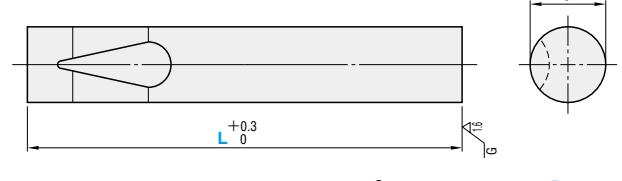

EBJB

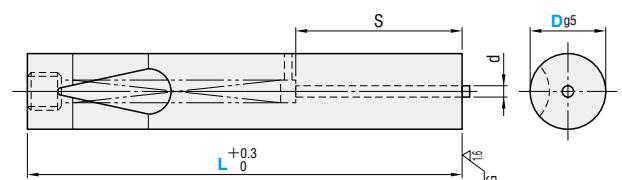
(ヘビー級
ジェクタ)

材質 H 硬度	適用	型式
SKD11相当 60~63HRC	ライト級	KLPB
	ライト級ジェクタ	KLJB


RoHS10

KLPB

(ライト級)

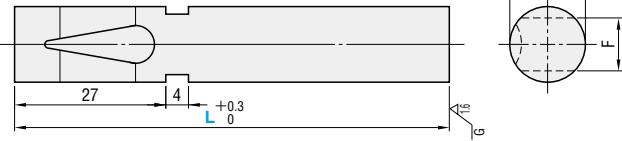


KLJB

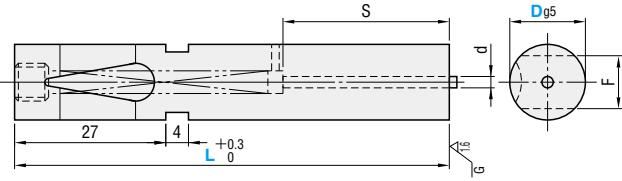
(ライト級
ジェクタ)

KBPB

(ヘビー級)

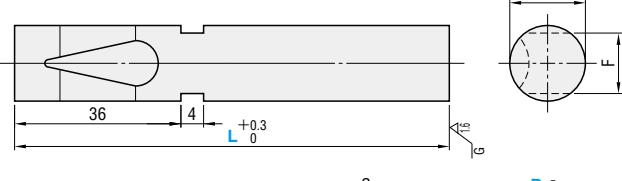

KBJB

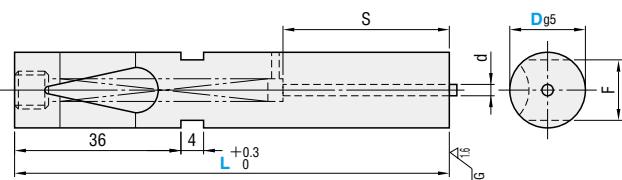(ヘビー級
ジェクタ)

 
スパナ溝はパンチが正しくロックされているかを確認するためのものです。 P.000

型式 Type	D	L		d (穴径)	S
		ライト級			
(ライト級) ELPB	10	63	71	1.5	28
(ライト級・ジェクタ) ELJB	13			1.8	
(ヘビー級) EBPB	16	74	80	2.8	36
(ヘビー級・ジェクタ) EBJB	20	80	90		
	25	100			
	32				



追加工	記号	詳細
全長	LC	全長変更 指定0.1mm単位 ライト級(ELPB・ELJB) 50≤LC<90 ヘビー級(EBPB・EBJB) 60≤LC<100 S寸法は(L-LC)分短くなります。
	LKC	全長公差変更 $L^{+0.3}_0 \Rightarrow ^{+0.05}_0$ (LC併用の場合、0.01mm単位指定可)

型式 Type	D	L		F	d (穴径)	S
		ライト級				
(ライト級) KLPB	10	63	71	80	1.5	28
(ライト級・ジェクタ) KLJB	13				1.8	
(ヘビー級) KBPB	16	74	80	90	2.8	36
(ヘビー級・ジェクタ) KBJB	20	80	90	100		
	25					
	32					



追加工	記号	詳細
全長	LC	全長変更 指定0.1mm単位 ライト級(KLPB・KLJB) 50≤LC<90 ヘビー級(KBPB・KBJB) 60≤LC<100 S寸法は(L-LC)分短くなります。
	LKC	全長公差変更 $L^{+0.3}_0 \Rightarrow ^{+0.05}_0$ (LC併用の場合、0.01mm単位指定可)