


STROKE END BLOCKS ストロークエンドブロック

①赤・黄はRoHS10非対応です



型式	構成部品				
	①	②	③	④	⑤
SBS	○	○	○	○	○
SBN	○	○	○	○	○
SEC	○			○	○

- ①② 材質 S45C
- ③ 材質 SCM435
強度区分 12.9
JIS B 0205の2級
- ④ チェーン
- ⑤ Cリング JIS B 2804

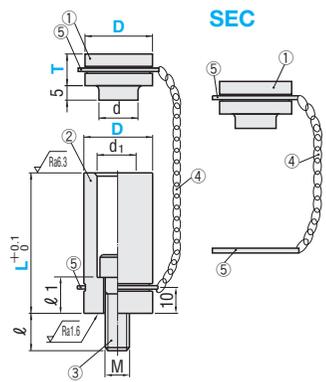

型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	Color 保安色	①	
				T 指定5mm単位	Color 保安色
SBS ①②③④⑤	14	22.0~100.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	10~ 50	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
	16				
	18				
	20				
	25				
	32				
	38				
SBN ②③	14	22.0~100.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	-	-
	16				
	18				
	20				
	25				
	32				
	38				
SEC ①④⑤	14	10~ 50	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	-	-
	16				
	18				
	20				
	25				
	32				
	38				

③ボルトサイズ表

D	d	d1	M×P	ℓ	ℓ1	L	③
14	7	8	M4×0.7	10	10	22.0~ 80.0	M 4× 20
					35	80.1~ 100.0	M 4× 45
					10	22.0~ 80.0	M 4× 20
16	7	8	M4×0.7	10	35	80.1~ 100.0	M 4× 45
					10	22.0~ 80.0	M 4× 20
					35	80.1~ 100.0	M 5× 45
18	8.5	9.5	M5×0.8	10	9	22.0~ 80.0	M 5× 20
					35	80.1~ 100.0	M 5× 45
					11	80.1~ 100.0	M 6× 20
20	10	11	M6×P1.0	11	34	80.1~ 100.0	M 6× 45
					54	100.1~ 120.0	M 6× 65
					12	22.0~ 80.0	M 8× 20
25	13	14	M8×P1.25	14	31	80.1~ 100.0	M 8× 45
					51	100.1~ 120.0	M 8× 65
					76	120.1~ 170.0	M 8× 90
32	13	14	M8×P1.25	14	8	22.0~ 80.0	M 8× 20
					31	80.1~ 100.0	M 8× 45
					51	100.1~ 120.0	M 8× 65
38	16	17	M10×P1.5	17	83	120.1~ 200.0	M10×100
					9	25.0~ 80.0	M10× 25
					33	80.1~ 100.0	M10× 50
50	18	20	M12×P1.75	20	50	100.1~ 120.0	M12× 70
					80	120.1~ 200.0	M12×100
					7	25.0~ 80.0	M12× 25
60	18	20	M12×P1.75	20	30	80.1~ 100.0	M12× 50
					50	100.1~ 120.0	M12× 70
					80	120.1~ 200.0	M12×100

型式 Type	D	T 指定5mm単位	Color 保安色
16			
18			
20			
25			
32			
38			
50	10~ 50	-	
55~ 100			
10~ 50			
60	10~ 50	-	
55~ 100			



①赤・黄はRoHS10非対応です
② 材質 S45C
③ 材質 SCM435
強度区分 12.9
JIS B 0205の2級
④ チェーン
⑤ Cリング JIS B 2804

- ①赤・黄はRoHS10非対応です
- ② 材質 S45C
- ③ 材質 SCM435
強度区分 12.9
JIS B 0205の2級
- ④ チェーン
- ⑤ Cリング JIS B 2804

型式	L	②Color	T	①Color
SBS 20	80.0	Y	20	R
SBN 20	100.0	R	-	-
SEC 20	-	-	10	Y

型式	L	②Color	T	①Color
SBS 20	80.0	Y	20	R
SBN 20	100.0	R	-	-
SEC 20	-	-	10	Y


型式	L	②Color	T	①Color
SBS 20	80.0	Y	20	R
SBN 20	100.0	R	-	-
SEC 20	-	-	10	Y

追加工	記号	詳細
	LKC	L寸公差変更 L ₀ ^{+0.1} ⇔ ±0.01 ●LKC使用時、L寸法0.01mm単位指定可 ●L寸法のバラツキは0.01以内に仕上げます。 ●SBS・SBNに適用
	CHC	標準チェーンの長さ変更 L CHC(選択) 22.0~49.9 50 100 200 ●RSとの併用不可 50.0~99.9 100 200 100.0~200.0 200
	RS	チェーンを強力チェーンに変更します。 ●SBS20~60、SEC20~60に適用 ●SBS、SECのT≧20に適用 ●長さは200のみです。
	NMC	高さ調整時の溝を追加します。 ●SBS、SBNのD32以上に適用

STROKE END BLOCKS - SQUARE HARDENED TYPE- END BLOCK CHAINS ストロークエンドブロック/エンドブロック用チェーン —角形焼入タイプ—

ストロークエンドブロック

RoHS10 SBVK

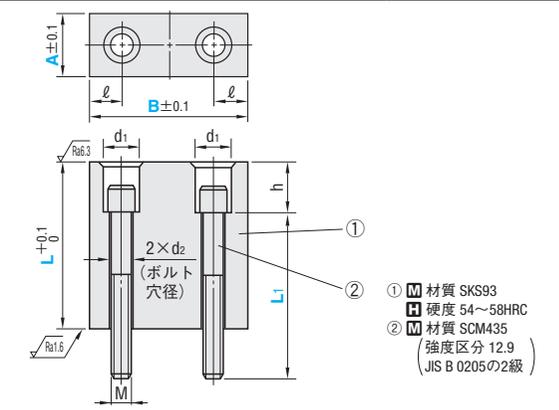

- ① 材質 SKS93
- ② 硬度 54~58HRC
- ③ 材質 SCM435
強度区分 12.9
(JIS B 0205の2級)

M×P	ℓ	d1	d2	h	型式		L 指定0.1mm単位	Color 保安色	L1 指定5mm単位
					Type	A			
M4×0.7	8	8	5	13	SBVK	13	20.0~ 50.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	15~ 50
	12					32			
M5×0.8	10	9.5	6	13	SBVK	16	20.0~ 80.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	15~ 80
	14					38			
M6×1.0	12	11	7	13	SBVK	19	20.0~ 100.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	15~ 100
	16					75			

●N (Normal) ... ●S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)



型式	A	B	L	Color	L1
SBVK	16	38	50.0	Y	50



Delivery 出荷日	3	目日出荷	ストーク T	ストーク A
--------------	---	------	--------	--------




型式	A	B	L	Color	L1	(LKC・LKP)
SBVK	16	38	50.00	Y	50	LKC

追加工	記号	詳細
	LKC	L寸公差変更 L ₀ ^{+0.1} ⇔ ±0.01 ●LKC使用時、L寸法0.01mm単位指定可 ●L寸法のバラツキは0.005以内に仕上げます。
	LKP	L寸公差変更 L ₀ ^{+0.1} ⇔ ±0.01 ●LKP使用時、L寸法0.01mm単位指定可 ●L寸法のバラツキは0.005以内に仕上げます。

エンドブロック用チェーン

RoHS10 RSC

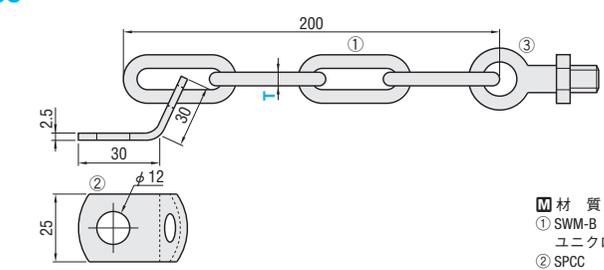

- ① 材質 SWM-B
- ② SPCC
- ③ SS400 (アイボルトM10×20) ナット付属

型式	T
RSC	3
RSC	5

●本商品RSC3は追加工RS (P.1023)のチェーンです。
(ただし、追加工RSに付属するキャップ部は付きません。)



型式	Delivery 出荷日	在庫品
RSC 3		



※RSCとストロークエンドブロック (P1147)との組み合わせ例です。

小物部品