


STROKE END BLOCKS ストロークエンドブロック

①赤・黄はRoHS10非対応です



型式	構成部品				
	①	②	③	④	⑤
SBS	○	○	○	○	○
SBN	○	○	○	○	○
SEC	○			○	○

- ①② 材質 S45C
- ③ 材質 SCM435
強度区分 12.9
JIS B 0205の2級
- ④ チェーン
- ⑤ Cリング JIS B 2804

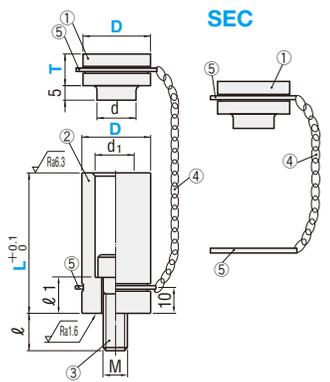

型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	Color 保安色	①	
				T 指定5mm単位	Color 保安色
SBS ①②③④⑤	14	22.0~100.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	10~ 50	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
	16				
	18				
	20				
	25				
	32				
	38				
SBN ②③	14	22.0~100.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	-	-
	16				
	18				
	20				
	25				
	32				
	38				
SEC ①④⑤	14	10~ 50	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	-	-
	16				
	18				
	20				
	25				
	32				
	38				

③ボルトサイズ表									
D	d	d1	M×P	ℓ	ℓ1	L	③		
14	7	8	M4×0.7	10	10	22.0~ 80.0	M 4× 20		
					35	80.1~ 100.0	M 4× 45		
					10	22.0~ 80.0	M 4× 20		
16	7	8	M4×0.7	10	35	80.1~ 100.0	M 4× 45		
					10	22.0~ 80.0	M 4× 20		
					10	22.0~ 80.0	M 4× 20		
18	8.5	9.5	M5×0.8	10	9	22.0~ 80.0	M 5× 20		
					35	80.1~ 100.0	M 5× 45		
					10	22.0~ 80.0	M 5× 20		
20	10	11	M6×P1.0	11	9	22.0~ 80.0	M 6× 20		
					34	80.1~ 100.0	M 6× 45		
					54	100.1~ 120.0	M 6× 65		
25	13	14	M8×P1.25	12	8	22.0~ 80.0	M 8× 20		
					31	80.1~ 100.0	M 8× 45		
					51	100.1~ 120.0	M 8× 65		
32	13	14	M8×P1.25	14	76	120.1~ 170.0	M 8× 90		
					8	22.0~ 80.0	M 8× 20		
					31	80.1~ 100.0	M 8× 45		
38	16	17	M10×P1.5	16	9	25.0~ 80.0	M10× 25		
					33	80.1~ 100.0	M10× 50		
					53	100.1~ 120.0	M10× 70		
50	18	20	M12×P1.75	18	7	25.0~ 80.0	M12× 25		
					30	80.1~ 100.0	M12× 50		
					50	100.1~ 120.0	M12× 70		
60	18	20	M12×P1.75	20	80	120.1~ 200.0	M12×100		
					7	25.0~ 80.0	M12× 25		
					30	80.1~ 100.0	M12× 50		
					50	100.1~ 120.0	M12× 70		
					80	120.1~ 200.0	M12×100		

型式 Type	D	T 指定5mm単位	Color 保安色	①	
				T 指定5mm単位	Color 保安色
SEC ①④⑤	14	10~ 50	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	-	-
	16				
	18				
	20				
	25				
	32				
	38				
	50	10~ 50	-	-	-
	55~ 100				
	10~ 50				
	55~ 100				
	10~ 50				
	55~ 100				
	10~ 50				



型式 - L - ②Color - T - ①Color - (LKC~etc.)
SBS 20 - 80.0 - Y - 20 - R - LKC-RS-CHC100
*ストークT適用不可

追加工	記号	詳細
	LKC	L寸公差変更 L ₀ ^{+0.1} ⇔ ±0.01 *LKC使用時、L寸法0.01mm単位指定可 *L寸法のバラツキは0.01以内に仕上げます。 *SBS・SBNに適用
	CHC	標準チェーンの長さ変更 L CHC(選択) 22.0~49.9 50 100 200 *RSとの併用不可 50.0~99.9 100 200 100.0~200.0 200
	RS	チェーンを強力チェーンに変更します。 *SBS20~60、SEC20~60に適用 *SBS、SECのT≧20に適用 *長さは200のみです。
	NMC	高さ調整時の溝を追加します。 *SBS、SBNのD32以上に適用


- ①N (Normal) ... ③S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)
- スベアキャップ取り忘れ防止のために、本体とスベアキャップの保安色を自由に選べます。
注) 本体とスベアキャップの保安色が同色の場合も、必ずスベアキャップの保安色をご指定ください。
- (B)のような使用時でSBSの本体が30mm以下の時、ボルトヘッドとスベアキャップが干渉する場合があります。スベアキャップは上向きでご使用ください。

Order 注文例	型式	L	②Color	T	①Color
	SBS 20	- 80.0 -	Y	- 20 -	R
	SBN 20	- 100.0 -	R	- 10 -	Y
	SEC 20				

Delivery 出荷日	3	日日出荷	ストークT ストークA
-----------------	---	------	----------------

納期短縮 STROKE END BLOCKS - SQUARE HARDENED TYPE- END BLOCK CHAINS ストロークエンドブロック/エンドブロック用チェーン - 角形焼入タイプ -

ストロークエンドブロック RoHS10 SBVK

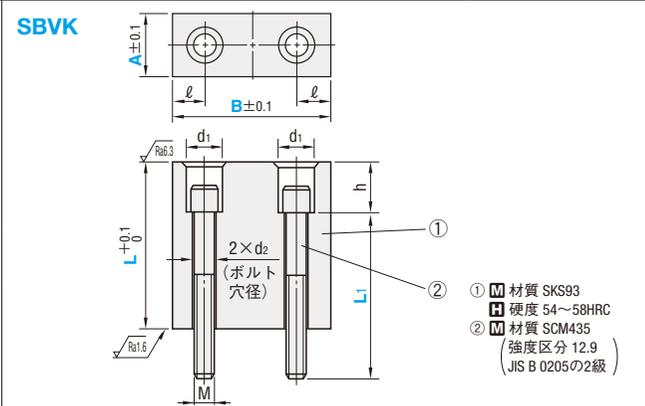

M×P	ℓ	d1	d2	h	型式		L 指定0.1mm単位	Color 保安色	L1 指定5mm単位
					Type	A			
M4×0.7	8	8	5	13	SBVK	13	32	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	15~ 50
	12					50	15~ 80		
M5×0.8	10	9.5	6	13	SBVK	16	38	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	15~ 80
	14					65	15~ 100		
M6×1.0	12	11	7	13	SBVK	19	50	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	15~ 100
	16					75	15~ 100		

*N (Normal) ... ③S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

Order 注文例

型式 - B - ① - ② - (LKC~LKP)

Type A B L Color L1

SBVK 16 - 38 - 50.0 - Y - 50

Delivery 出荷日 3 日日出荷

ストークT
ストークA

Alterations 追加工


型式 - B - ① - ② - (LKC~LKP)

Type A B L Color L1

SBVK 16 - 38 - 50.00 - Y - 50 - LKC

追加工	記号	詳細
	LKC	L寸公差変更 L ₀ ^{+0.1} ⇔ ±0.01 *LKC使用時、L寸法0.01mm単位指定可 *L寸法のバラツキは0.005以内に仕上げます。
	LKP	L寸公差変更 L ₀ ^{+0.1} ⇔ ±0.01 *LKP使用時、L寸法0.01mm単位指定可 *L寸法のバラツキは0.005以内に仕上げます。

エンドブロック用チェーン RoHS10 RSC

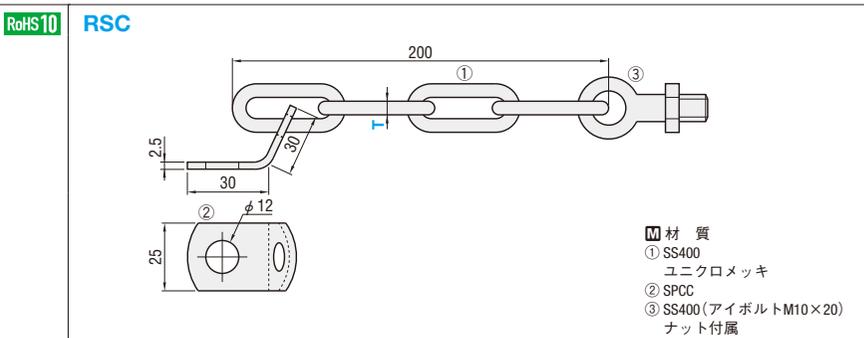

型式		T
Type	RSC	3
Type	RSC	5

*本商品RSC3は追加工RS (P.1023)のチェーンです。
(ただし、追加工RSに付属するキャップ部は付きません。)

Order 注文例

型式 RSC 3

Delivery 出荷日 在庫品



*RSCとストロークエンドブロック (P.1147)との組み合わせ例です。

小物部品