


型式		Order 注文例	型式
Type	T(厚み)	LHP 0.7 LHP-H 1.0	
LHP (穴なしタイプ)	0.05		
	0.1		
	0.2		
	0.3		
	0.4		
	0.5		
	0.6		
	0.7		
	0.8		
	0.9		
	1.0		
	1.6		
LHP-H (穴付タイプ)	0.05		
	0.1		
	0.2		
	0.3		
	0.4		
	0.5		
	0.6		
	0.7		
	0.8		
	0.9		
	1.0		
	1.6		





(H)	型式	①積層プレート厚みTの組合せ内容												Order 注文例	型式
		0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.6		
4.4	LHP-SET 5	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—		LHP-SET10
8.4	LHP-SET10	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—		
10.1	LHP-SET12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

追加工	記号	T(厚み)	詳細	
			PPA	PPG
	PPA	0.05	指定のLHP-Hを追加して積層させます。	
	PPB	0.6	①LHP-SET5~PPA~PPG指定可	
	PPC	0.7	②LHP-SET10~PPA~PPGのみ指定可	
	PPD	0.8	③LHP-SET12~適用不可	
	PPF	0.9	④複数指定は可能ですが、同じプレートを2枚以上追加できません。	
	PPG	1.0		
		1.6		

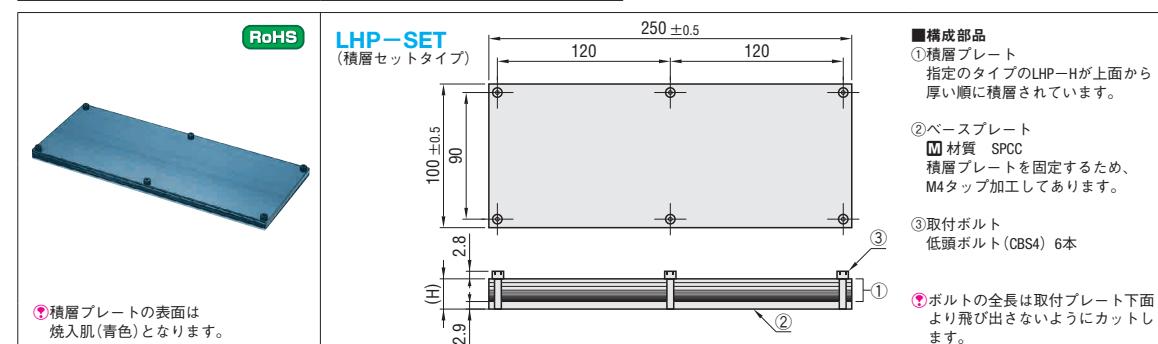

プレートを積層することで、ワイヤーカットで同じ形状の厚みの異なるスペーサーをあらかじめ製作することができます。ダイ等の再研磨時に都度製作する手間が省けます。

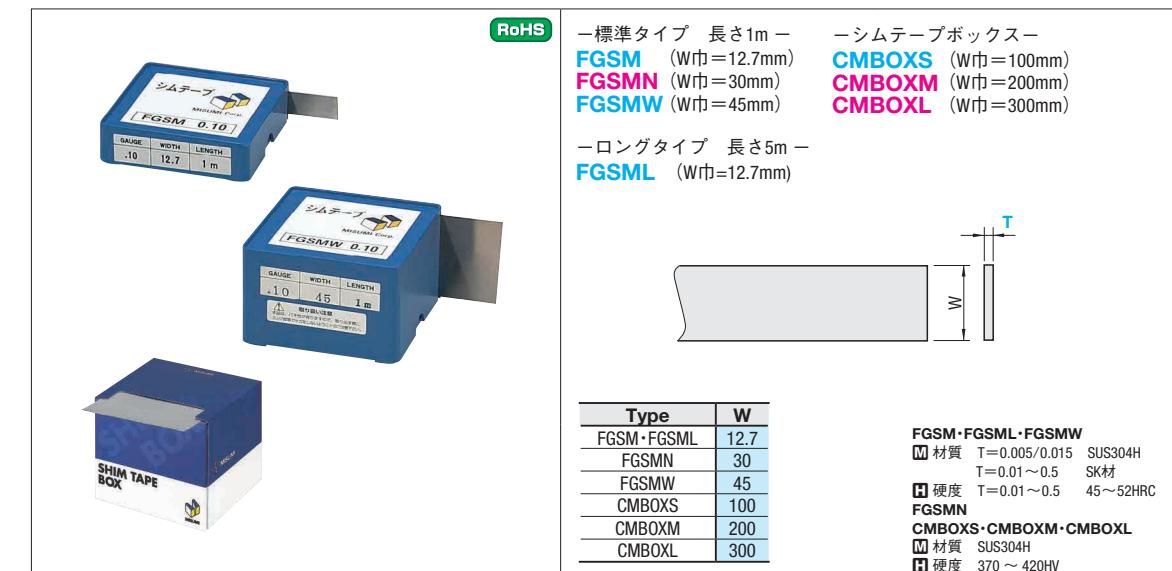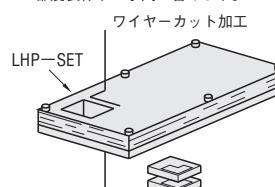

L(長さ)	Type	T(厚み)	公差			FGSM	FGSMN	FGSMW
			12.7mm	30mm	45mm			
1m	FGSM (W=12.7mm)	0.005	±0.0005	○	—	○		
		0.01	—	○	○	○		
		0.015	±0.003	○	○	○		
		0.02	—	○	○	○		
		0.03	—	○	○	○		
		0.04	—	○	○	○		
		0.05	—	○	○	○		
		0.06	—	○	○	○		
		0.07	±0.005	○	○	○		
		0.08	—	○	○	○		
		0.09	—	○	○	○		
		0.10	—	○	○	○		
5m	FGSM (W=12.7mm)	0.15	—	○	○	○		
		0.20	—	○	○	○		
		0.25	—	○	—	○		
		0.30	—	○	—	○		
		0.35	±0.015	○	—	○		
		0.40	—	○	—	○		
		0.45	—	○	—	○		
		0.50	—	○	—	○		
		0.55	—	○	—	○		
		0.60	—	○	—	○		
		0.65	—	○	—	○		
		0.70	—	○	—	○		

L(長さ)	Type	No.	T(厚み)	公差	FGSM		
					CMBOXS (W=100mm)	CMBOXM (W=200mm)	CMBOXL (W=300mm)
CMBOXS (L=1.5m)	CMBOXS (W=100mm)	5	0.005	±0.0005	○	—	—
		10	0.01	±0.003	○	—	—
		20	0.02	—	○	○	○
		30	0.03	—	○	○	○
		40	0.04	—	○	○	○
		50	0.05	—	○	○	○
		60	0.06	—	○	○	○
		80	0.08	—	○	○	○
		100	0.10	—	○	○	○
		150	0.15	—	○	○	○
		250	0.20	±0.015	○	○	○
		350	—	—	—	—	—
CMBOXM (L=1m)	CMBOXM (W=200mm)	30	0.03	—	—	—	—
		40	0.04	—	—	—	—
		50	0.05	—	—	—	—
		60	0.06	—	—	—	—
		80	0.08	—	—	—	—
		100	0.10	—	—	—	—
		150	0.15	—	—	—	—
		250	0.20	±0.015	—	—	—
		350	—	—	—	—	—
		450	—	—	—	—	—
		550	—	—	—	—	—
		650	—	—	—	—	—
		750	—	—	—	—	—
CMBOXL (L=1m)	CMBOXL (W=300mm)	30	0.03	—	—	—	—
		40	0.04	—	—	—	—
		50	0.05	—	—	—	—
		60	0.06	—	—	—	—
		80	0.08	—	—	—	—
		100	0.10	—	—	—	—
		150	0.15	—	—	—	—
		250	0.20	±0.015	—	—	—
		350	—	—	—	—	—
		450	—	—	—	—	—
		550	—	—	—	—	—
		650	—	—	—	—	—
		750	—	—	—	—	—

①ボックス入りのソリッドタイプのシムテープです。
②シムテープは大変薄いため、引き出す際にシワができる場合があります。
③ボックスタイプの型式は、TypeとNo.の組合せです。
④CMBOXM・CMBOXLのテープ長さは1mです。