


ブロックガイドリフタ

-着脱タイプ・キー止めタイプ-

RoHS10

GLB(着脱タイプ)

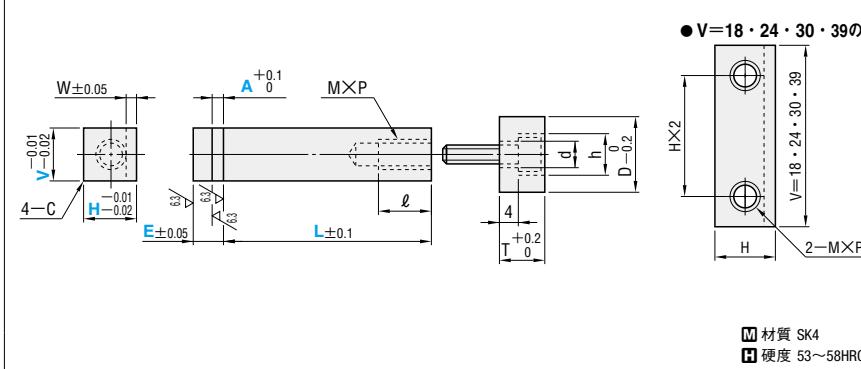

■ 材質 SK4
■ 硬度 53~58HRC

W	C	MXP	l	D	d	T	h	型式	V	H	指定0.1mm単位			
											L	A	E	
1.5	0.5	3×0.5	9	10	4	7	6.5	GLB	5	5	20.0~60.0	0.5~3.6	5.0~15.0	
									6	6				
									18					
									8	8				
	2.0	4×0.7	12	14	5	8	8		24					
									10	10				
									30					
		5×0.8	15	18	6	9	9.5		13	13		26.0~80.0		
									39					


Order
注文例
型式 V H - L - A - E
GLB 08 08 - 40.0 - 2.0 - 6.0

型式 V H - L - A - E - (WC)
GLB 08 08 - 40.0 - 2.0 - 6.0 - WC2.0

追加工	記号	詳細										
	WC	W寸変更 指定0.1mm単位 <table border="1"> <tr><td>5</td><td>1.0~1.5</td></tr> <tr><td>6</td><td>1.0~2.0</td></tr> <tr><td>8</td><td>1.0~3.0</td></tr> <tr><td>10</td><td>1.0~3.5</td></tr> <tr><td>13</td><td>1.5~4.5</td></tr> </table>	5	1.0~1.5	6	1.0~2.0	8	1.0~3.0	10	1.0~3.5	13	1.5~4.5
5	1.0~1.5											
6	1.0~2.0											
8	1.0~3.0											
10	1.0~3.5											
13	1.5~4.5											


Delivery
出荷日
3 日目出荷
ストーク A

Example
使用例

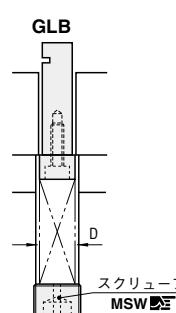

GLB1806
2408
3010
3913

②GLBの左記サイズは
ストリッパボルトも
ご利用できます。
(下記表参照)

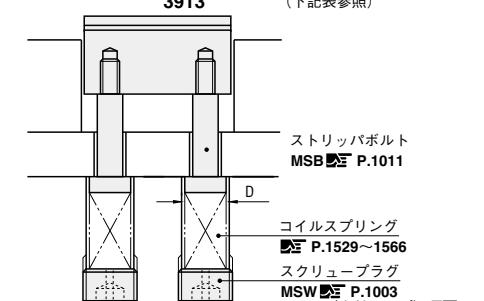

■ 推奨コイルスプリング・スクリュープラグ対応表


ガイドリフタ	コイルスプリング		スクリュープラグ
	Type	D	
GLB 0505	WR	10	MSW12
GLB 0606	WF		
GLB 0808	WL	13	MSW16
GLB 1010	WT	16	MSW20
GLB 1313 3913	WM	18	MSW20
	WH		

■ 推奨コイルスプリング・スクリュープラグ・ストリッパボルト対応表

ガイドリフタ	ストリッパボルト	コイルスプリング D	スクリュープラグ
GLB1806	MSB4.5	8	MSW10
GLB2408	MSB5.5	10	MSW12
GLB3010	MSB6		
GLB3913	MSB6.5	10	MSW12

RoHS10

GLBK(キー止めタイプ)

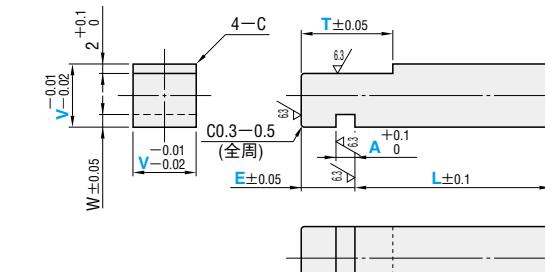

■ 材質 SK4
■ 硬度 53~58HRC

W	C	型式		L	指定5mm単位		指定0.1mm単位		
		Type	V		A	E	T		
1.5	0.5	GLBK	6	30~80	0.5~4.0	5.0~25.0	5.0~50.0 ※T≥E ※T≤(L+E)/2	GLBK 8 - 35 - 2.3 - 8.6 - 20.5 - WC2.0	Order 注文例 型式 - L - A - E - T GLBK 8 - 35 - 2.3 - 8.6 - 20.5
			8						
			10						
			13						

Order
注文例Alterations
追加工

型式 - L - A - E - T
GLBK 8 - 35 - 2.3 - 8.6 - 20.5 - WC2.0

Delivery
出荷日

3

日目出荷



ストーク A

Delivery
出荷日

3

日目出荷



ストーク A

WC	W寸変更 指定0.1mm単位	詳細
6	1.0~2.0	
8	1.0~3.0	
10	1.0~3.5	
13	1.5~4.5	

■ 特長

T寸法を調整することにより、リフト量が調整可能です。
また、E寸法を調整することにより、ストリッパプレートの通し穴加工が可能になります。

Example
使用例

