



仕上げプレート

—標準タイプ・フリーサイズタイプ・エコノミータイプ—

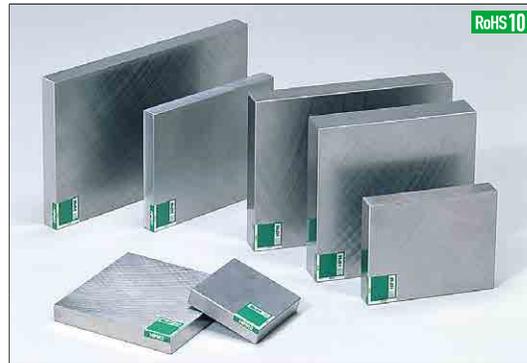

RoHS 10

HPM (標準タイプ)
S-HPM (フリーサイズタイプ)
E-HPM (エコノミータイプ)

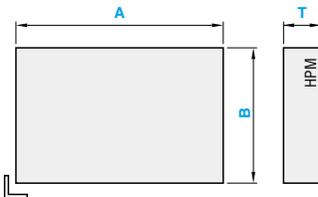

精度基準は P.1680

Type	寸法公差		
	A・B	T	
標準タイプ フリーサイズ	99mm以下	+0.4 0	+0.3
	100 ~ 250mm	+0.5 0	+0.1
	251mm以上	+0.8 0	
エコノミー タイプ	99mm以下	+0.4 0	+0.4
	100 ~ 250mm	+0.5 0	+0.2
	251mm以上	+0.8 0	

材質 HPM2T相当
硬度 37 ~ 41HRC



注文例

型式	A	B	T
HPM	125	125	20
S-HPM	440	160	20
E-HPM	320	160	20



追加工 詳細 P.1688 (B・T寸法も自由に変更できます。)
フリーサイズタイプ・エコノミータイプは追加工がご利用できます。



出荷日

3 日日出荷 ストック A


型式	A		B				T			
HPM (標準タイプ)	60	60								
	80	60	80							
	100		80	100						
	125		80	100	125					
	150		80	100	125	150				
	160		80	100	125		160			
	180			100	125	150				
	200		80	100	125	150	160	200		
	210			100	125	150				
	250		80	100	125	150	160	200	250	
	300			100	125	150	160	200	250	300
	350			100	125	150	160	200	250	300
	400			100	125	150	160	200	250	300
	450			100	125	150	160	200	250	300
	500	60	80	100	125	150	160	200	250	300

⊗1...T=8はB≧200適用不可
⊗2...T=10, 13, 15はB=300適用不可
⊗3...T=25はB=60適用不可
⊗4...T=30はB≦80適用不可
⊗5...T=35, 40, 50はB≦100適用不可

型式	A 指定1mm単位	B	T
S-HPM (フリーサイズタイプ)	30 ~ 500	60	8・10・13・15・16・20・22
		80	8・10・13・15・16・20・22・25
		100	8・10・13・15・16・20・22・25・30
E-HPM (エコノミータイプ)	101 ~ 500	125	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		150	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		160	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		200	10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		250	10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		300	16・20・22・25・30・35・40・50


仕上げプレート

—標準タイプ・フリーサイズタイプ・エコノミータイプ—

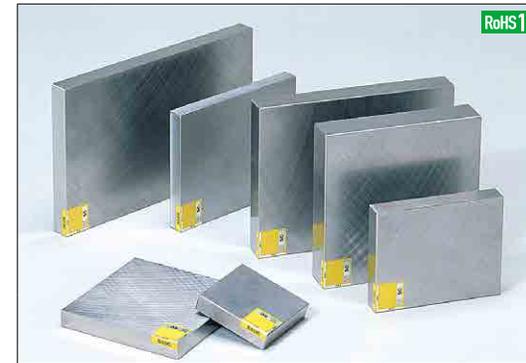

RoHS 10

SC (標準タイプ)
S-SC (フリーサイズタイプ)
E-SC (エコノミータイプ)

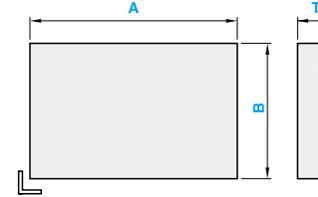

精度基準は P.1680

Type	寸法公差		
	A・B	T	
標準タイプ フリーサイズ	99mm以下	+0.4 0	+0.3
	100 ~ 250mm	+0.5 0	+0.1
	251mm以上	+0.8 0	
エコノミー タイプ	99mm以下	+0.4 0	+0.4
	100 ~ 250mm	+0.5 0	+0.2
	251mm以上	+0.8 0	

材質 S50C (生材)



注文例

型式	A	B	T
SC	100	100	8
S-SC	380	200	30
E-SC	210	150	22



追加工 詳細 P.1688 (B・T寸法も自由に変更できます。)
フリーサイズタイプ・エコノミータイプは追加工がご利用できます。



出荷日

3 日日出荷 ストック A

型式	A	B				T				
SC (標準タイプ)	60	60								
	80	60	80							
	100		80	100						
	125		80	100	125					
	150		80	100	125	150				
	160		80	100	125		160			
	180			100	125	150				
	200		80	100	125	150	160	200		
	210			100	125	150				
	250		80	100	125	150	160	200	250	
	300			100	125	150	160	200	250	300
	350			100	125	150	160	200	250	300
	400			100	125	150	160	200	250	300
	450			100	125	150	160	200	250	300
	500	60	80	100	125	150	160	200	250	300

⊗1...T=22, 25, 30, 35はB=60適用不可
⊗2...T=40, 50はB≦80適用不可

型式	A 指定1mm単位	B	T
S-SC (フリーサイズタイプ)	30 ~ 500	60	8・10・13・15・16・20
		80	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35
		100	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
E-SC (エコノミータイプ)	101 ~ 500	125	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		150	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		160	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		200	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		250	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		300	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50

仕上げプレート
フロッケット