


スタンダードで高品質の超硬ドリルをお手頃なプライスでご提供

TiAlN COATED SOLID CARBIDE DRILLS


TiAlNコート超硬ドリル

●ストレートシャンク／スタブ -STRAIGHT SHANK / STUB LENGTH-

TAC-SDB

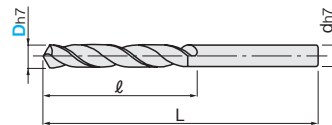

S形シンニング／スリーレーキ／直線切刃

 

◎シャンク径(d)は直径(D)と同じです。

材質	超硬 TiAlN
仕様	先端角 118° スタブ 25° 再研磨
一般鋼 (SS-SC材)	◎
合金鋼 (SCM)	○
調質鋼 (~45HRC)	○
高硬度鋼 (50HRC~)	○
工具鋼 (SKD, SKS)	○
ステンレス鋼 (SUS)	○
鋳鉄 (FC, FCD)	○
アルミ (Al)	○
銅 (Cu)	○
樹脂	○

直径D, シャンク径d	公差 (h7)
1 ~3	0 -0.010
3.1~6	0 -0.012
6.1~8	0 -0.015

◎=最適 ○=適

型番 TAC-SDB

直径 D	溝長 l	全長 L	¥単価 30本以上はお見積り		
			1~4本	5~9本	10~29本
1	6	26	1,220	1,180	1,160
1.1	7	28	1,220	1,180	1,160
1.2	8	30	1,270	1,230	1,210
1.3	8	30	1,270	1,230	1,210
1.4	9	32	1,330	1,290	1,260
1.5	9	32	1,330	1,290	1,260
1.6	10	34	1,370	1,330	1,300
1.7	10	34	1,370	1,330	1,300
1.8	11	36	1,370	1,330	1,300
1.9	11	36	1,370	1,330	1,300
2	12	38	1,560	1,510	1,480
2.1	12	38	1,570	1,520	1,490
2.2	13	40	1,570	1,520	1,490
2.3	13	40	1,570	1,520	1,490
2.4	14	43	1,700	1,650	1,620
2.5	14	43	1,700	1,650	1,620
2.6	14	43	1,700	1,650	1,620
2.7	16	46	1,970	1,910	1,870
2.8	16	46	1,970	1,910	1,870
2.9	16	46	1,990	1,930	1,890
3	16	46	1,980	1,920	1,880
3.1	18	49	2,130	2,070	2,020
3.2	18	49	2,240	2,170	2,130
3.3	18	49	2,240	2,170	2,130
3.4	20	52	2,480	2,410	2,360
3.5	20	52	2,420	2,350	2,300
3.6	20	52	2,590	2,510	2,460
3.7	20	52	2,590	2,510	2,460
3.8	22	55	2,730	2,650	2,590
3.9	22	55	2,730	2,650	2,590
4	22	55	2,830	2,750	2,690
4.1	22	55	2,920	2,830	2,770

直径 D	溝長 l	全長 L	¥単価 30本以上はお見積り		
			1~4本	5~9本	10~29本
4.2	22	55	2,920	2,830	2,770
4.3	24	58	3,190	3,090	3,030
4.4	24	58	3,190	3,090	3,030
4.5	24	58	3,120	3,030	2,960
4.6	24	58	3,190	3,090	3,030
4.7	24	58	3,190	3,090	3,030
4.8	26	62	3,390	3,290	3,220
4.9	26	62	3,390	3,290	3,220
5	26	62	3,330	3,230	3,160
5.1	26	62	3,460	3,360	3,290
5.2	26	62	4,340	4,210	4,120
5.3	26	62	4,340	4,210	4,120
5.4	28	66	4,480	4,350	4,260
5.5	28	66	4,480	4,350	4,260
5.6	28	66	4,820	4,680	4,580
5.7	28	66	4,820	4,680	4,580
5.8	28	66	4,820	4,680	4,580
5.9	28	66	4,820	4,680	4,580
6	28	66	4,820	4,680	4,580
6.1	31	70	5,980	5,800	5,680
6.2	31	70	5,980	5,800	5,680
6.3	31	70	5,840	5,660	5,550
6.5	31	70	5,570	5,400	5,290
6.6	31	70	6,930	6,720	6,580
6.7	31	70	6,930	6,720	6,580
6.8	34	74	6,930	6,720	6,580
6.9	34	74	6,930	6,720	6,580
7	34	74	6,250	6,060	5,940
7.2	34	74	8,020	7,780	7,620
7.5	34	74	7,140	6,930	6,780
7.7	37	79	8,700	8,440	8,270
8	37	79	7,610	7,380	7,230



Order 注文例
TAC-SDB 5
型番 直径(D)

切削条件 P.587



- 汎用の超硬ドリルで幅広い用途に対応できます。
- TiAlNコートにより高速切削に対応可能です。




Delivery 出荷日
在庫品 P.12
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

TiAlN COATED SOLID CARBIDE DRILLS


TiAlNコート超硬ドリル

●ストレートシャンク／レギュラー -STRAIGHT SHANK / REGULAR LENGTH-

TAC-SDS

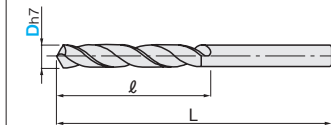

S形シンニング／スリーレーキ／直線切刃

 

◎シャンク径(d)は直径(D)と同じです。

材質	超硬 TiAlN
仕様	先端角 118° レギュラー 25° 再研磨
一般鋼 (SS-SC材)	◎
合金鋼 (SCM)	○
調質鋼 (~45HRC)	○
高硬度鋼 (50HRC~)	○
工具鋼 (SKD, SKS)	○
ステンレス鋼 (SUS)	○
鋳鉄 (FC, FCD)	○
アルミ (Al)	○
銅 (Cu)	○
樹脂	○

直径D, シャンク径d	公差 (h7)
1 ~3	0 -0.010
3.1~6	0 -0.012
6.1~8	0 -0.015

◎=最適 ○=適

型番 TAC-SDS

直径 D	溝長 l	全長 L	¥単価 30本以上はお見積り		
			1~4本	5~9本	10~29本
1	12	34	1,320	1,280	1,250
1.1	14	36	1,380	1,340	1,310
1.2	16	38	1,420	1,380	1,350
1.3	16	38	1,480	1,440	1,410
1.4	18	40	1,570	1,520	1,490
1.5	18	40	1,590	1,540	1,510
1.6	20	43	1,610	1,560	1,530
1.7	20	43	1,620	1,570	1,540
1.8	22	46	1,790	1,740	1,700
1.9	22	46	1,790	1,740	1,700
2	24	49	1,790	1,740	1,700
2.1	24	49	1,860	1,800	1,770
2.2	27	53	2,010	1,950	1,910
2.3	27	53	2,010	1,950	1,910
2.4	30	57	2,180	2,110	2,070
2.5	30	57	2,040	1,980	1,940
2.6	30	57	2,250	2,180	2,140
2.7	33	61	2,620	2,540	2,490
2.8	33	61	2,670	2,590	2,540
2.9	33	61	2,620	2,540	2,490
3	33	61	2,550	2,470	2,420
3.1	36	65	2,780	2,700	2,640
3.2	36	65	2,780	2,700	2,640
3.3	36	65	2,940	2,850	2,790
3.4	39	70	3,050	2,960	2,900
3.5	39	70	2,990	2,900	2,840
3.6	39	70	3,100	3,010	2,950
3.7	39	70	3,260	3,160	3,100
3.8	43	75	3,260	3,160	3,100
3.9	43	75	3,370	3,270	3,200
4	43	75	3,210	3,110	3,050
4.1	43	75	3,420	3,320	3,250
4.2	43	75	3,420	3,320	3,250
4.3	47	80	4,400	4,270	4,180
4.4	47	80	4,400	4,270	4,180
4.5	47	80	4,290	4,160	4,080



Order 注文例
TAC-SDS 5
型番 直径(D)

切削条件 P.587



- 汎用の超硬ドリルで幅広い用途に対応できます。
- TiAlNコートにより高速切削に対応可能です。



Delivery 出荷日
在庫品 P.12
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。