


ラジラス形状止まり穴の仕上工程を短縮

SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER WITH END CUTTING EDGE

# 超硬底刃付ストレートリーマ

●2枚刃/4枚刃・レギュラー/コーナーラジラスタイプ -2・4 FLUTES REGULAR TYPE WITH CORNER RADIUS-


SEC-RMSRC  
SEC-HP-RMSRC  
(刃径公差高精度タイプ)

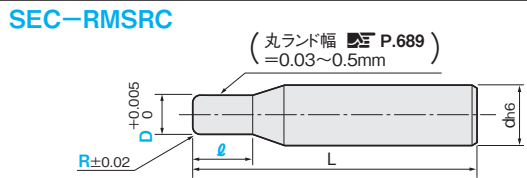

SEC-HP-RMSRC  
(刃径公差高精度タイプ)



SEC-RMSRCZ  
(首逃がしタイプ)  
SEC-HP-RMSRCZ  
(刃径公差高精度・首逃がしタイプ)

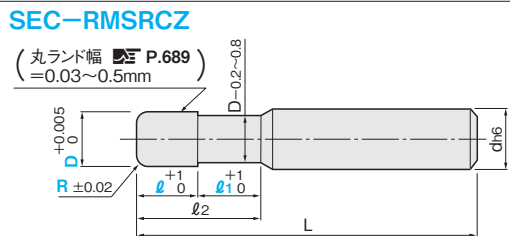

SEC-HP-RMSRCZ  
(刃径公差高精度タイプ)



材質 **MG**  
超硬

型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D			ラジラス R	刃長 l	底刃形状 (選択)	全長 L	シャンク径 d	¥単価1~2本	
			0.005mm単位指定	0.01mm単位指定	0.5mm単位指定						SEC-RMSRC	SEC-HP-RMSRC
SEC-RMSRC	3	2	0.400~0.495			0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	0.5~1.0	T (中ベコ)	40	3	6,380	8,580
			0.500~1.500									
			1.505~2.000									
			2.005~2.995									
			2.005~3.995									
SEC-HP-RMSRC (No.3~No.6のみ指定可)	4	2	3.005~5.995			0.5~20.0	F (フラット)	50	4	6,620	8,840	
			4.005~7.995									
			6.005~9.995									
			8.005~11.995									
			10.005~15.995									
			12.005~16.995									

\*刃径公差高精度タイプは、No.3~No.6までのサイズが対象となります。

型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D			ラジラス R	刃長 l	首長 l1	底刃形状 (選択)	首下長 指定範囲 l2	全長 L	シャンク径 d	¥単価1~2本	
			0.005mm単位指定	0.01mm単位指定	0.5mm単位指定								SEC-RMSRCZ	SEC-HP-RMSRCZ
SEC-RMSRCZ SEC-HP-RMSRCZ	3	2	2.000~2.995			0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	0.5~15.0	5 ≤ l1 ≤ 20	T (中ベコ)	l + l1 ≤ 20	40	3	7,170	8,840
			2.000~3.995											
			3.005~5.995											

\*刃長 (l) と首長 (l1) の組み合わせ寸法は、上記の首下長 (l2) 指定範囲内となります。

切削条件 P.690

Order 注文例

SEC-RMSRC 6-4-3.800-1.00-10.0-F  
型番 No. 刃数 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(l) 底刃形状

Alterations 追加

SEC-RMSRCZ 4-2-2.850-0.20-15.0-8-F  
型番 No. 刃数 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(l) 首長(l1) 底刃形状

型番	コーティング追加
SEC-RMSRC	○
SEC-RMSRCZ	○
SEC-HP-RMSRC	○
SEC-HP-RMSRCZ	○

コーティング  
ご注文方法・料金詳細 P.689

Delivery 出荷日

3 日発送 ストック A 800円/1本 P.13

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		5%	10%	15%	


深穴のラジラス形状止まり穴の仕上に最適

SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER WITH END CUTTING EDGE

# 超硬底刃付ストレートリーマ

●2枚刃/4枚刃・ロング/コーナーラジラスタイプ -2・4 FLUTES LONG TYPE WITH CORNER RADIUS-


SEC-RMSRCL  
SEC-HP-RMSRCL  
(刃径公差高精度タイプ)

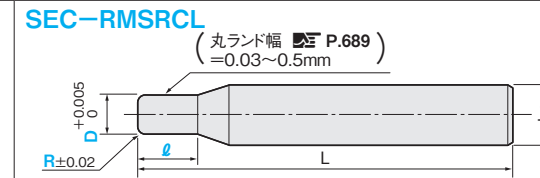

SEC-HP-RMSRCL  
(刃径公差高精度タイプ)



SEC-RMSRCLZ  
(首逃がしタイプ)  
SEC-HP-RMSRCLZ  
(刃径公差高精度・首逃がしタイプ)

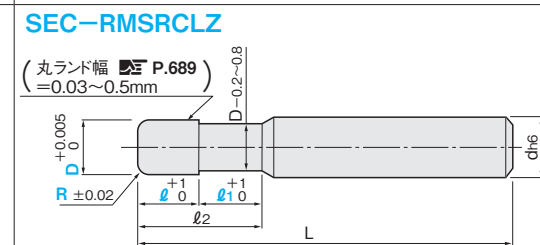

SEC-HP-RMSRCLZ  
(刃径公差高精度タイプ)



材質 **MG**  
超硬

型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D			ラジラス R	刃長 l	底刃形状 (選択)	全長 L	シャンク径 d	¥単価1~2本	
			0.005mm単位指定	0.01mm単位指定	0.5mm単位指定						SEC-RMSRCL	SEC-HP-RMSRCL
SEC-RMSRCL	3	2	0.400~0.495			0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	0.5~1.0	T (中ベコ)	60	3	7,920	10,250
			0.500~1.500									
			1.505~2.000									
			2.005~2.995									
SEC-HP-RMSRCL	4	2	2.005~3.995			0.5~15.0	F (フラット)	60	3	8,930	11,340	
			3.005~5.995									

型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D			ラジラス R	刃長 l	首長 l1	底刃形状 (選択)	首下長 指定範囲 l2	全長 L	シャンク径 d	¥単価1~2本	
			0.005mm単位指定	0.01mm単位指定	0.5mm単位指定								SEC-RMSRCLZ	SEC-HP-RMSRCLZ
SEC-RMSRCLZ	3	2	2.000~2.995			0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	0.5~15.0	5 ≤ l1 ≤ 45	T (中ベコ)	l + l1 ≤ 20	60	3	8,840	10,500
			2.005~3.995											
			3.005~5.995											
SEC-HP-RMSRCLZ	4	2	3.005~5.995			0.5~30.0	3.0~34.0	F (フラット)	l + l1 ≤ 50	80	4	10,000	11,670	
			8.005~11.995											

\*刃長 (l) と首長 (l1) の組み合わせ寸法は、上記の首下長 (l2) 指定範囲内となります。

切削条件 P.690

Order 注文例

SEC-RMSRCL 4-2-2.005-0.90-10.0-F  
型番 No. 刃数 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(l) 底刃形状

Alterations 追加

SEC-RMSRCLZ 3-2-2.950-0.50-8.0-10-T  
型番 No. 刃数 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(l) 首長(l1) 底刃形状

型番	コーティング追加
SEC-RMSRCL	○
SEC-RMSRCLZ	○
SEC-HP-RMSRCL	○
SEC-HP-RMSRCLZ	○

Delivery 出荷日


3 日発送 ストック A 800円/1本 P.13

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		5%	10%	15%	

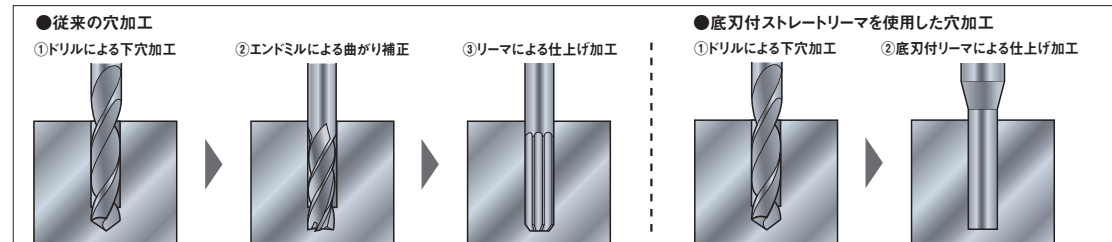

超硬

ハイ