


高速切削のスパイラルリーマ底刃付タイプ

SOLID CARBIDE SPIRAL REAMER WITH END CUTTING EDGE

超硬底刃付スパイラルリーマ

SEC-ECSPHR

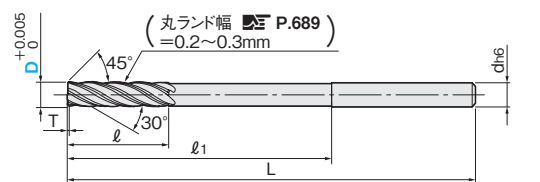

材質



4枚刃



6枚刃

型番 SEC-ECSPHR

刃径 D	食付長 T	刃長 ℓ	首下 ℓ ₁	全長 L	シャンク径 d	刃数	底刃形状	¥単価 50本以上はお見積り			
								1~4本	5~9本	10~29本	30~49本
3	0.15	20	40	65	3	4	フラット	6,120	5,940	5,640	5,520
3.005	0.15	20	40	65	3	4		7,420	7,200	6,840	6,700
3.01	0.15	20	40	65	3	4		7,420	7,200	6,840	6,700
4	0.2	20	40	65	4	4		7,420	7,200	6,840	6,700
4.005	0.2	25	45	75	4	4		7,420	7,200	6,840	6,700
4.01	0.2	25	45	75	4	4		7,420	7,200	6,840	6,700
5	0.2	25	45	75	5	4		8,370	8,120	7,710	7,550
5.005	0.2	25	45	75	5	4		8,370	8,120	7,710	7,550
5.01	0.2	25	45	75	5	4		8,370	8,120	7,710	7,550
6	0.3	25	65	100	6	6		8,910	8,640	8,210	8,040
6.005	0.3	25	65	100	6	6		9,860	9,560	9,080	8,890
6.01	0.3	25	65	100	6	6		9,860	9,560	9,080	8,890
7	0.3	25	70	110	7	6		10,690	10,370	9,850	9,640
7.005	0.3	25	70	110	7	6		10,690	10,370	9,850	9,640
7.01	0.3	25	70	110	7	6		10,690	10,370	9,850	9,640
8	0.3	25	85	125	8	6		10,910	10,580	10,050	9,840
8.005	0.3	25	85	125	8	6		13,320	12,920	12,270	12,020
8.01	0.3	25	85	125	8	6		13,320	12,920	12,270	12,020
9	0.3	30	90	135	9	6		14,540	14,100	13,400	13,110
9.005	0.3	30	90	135	9	6		14,540	14,100	13,400	13,110
9.01	0.3	30	90	135	9	6	14,540	14,100	13,400	13,110	
10	0.3	30	100	150	10	6	12,890	12,500	11,880	11,630	
10.005	0.3	30	100	150	10	6	13,860	13,440	12,770	12,500	
10.01	0.3	30	100	150	10	6	14,860	14,410	13,690	13,400	

Order 注文例 **SEC-ECSPHR 6.005** 型番 刃径 (D)

切削条件 P.690

Delivery 出荷日 **在庫品** P.12

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Eが特長!


- ミーリング効果による穴の曲がり補正と、パニシング効果による面粗度向上を同時に実現します。
- 下穴加工後、エンドミルによる補正を経ることなく、ダイレクトにリーマ加工が可能です。
- ねじれ刃を採用することによりさらに高速切削が可能となります。

大好評の超硬底刃付ストレートリーマ

SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER WITH END CUTTING EDGE

超硬底刃付ストレートリーマ

SEC-ECHR

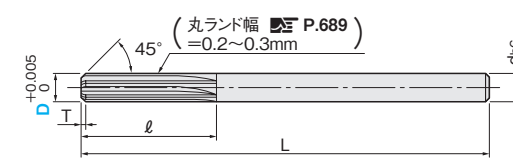

材質



4枚刃



6枚刃

型番 SEC-ECHR

刃径 D	食付長 T	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	刃数	底刃形状	¥単価 50本以上はお見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~49本
3	0.5	27	60	3	4	フラット	3,780	3,670	3,490	3,410
3.005	0.5	27	60	3	4		3,780	3,670	3,490	3,410
3.01	0.5	27	60	3	4		3,780	3,670	3,490	3,410
4	0.5	27	60	4	4		4,340	4,210	4,000	3,920
4.005	0.5	27	60	4	4		4,340	4,210	4,000	3,920
4.01	0.5	27	60	4	4		4,340	4,210	4,000	3,920
5	0.5	30	70	5	4		4,630	4,490	4,270	4,180
5.005	0.5	30	70	5	4		4,630	4,490	4,270	4,180
5.01	0.8	30	70	5	4		4,630	4,490	4,270	4,180
6	0.8	30	80	6	6		5,200	5,040	4,790	4,690
6.005	0.8	30	80	6	6		5,200	5,040	4,790	4,690
6.01	0.8	30	80	6	6		5,200	5,040	4,790	4,690
7	0.8	35	80	7	6		6,060	5,880	5,590	5,470
7.005	0.8	35	80	7	6		6,060	5,880	5,590	5,470
7.01	0.8	35	80	7	6		6,060	5,880	5,590	5,470
8	0.8	35	80	8	6		6,310	6,120	5,810	5,690
8.005	0.8	40	80	8	6		7,540	7,310	6,940	6,800
8.01	1.0	40	80	8	6		7,540	7,310	6,940	6,800
9	1.0	40	90	9	6		9,080	8,810	8,370	8,190
9.005	1.0	40	90	9	6		9,080	8,810	8,370	8,190
9.01	1.0	40	90	9	6	9,080	8,810	8,370	8,190	
10	1.0	40	90	10	6	10,620	10,300	9,790	9,580	
10.005	1.0	40	90	10	6	10,620	10,300	9,790	9,580	
10.01	1.0	40	90	10	6	10,620	10,300	9,790	9,580	

Order 注文例 **SEC-ECHR 3** 型番 刃径 (D) Delivery 出荷日 **在庫品** P.12

切削条件 P.690

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Eが特長!

- ミーリング効果による穴の曲がり補正と、パニシング効果による面粗度向上を同時に実現します。
- 下穴加工後、エンドミルによる補正を経ることなく、ダイレクトにリーマ加工が可能です。

