


PARALLEL BLOCKS FOR VISES

平行ブロック(焼入れ)



●フラットタイプ -FLAT TYPE-

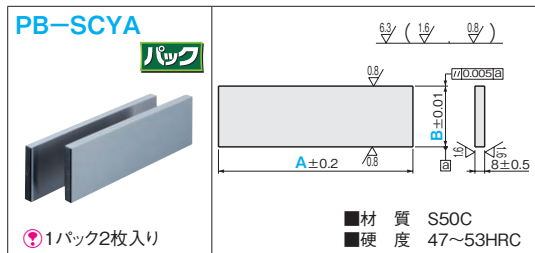


Order 注文例 PB-SCYA 160 - 50  
型番 A B

Delivery 出荷日 8 日目発送


Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1	2	3~4	5~9	10~
値引率			3%	5%	10%

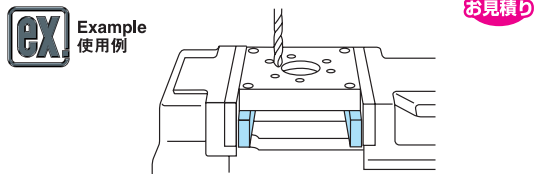

■高さ方向1mm指定タイプ(PPBH)はP.805をご覧ください。

●段付タイプ -STEPPED TYPE-

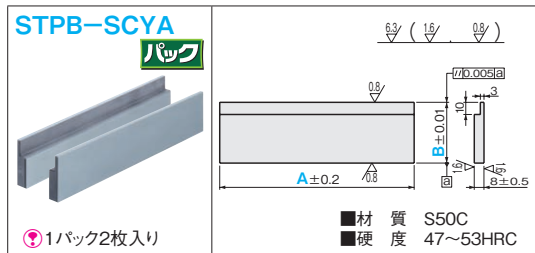


Order 注文例 STPB-SCYA 160 - 50  
型番 A B

Delivery 出荷日 8 日目発送

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1	2	3~4	5~9	10~
値引率			3%	5%	10%

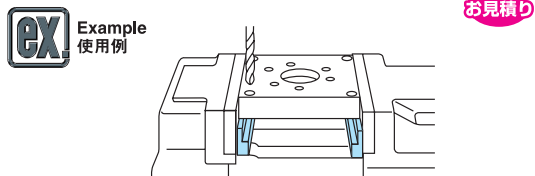

■高さ方向1mm指定タイプ(PPBSH)はP.806をご覧ください。

型番 PB-SCYA 値下げ価格

A	B	質量 (g)	¥単価 1パック
160	30	600	11,810
	35	700	11,980
	40	800	12,150
	45	900	12,490
	50	1,000	14,020
	51	1,030	14,020
	52	1,050	14,280
	53	1,070	14,280
	54	1,090	14,280
	55	1,100	14,960
200	56	1,130	15,040
	57	1,150	15,210
	40	1,060	16,910
	45	1,190	17,080
	50	1,320	17,420
	55	1,460	17,420
	60	1,600	17,760
	61	1,620	17,760
	62	1,650	17,760
	63	1,670	17,760
	64	1,700	18,530
	66	1,730	18,530
	67	1,780	19,630

この商品はパック単位での販売になります。 1パック 2枚入

EGが特長!

- サイズはバイスの口深さに合わせております。
- 2枚1パック(相互差:0.01mm)です。

型番 STPB-SCYA

A	B	質量 (g)	¥単価 1パック
160	30	470	13,170
	35	580	13,340
	40	670	14,020
	45	770	14,700
	50	870	15,720
	51	900	15,720
	52	920	15,720
	53	940	15,720
	54	960	16,150
	55	970	17,000
200	56	1,020	17,340
	57	1,030	17,590
	40	900	18,780
	45	1,030	19,210
	50	1,150	19,550
	55	1,300	19,550
	60	1,440	19,890
	61	1,460	19,890
	62	1,490	19,890
	63	1,500	19,890
	64	1,540	20,570
	66	1,560	20,570
	67	1,620	22,010

この商品はパック単位での販売になります。 1パック 2枚入

EGが特長!

- サイズはバイスの口深さに合わせております。
- ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
- 2枚1パック(相互差:0.01mm)です。

業界初! 寸法指定が可能なバイス用口金


JAWS FOR VISES

バイス口金—焼入タイプ/セルフカットタイプ—

KCGH  
KCGC  
KCGA



写真はKCGC(S45C)です。焼入材(KCGH)には面によってテンパーカラー(熱処理の色)がつくことがあります。

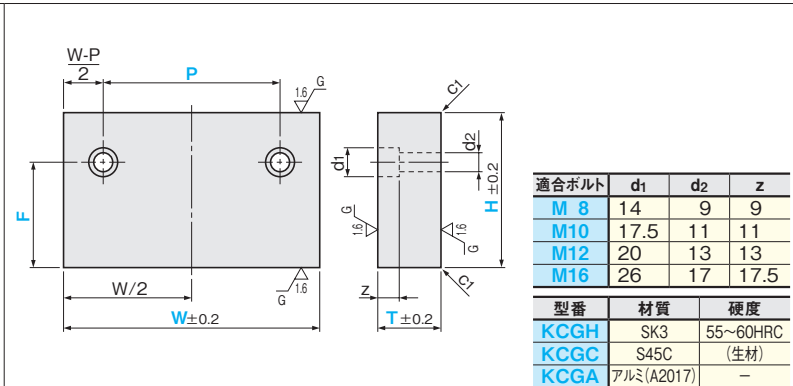

型番	W	H 1mm単位指定	T 1mm単位指定	F 0.5mm単位指定	P 1mm単位指定	M (適合ボルト選択)
KCGH 焼入材(SK3)	100	30~50 (M16...▶36~50)	KCGH *15~30 (M16...▶20~30)	F ≥ d1/2+5 and F ≤ H - (d1/2+5)	P ≥ d1+10 and P ≤ W - (d1+20)	M 8 M10 M12 *M16
	125					
KCGC 生材(S45C)	150	40~60	KCGC・KCGA *15~50 (M16...▶20~50)			
	160					
KCGA アルミ(A2017)	175	50~70			ボルト穴不要の場合 FX-PX-MX	
	200					

\*T寸法加工限界...▶M16のとき、T ≥ 20、H ≥ 36でご指定ください。

ボルト穴不要の場合、FX-PX-MXでご指定ください。

この商品は1枚単位での販売になります。

Order 注文例 KCGH 150 - 54 - 30 - F35 - P100 - M12  
KCGH 150 - 54 - 30 - FX - PX - MX (ボルト穴不要の場合)

Delivery 出荷日 ●KCGH 8 日目発送 ●KCGC 5 日目発送 ●KCGA 5 日目発送

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率			3%	5%	10%

型番	W	H	¥単価 1~4枚			
			H30~40	H41~50	H51~60	H61~70
KCGH 焼入材(SK3)	100		8,620	9,460		
	125		9,080	10,000		
	150		10,540	10,540	11,080	
	160		10,830	10,830	11,380	
	175			11,080	11,620	12,230
	200			12,770	12,770	13,380
KCGC 生材(S45C)	100		5,690	6,000		
	125		5,850	6,150		
	150		6,920	6,920	7,230	
	160		7,460	7,460	7,800	
	175			8,000	8,380	8,920
	200			9,150	9,150	9,620
KCGA アルミ(A2017)	100		9,920	10,850		
	125		10,460	11,540		
	150		12,080	12,080	12,690	
	160		12,430	12,430	13,050	
	175			13,310	13,310	14,080
	200			14,690	14,690	15,380

Alterations 追加加工 KCGH 150 - 54 - 30 - F35 - P100 - M12 - ZC15

選択	コード	仕様	¥/1コード
	ZC	ザグリ穴深さを変更します。 ZC=1mm単位指定 z+1 ≤ ZC ≤ T-5	300

EGが特長!

- 各社バイスに取付可能なフリー指定の口金です。
- 永く使用可能な焼入材タイプに加えて、セルフカットが可能なS45C(生材)タイプ、アルミタイプもご用意しております。
- セルフカットタイプはワーク形状にあわせて加工してお使いください。

手締め用治具  
バイス用治具  
ネジ、小物  
治具ベース  
旋盤用治具  
バイス