


優れた均一性で精密研削加工、細溝加工に最適

GRINDSTONE FOR PRECISE SURFACE GRINDING

精密平面研削用砥石(チロリット社製)

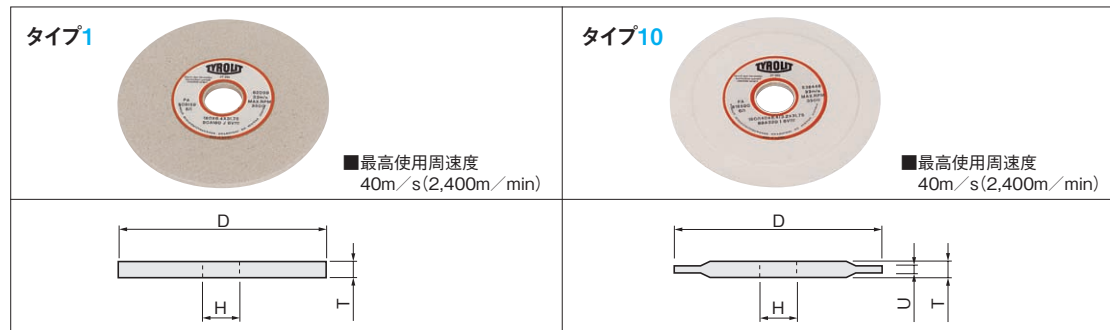

型番	タイプ	粒度(＃)(選択)								外径 D	厚さ T	穴径 H	端厚 U	砥粒の種類	砥粒の特長	¥単価 1~2枚
		80	100	120	150	180	220	320	400							
89A	1	—	—	—	—	—	—	—	—	180	6.4	31.75	3.2	白色A	成形重視	4,360
	10	—	—	—	—	—	—	—	—							3.2
*90A	1	—	J	J	J	J	—	—	—	180	6.4	31.75	3.2	単結晶	切れ味重視	4,370
	10	—	J	J	K	—	—	—	—							3.2
9GB	1	K	J	—	—	—	—	—	—	180	6.4	31.75	3.2	スペシャルグレード	オールマイティ	7,600
	10	—	—	—	K	—	—	—	—							3.2
TY-C	10	—	—	—	—	—	—	—	—	180	6.4	31.75	3.2	クワンホー(BG)	仕上性重視	5,910

◎製品ラベルの表示について
 *90Aの場合、製品のラベルには97A等のメーカーの製造管理番号が表示されておりますが、製品は90Aとなります(メーカーの製造管理番号は生産ロットにより96A等の違う番号に変わる場合があります)。

Order 注文例 90A 10 - 100 - J
 型番 タイプ 粒度(＃) 結合度

Delivery 出荷日 5 日目発送

Price 価格 数量スライド価格(◎1円未満切捨て) お見積り

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~
値引率	—	3%	5%	10%	—
価格表	—	—	—	—	—

EKGが特長!

- 粒子の大きさが国内製品に比べて均一性が高く安定した切れ味を特長としており、精密研削加工に最適です。
- 砥石の成形がしやすく、リードフレーム型などの細溝の加工に最適です。

SOLID LUBRICANT FOR GRINDSTONE

研削砥石用固形潤滑剤



型番	容量 (1本当たり)	バック入数	¥単価 1~2バック
ASTCOAT	約15g	10	10,000

◎この商品はバック単位での販売になります。 **1バック 10本入**

Order 注文例 ASTCOAT 型番

Delivery 出荷日 5 日目発送

Price 価格 数量スライド価格(◎1円未満切捨て) お見積り

数量	1~2	3~4	5~6	7~9	10~
値引率	—	3%	5%	10%	—
価格表	—	—	—	—	—

■用途
 ●乾式研削用潤滑剤 ●焼き付き・カシリ防止

■使用方法
 ●砥石を惰性回転させASTCOATを押しつけると瞬時に溶けて均一に広がります。

■適応範囲
 一般の平面研削用、精密平面研削用、成形研削用から軸付砥石にまで使用できる乾式研削用の潤滑剤です。ダイヤモンド、CBN砥石には不適となりますのでご注意ください。ASTCOATの潤滑性分が砥石の気孔の中に入り込み、目づまりを防止します。アルミ、銅合金等の非鉄金属の研削には大変有効です。銅と鋼が一体の銅電極の研削には特に効果的です。

■注意
 ●塗布するときは必ず砥石の回転を落とし、惰性回転のときに行ってください。
 ●短くなったものはケガをする恐れがありますので、使用しないでください。

砥石の選定目安(参考)

●被削材と砥石

被削材分類	鋳鉄類		一般構造用銅	生材(未熱処理)										オーステナイト系ステンレス鋼		プリハードン鋼(調質鋼)		
	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄		炭素鋼	炭素工具鋼	合金工具鋼	クロムモリブデン	ニッケルクロムモリブデン	熱間ダイス鋼	冷間ダイス鋼	高速度工具鋼	マルテンサイト系ステンレス鋼	SCM系(P20系)	SNCM系(P21系)	SKD61系			
一般砥石	EKG	P.945																
	EWAW	P.945		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	E32A	P.945		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	EGC	P.945	◎	◎														
ダイヤホイール	DIA-1A1	P.934																
	DIA-3A1	P.936																
	DIA-14A1	P.936																
	DIA-11V9	P.938																
CBNホイール	CBN-1A1	P.934																
	CBN-3A1	P.936																
	CBN-14A1	P.936																
	CBN-11V9	P.938																

被削材分類	ステンレスのプリハードン鋼		焼入れ焼戻し鋼(熱処理済み)										非鉄金属				
	ブラ金型入れ子用	ブラ金型快削構造用	炭素鋼	炭素工具鋼	合金工具鋼	クロムモリブデン	ニッケルクロムモリブデン	熱間ダイス鋼	冷間ダイス鋼	高速度工具鋼	マルテンサイト系ステンレス鋼	銅	アルミ	超硬			
一般砥石	EKG	P.945															
	EWAW	P.945	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	E32A	P.945	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	EGC	P.945															
ダイヤホイール	DIA-1A1	P.934															
	DIA-3A1	P.936															
	DIA-14A1	P.936															
	DIA-11V9	P.938															
CBNホイール	CBN-1A1	P.934			◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	CBN-3A1	P.936			◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	CBN-14A1	P.936			◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	CBN-11V9	P.938			◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

- DIA-CBN砥石
- 平面研削砥石
- ドレッサー砥石
- 切断砥石
- オフセット・フレキシブル砥石
- ディスク
- シート研磨材
- ベルト研磨材
- 軸付砥石
- DIA-CBNバー
- 超硬バー
- 軸付ホイール
- 軸付ブラシ
- カップブラシ
- ハンドブラシ
- スティック砥石
- ヤスリ
- バリ取りツール
- 研磨剤/ペースト
- グラインダー用研磨剤
- その他研削・研磨用品