

中仕上～仕上用のスティック砥石

STICK FILES

スティック砥石



全長 L	幅 W	厚さ T	粒度(＃) (選択)	パック 入数	¥単価									
					1～4パック					単品(1～4個)				
					EXSCP	SPSCP	KKSCP	RPSCP	EDSCP	EXSC	SPSC	KKSC	RPSC	EDSC
150	6	3	120	10	3,540	4,040	3,960	4,040	4,040	480	600	630	570	450
			240		2,570	2,680	3,740	2,800	3,740	470	710	630	670	530
			320		3,040	3,220	4,440	3,270	4,440	630	720	730	690	550
			400		3,270	3,510	4,680	3,510	4,680	640	760	780	720	570
			600		3,740	4,050	5,140	3,970	5,140	700	800	860	760	600
			800		4,210	4,300	5,850	4,210	5,850	710	830	960	790	630
			1000		5,380	5,650	7,480	5,610	6,320	750	870	1,240	830	650
			1200		5,610	—	—	—	—	780	—	—	—	—
			1500		5,610	—	—	—	—	790	—	—	—	—
			2000		7,480	—	—	—	—	840	—	—	—	—
	13	3	120	4,360	5,320	5,580	5,320	5,320	570	780	870	740	580	
			240	3,970	4,150	5,490	4,210	5,490	560	1,000	900	960	750	
			320	4,550	4,840	6,420	4,780	6,420	880	1,040	1,050	980	780	
			400	4,680	4,980	6,660	5,020	6,660	880	1,090	1,100	1,040	820	
			600	5,140	5,520	7,360	5,490	7,360	990	1,160	1,200	1,110	870	
			800	5,380	5,650	7,480	5,610	7,480	1,060	1,240	1,240	1,180	920	
			1000	6,420	6,850	9,000	6,780	9,000	1,130	1,270	1,480	1,200	960	
			1200	7,720	—	—	—	—	1,140	—	—	—	—	
			1500	7,720	—	—	—	—	1,210	—	—	—	—	
			2000	11,460	—	—	—	—	1,250	—	—	—	—	
13	5	120	4,840	6,280	7,180	5,470	5,300	660	930	1,110	880	690		
		240	5,140	5,520	7,360	6,080	5,890	640	1,200	1,200	1,130	900		
		320	6,080	6,460	8,650	7,120	6,900	1,080	1,240	1,420	1,180	920		
		400	6,040	6,580	8,890	7,390	7,160	1,130	1,330	1,470	1,260	990		
		600	6,680	7,270	9,700	8,100	7,700	1,220	1,420	1,580	1,360	1,060		
		800	7,250	7,660	10,170	7,590	10,170	1,300	1,550	1,660	1,470	1,150		
		1000	8,530	9,000	11,930	9,000	11,930	1,400	1,630	1,950	1,530	1,210		
		1200	10,530	—	—	—	—	1,470	—	—	—	—		
		1500	10,530	—	—	—	—	1,520	—	—	—	—		
		2000	15,670	—	—	—	—	1,620	—	—	—	—		
25	13	120	15,800	—	—	—	—	2,060	—	—	—	—		
		240	17,560	—	—	—	—	2,020	—	—	—	—		
		320	28,980	—	—	—	—	2,940	—	—	—	—		
		400	29,820	—	—	—	—	3,020	—	—	—	—		
		600	34,300	—	—	—	—	3,490	—	—	—	—		
		800	36,740	—	—	—	—	3,740	—	—	—	—		
		1000	39,960	—	—	—	—	4,060	—	—	—	—		
		1200	41,420	—	—	—	—	4,210	—	—	—	—		
		1500	43,800	—	—	—	—	4,440	—	—	—	—		
		2000	54,600	—	—	—	—	5,530	—	—	—	—		

選定表 P.1036

Order 注文例
EXSCP - 100 - 6 - 3 - 400
 型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(＃)

EXSC - 150 - 6 - 3 - 400
 型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(＃)

Delivery 出荷日
 在庫品 P.12
 ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
 数量スライド価格(1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~	お見積り
値引率	価格表	2%	4%	6%		

 単品を5個以上ご購入される場合は、パック品をお求めください。

研削能力の高いスティック砥石。粗仕上に

STICK FILES

スティック砥石

● 平形 粗仕上タイプ

エア・電動グラインダー用
HGSCP(パック品)
HGSC(単品)



パック
 ■砥粒 WA

手作業用
PKSCP(パック品)
PKSC(単品)



 
パック
 ■砥粒 C

手作業用
RFSCP(パック品)
RFSC(単品)




パック
 ■砥粒 PA

■結合度 I
 ■結合剤 V(ビトリファイド)



■スティック砥石自体の硬度目安

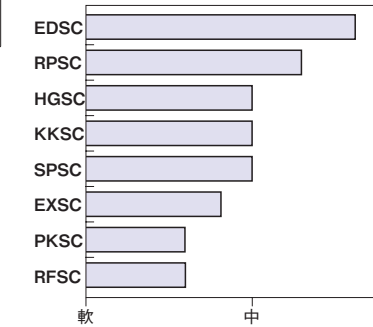

型番 **HGSCP / HGSC / PKSCP / PKSC**

全長 L	幅 W	厚さ T	粒度(＃) (選択)	パック 入数	¥単価			
					1～4パック		単品(1～4個)	
					HGSCP	PKSCP	HGSC	PKSC
100	6	3	150	20	7,000	—	530	—
			280		8,160	6,320	630	590
			400		8,560	6,840	660	640
			600		9,120	7,520	690	690
			1000		—	7,840	—	720
150	13	3	150	10	5,840	—	890	—
			280		6,540	5,140	990	950
			400		7,400	7,020	1,130	1,280
			600		8,100	7,880	1,220	1,440
			1000		—	8,360	—	1,520
150	13	5	150	10	9,980	8,900	1,510	1,630
			280		7,300	—	1,110	—
			400		8,780	6,560	1,340	1,200
			600		9,820	8,900	1,490	1,630
			1000		10,640	9,920	1,610	1,810
150	25	5	150	10	—	10,160	—	1,840
			280		13,000	11,300	1,970	2,060
			400		9,160	—	1,380	—
			600		12,140	—	1,830	—
			1000		13,960	—	2,110	—
150	25	13	150	10	16,100	—	2,420	—
			280		18,520	—	2,800	—

型番 **RFSCP / RFSC**

全長 L	幅 W	厚さ T	粒度(＃) (選択)	パック 入数	¥単価	
					1～4パック	1～4個
					RFSCP	RFSC
150	13	5	80	10	3,680	560
			120		6,760	1,020
			180		10,140	1,510
			220		15,340	2,250

選定表 P.1036

Order 注文例
PKSCP - 100 - 6 - 3 - 400
 型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(＃)

PKSC - 100 - 6 - 3 - 400
 型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(＃)

Delivery 出荷日
 在庫品 P.12
 ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
 数量スライド価格(1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~	お見積り
値引率	価格表	2%	4%	6%		

 単品を5個以上ご購入される場合は、パック品をお求めください。

- DIA・CBN砥石
- 平面研削砥石
- ドレッサー砥石
- 切断砥石
- オフセット・フレキシブル砥石
- ディスク
- シート研磨材
- ベルト研磨材
- 軸付砥石
- DIA・CBNバー
- 超硬バー
- 軸付ホイール
- 軸付ブラシ
- カップブラシ
- ハンドブラシ
- スティック砥石
- ヤスリ
- バリ取りツール
- 研磨剤/ペースト
- グラインダー用研磨剤
- その他研削・研磨用品