


新商品

DIAMOND NEEDLE FILES


# ダイヤモンド電着ニードルヤスリ

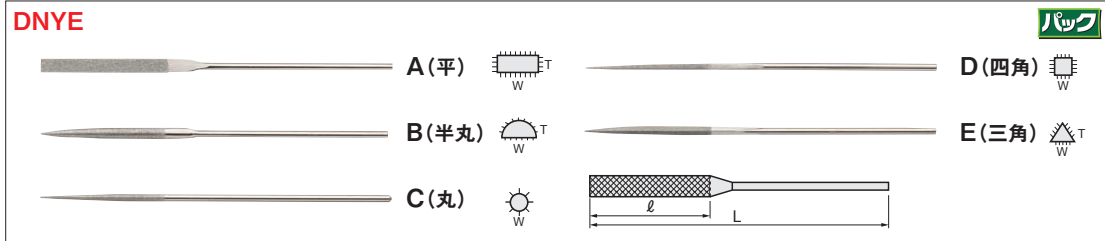

型番	No.	粒度 (#) (選択)	形状	全長 L	ダイヤモンド部 ℓ	幅 W	厚さ T	軸径	セット 内容	¥単価 1~2セット
DNYE	10	120 200 400	A(平)	140	50	5.5	1.5	3	5種 × 各1本	2,520
			B(半丸)			5	2			
			C(丸)			3	3			
			D(四角)			2.5	2.5			
			E(三角)			3.5	—			
DNYE	30	120 200	A(平)	200	70	8.5	1.6	4	5種 × 各1本	5,630
			B(半丸)			7	2.5			
			C(丸)			4	4			
			D(四角)			3.5	3.5			
			E(三角)			4.5	—			

この商品はセット単位での販売となります。

## ダイヤモンド部70mmタイプ

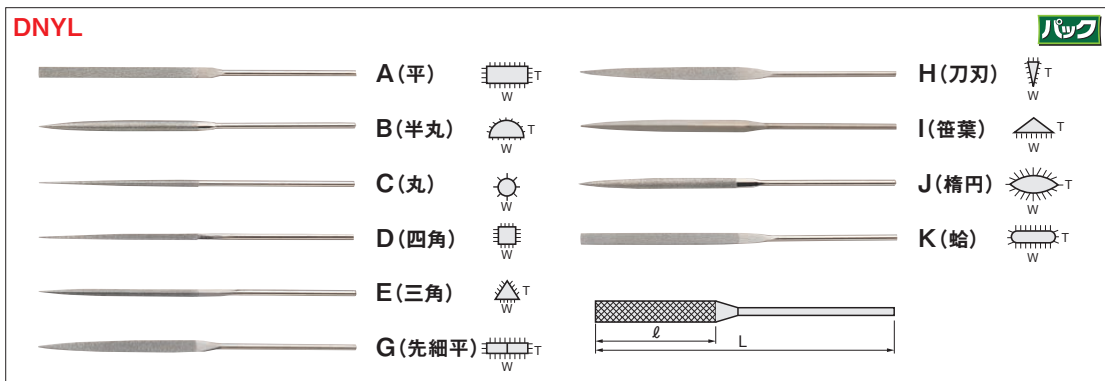

型番	No.	粒度 (#) (選択)	形状	全長 L	ダイヤモンド部 ℓ	幅 W	厚さ T	軸径	セット 内容	¥単価 1~2セット
DNYL	10	120 200 400	A(平)	140	70	5.5	1.5	3	10種 × 各1本	4,380
			B(半丸)			5	2			
			C(丸)			3	3			
			D(四角)			2.5	2.5			
			E(三角)			3.5	—			
			G(先細平)			5.4	1.5			
			H(刀刃)			1.7	6			
			I(笹葉)			6	2			
			J(楕円)			5	2			
			K(蛤)			6	1.5			

この商品はセット単位での販売となります。

Order 注文例 **DNYE 10 - 120**  
型番 No. 粒度 (#)

Delivery 出荷日 **DNYL 10 - 120**  
型番 No. 粒度 (#)


在庫品 P.12  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~9	10~29	30~49	50~
値引率		5%	10%	15%	お見積り

## 全長180mmタイプ

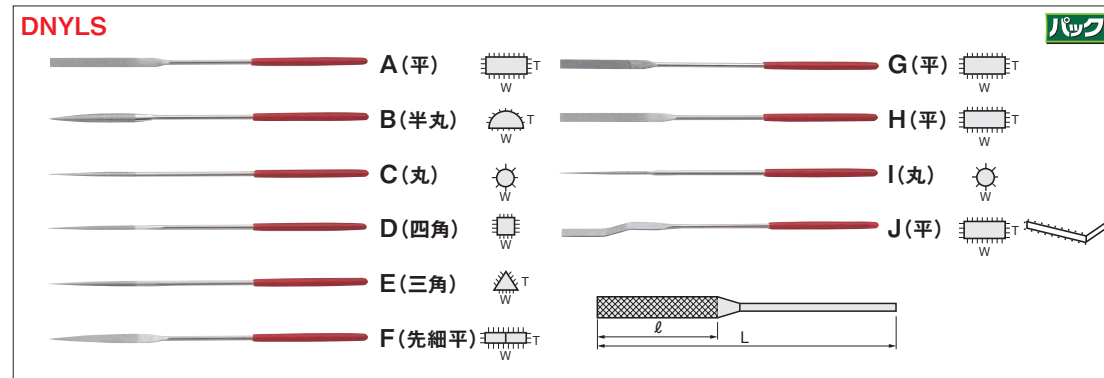

型番	No.	タイプ	形状	粒度 (#)	全長 L	ダイヤモンド部 ℓ	幅 W	厚さ T	軸径	セット 内容	¥単価 1~2セット
DNYLS	10	S	A(平)	200	180	50	5.5	1.5	3	10種 × 各1本	5,670
			B(半丸)				5	2			
			C(丸)				3	3			
			D(四角)				2.5	2.5			
			E(三角)				3.5	3.5			
			F(先細平)				5.5	1			
			G(平)				5.5	0.5			
			H(平)				5.5	0.8			
			I(丸)				2	2			
			J(平)				5.5	1.5			

この商品はセット単位での販売となります。

Order 注文例 **DNYLS 10 - S**  
型番 No. タイプ

Delivery 出荷日 在庫品 P.12  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~9	10~29	30~49	50~
値引率		5%	10%	15%	お見積り

- DIA・CBN砥石
- 平面研削砥石
- ドレッサー砥石
- 切断砥石
- オフセット・フレキシブル砥石
- ディスク
- シート研磨材
- ベルト研磨材
- 軸付砥石
- DIA・CBNバー
- 超硬バー
- 軸付ホイール
- 軸付ブラシ
- カップブラシ
- ハンドブラシ
- スティック砥石
- ヤスリ
- バリ取りツール
- 研磨剤/ペースト
- グラインダー用研磨剤
- その他研削・研磨用品