


STRAUSS & CO. ストラウス  
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD. DIAMOND PRECISION FILES

# ダイヤモンド電着ヤスリ

## ●精密用・3mm角柄タイプ

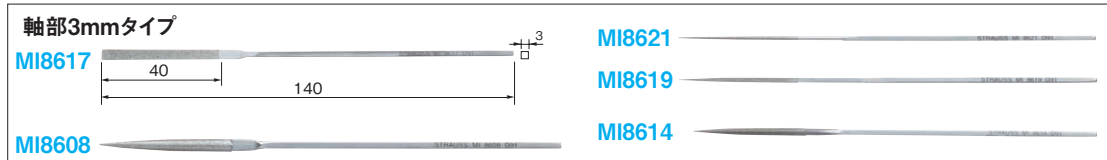

型番	形状		目の粗さ (選択)	幅 W	厚さ T	¥単価 1本
	形状	形状				
MI8617	平		D91 (#200) D126 (#140) D181 (#100)	3.8	1	2,430
MI8608	半丸			4	1.5	
MI8621	丸			1.5	—	
MI8619	四角			2	—	
MI8614	三角			3	2.7	
MI8632	5種セット			—	—	11,540 (1セット)

Order 注文例  
MI8608 - D91  
型番 目の粗さ


Delivery 出荷日  
3 日目発送

Price 価格  
■数量スライド価格(1円未満切捨て)  
数量 値引率 価格表

**E**が特長!

●良質のダイヤを高密度にコーティングしており、切れ味・耐久性に優れています。

## ●精密用・6mm角柄タイプ

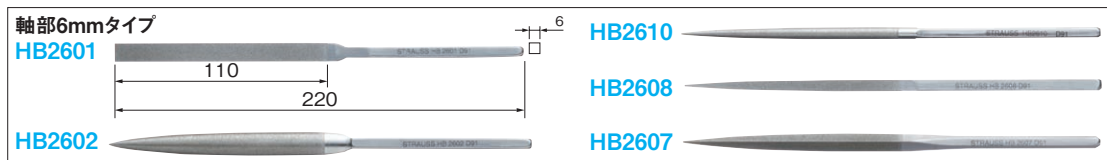

型番	形状		目の粗さ (選択)	幅 W	厚さ T	¥単価 1本		
	形状	形状				D91 (#200)	D126 (#140)	D181 (#100)
HB2601	平		D91 (#200) D126 (#140) D181 (#100)	10.3	2.9	7,740	8,850	8,850
HB2602	半丸			12.5	3.9	8,240	8,560	8,560
HB2610	丸			6.8	—	5,640	5,640	5,640
HB2608	四角			6.1	—	6,040	6,930	6,930
HB2607	三角			9.9	—	9,140	9,810	9,810
HB2627	5種セット			—	—	35,940 (1セット)	35,950 (1セット)	35,950 (1セット)

Order 注文例  
HB2601 - D91  
型番 目の粗さ

Delivery 出荷日  
3 日目発送

Price 価格  
■数量スライド価格(1円未満切捨て)  
数量 値引率 価格表

**E**が特長!


●良質のダイヤを高密度にコーティングしており、切れ味・耐久性に優れています。

DIACRYSTON クリストンダイヤモンド工業  
DIAMOND HAND STONES

# ダイヤモンドハンドストーン

PRICE DOWN

：値下げ価格

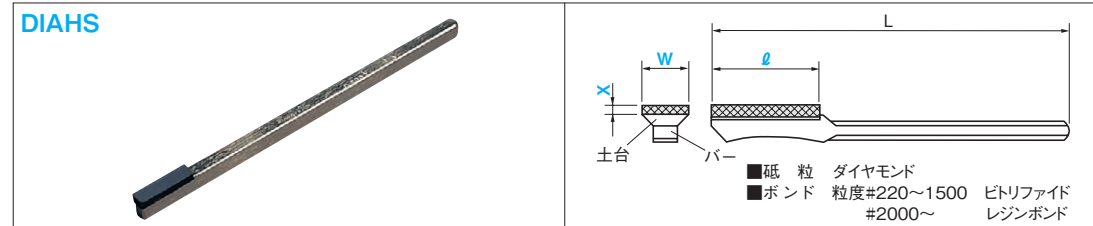

型番	ダイヤ部長さ ℓ	幅 W	ダイヤ部厚さ X	粒度 (#) (選択)	全長 L	¥単価 1~2本
DIAHS	20	3	1	220 (230)	140	4,670
				400		
				1000		
				5000		
	35	5	1	320 (325)	140	6,420
				600		
				1500		
	40	7	1	2000	140	5,300
				3000		
				8000		

◎粒度の( )内は、JISB4131に準ずる数値です。粒度の一般呼びとJISB4131呼びが異なる場合に限り、記載させていただいております。

Order 注文例  
DIAHS - 20 - 3 - 1 - 220  
型番 ダイヤ部長さ(ℓ) 幅(W)ダイヤ部厚さ(X) 粒度(#)

Delivery 出荷日  
在庫品 P.12

◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格  
■数量スライド価格(1円未満切捨て)  
数量 値引率 価格表

**E**が特長!


●軽いタッチで抵抗を感じずに削れます。

■用途

●超硬エンドミルのすくい面へのホーニング  
●ケガキ針のエッジ出し等

DIACRYSTON クリストンダイヤモンド工業  
HAND LAPPERS

# ハンドラッパー

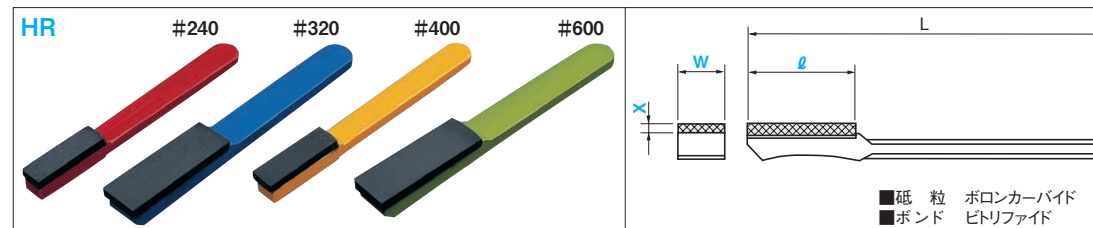

型番	幅 W	長さ ℓ	厚さ X	粒度 (#) (選択)	全長 L	用途	柄色	¥単価 1~2本	
HR	12	40	5	240	140	粗仕上用	赤色	1,710	
				320		仕上用	青色		
				400		精仕上用	黄色		
				600		超仕上用	緑色		
				240		粗仕上用	赤色		4,230
				320		仕上用	青色		
400	精仕上用	黄色							
	20	60	5	600	140	超仕上用	緑色	5,690	

Order 注文例  
HR - 12 - 40 - 5 - 400  
型番 幅(W) 長さ(ℓ) 厚さ(X) 粒度(#)

Delivery 出荷日  
在庫品 P.12

◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格  
■数量スライド価格(1円未満切捨て)  
数量 値引率 価格表

**E**が特長!

●結合力が強いので、耐摩耗性に優れ超硬、鋼、ガラス等のカエリ・バリ取り、刃付け・刃殺しに効果的です。

- DIA-CBN砥石
- 平面研削砥石
- ドレッサー砥石
- 切断砥石
- オフセット・フレキシブル砥石
- ディスク
- シート研磨材
- ベルト研磨材
- 軸付砥石
- DIA-CBNバー
- 超硬バー
- 軸付ホイール
- 軸付ブラシ
- カップブラシ
- ハンドブラシ
- スティック砥石
- ヤスリ
- バリ取りツール
- 研磨剤/ペースト
- グラインダー用研磨剤
- その他研削・研磨用品