

FLAP WHEELS

グラインダー用研磨剤

● 研磨輪 / 両頭グラインダー用



■ 研磨剤
研磨布十
アランダム砥粒

型番	外径	粒度(目)					厚さ	穴径	最高使用 回転速度 (min ⁻¹)	バック 入数	¥単価 1~4バック		
		40	60	80	120	150						180	240
YARP	100	40	60	80	120	150	180	240	25	9.53	7,000	5	3,030
		320 400											3,290
													3,650

1バック 5個入

Order 注文例 **YARP - 100 - 120** Price 価格

型番 外径 粒度(目)

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

■数量スライド価格(注1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	2%	4%	6%	

お見積り

EPOが特長!

- 弾性があり、被削材になじみ易いです。
- 自生作用により、目づまりしにくく最後まで均一研磨が可能です。
- 放熱散性に優れるため、被削材を変質させません。

■用途

- 各種金属のヘアライン仕上、表面仕上。
- 金属、木工等の曲面や変形面の研磨。
- 丸棒、パイプ等の表面研磨。
- サビ落とし。 ●バリ取り。

3M 住友スリーエム JAPANESE MARKET ONLY 3M™スティキット™リフィルロール

手作業用のサンディングブロックにのりつきペーパーを組み込んだアイデア設計の製品です。作用性に優れ、幅広い用途にご使用いただけます。

在庫品

パック商品



型番	長さ(m)	砥材	粒度(目)	バック入数(個)	¥単価
REF-60C-64	0.8	酸化アルミニウム(A)	60C	10	3,480
REF-80C-64	1.0		80C		3,590
REF-100A-64	1.4		100A		
REF-120A-64	1.8	シリコンカーバイト(S)	120A	10	3,650
REF-150A-64	2.1		150A		
REF-180A-64	2.2		180A		
REF-240A-64	2.6		240A		
REF-320A-64	3.2		320A		
REF-400A-64	3.4		400A		

注1数量スライド価格適用外。

柳瀬株式会社 JAPANESE MARKET ONLY TOPミニディスク

ピンポイントで中研磨!

3 日目発送

注1ただし土日祝日除く。

パック商品



型番	粒度(目)	外径(mm)	取り付けネジ径(M×P)	付属アーパー軸径(mm)	バック入数(個)	¥単価
TOP30A3	40	30	M7×P0.75	3	5	1,570
TOP30A4	60					
TOP30A5	80					
TOP30A6	100					
TOP30A7	120					
TOP30A9	180					
TOP30A10	240					
TOP30A11	320					
TOP30A12	400					

注1数量スライド価格適用外。

注2用途 溶接後のスパット除去、金属のバリ取り・錆び落としや研磨

3M 住友スリーエム JAPANESE MARKET ONLY スティック™サンディングブロック

リフィルロールを装着して使用する便利なホルダーです。面の研磨作業が楽に行えます。

在庫品



型番	サイズ	色	入数(枚)	¥単価
SAND-YEL-64	64X140	黄	1	1,170
SAND-RED-64	64X111	赤		1,290

注1数量スライド価格適用外。

Leutor 日本精密機械工作 JAPANESE MARKET ONLY ソフトゴムパット

ペーパー、フェルトディスク取付用ホルダー

在庫品

パック商品



型番	砥石部(刃)径(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	選択タイプ	バック入数(本)	¥単価
A3010	10	3	35	φ11用	5	1,890
A3020	20			φ21用		2,200
A3030	30			φ31用		2,290

 
注1数量スライド価格適用外。

Leutor 日本精密機械工作 JAPANESE MARKET ONLY ホイール型砥石

ホイール型砥石

在庫品

パック商品



型番	砥石部(刃)径(mm)	砥石部(刃)長(厚)(mm)	穴径(mm)	砥粒	粒度(目)	バック入数(枚)	¥単価
G7211	13	3.5	2	C	150	10	927
G7221	19						999
G7231	25						

注1数量スライド価格適用外。

UHT株式会社 UHT JAPANESE MARKET ONLY φ30カップ砥石

目詰まりしにくく、研削しやすい砥石です。φ30

在庫品

非在庫品

3 日目発送

注1ただし土日祝日除く。

パック商品



型番	パッケージ質量(g)	先端径(mm)	粒度(目)	色	最高使用回転数(rpm)	バック入数(個)	●在庫品 □非在庫品	¥単価
5331	250	30	60	黄	23,500	24	●	3,990
5332	228		100	赤				
5333	207		150	青				
5339	223		GC#100	黒				

注1数量スライド価格適用外。

UHT株式会社 UHT JAPANESE MARKET ONLY φ20カップ砥石

目詰まりしにくく、研削しやすい砥石です。φ20

3 日目発送

注1ただし土日祝日除く。

パック商品



型番	パッケージ質量(g)	先端径(mm)	粒度(目)	色	最高使用回転数(rpm)	バック入数(個)	¥単価
5231	173	20	60	黄	35,000	24	3,570
5232	160		100	赤			
5233	150		150	青			


注1数量スライド価格適用外。

HOZAN ホーザン JAPANESE MARKET ONLY ラバー砥石

母材にやさしくきれいに仕上げる

3 日目発送

注1ただし土日祝日除く。

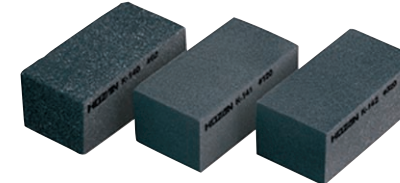

型番	質量(g)	サイズ(mm)	粒度(目)	材質	補足説明	¥単価
K-140	45	50×25.5×20	60	発泡NBR	●砥粒粒度: 60 用途例: 金属板 ●砥粒粒度: 120 用途例: アルミ板 ●砥粒粒度: 320 用途例: コテ先の酸化膜研磨除去	618
K-141	46		120			
K-142	43		320			

注1数量スライド価格適用外。

- DIA・CBN砥石
- 平面研削砥石
- ドレッサー砥石
- 切断砥石
- オフセット・フレキシブル砥石
- ディスク
- シート研磨材
- ベルト研磨材
- 軸付砥石
- DIA・CBNバー
- 超硬バー
- 軸付ホイール
- 軸付ブラシ
- カップブラシ
- ハンドブラシ
- スティック砥石
- ヤスリ
- バリ取りツール
- 研磨剤/ペースト
- グラインダー用研磨剤
- その他研削・研磨用品