

書きやすさが自慢の耐熱性マーキングペン。非金属材料にも

METAL WRITER

# 金属用マーキングペン 耐熱タイプ(250℃) **パック**商品



型番	マーカの色	パック入数	¥単価	1~4パック
MMW-B	黒	3		3,000

**Order 注文例** **MMW-B** 型番 **Delivery 出荷日** **3** 日目発送

**Price 価格** ■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~	お見積り
値引率	価格表	5%	10%	15%		

## EYEが特長!

- 芯部にはフェルト素材を採用し、金属面に文字を書きやすくしました。
- 金属以外にもプラスチック、ゴム、ガラス、陶器、木、布などの素材にもご利用いただけます。

## 製品安全データシート

各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。  
<http://jp.misumi-ec.com/tech/msds/>

# 規格変更 手軽さが人気。バネの力で簡単にポンチング

AUTOMATIC CENTER PUNCH

## 自動センターポンチ



型番	胴径	全長	¥単価	1~2本
ACP-18A	13	125		4,480

- ① 替え芯タイプから一体型に規格変更となりました。
- ② もともと手動用に作られた商品ですので、自動機に組み込むとバネに多大な負荷がかかり、故障の原因となります。

**Order 注文例** **ACP-18A** 型番 **Delivery 出荷日** **3** 日目発送

**Price 価格** ■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~14	15~	お見積り
値引率	価格表	3%	5%	10%		

## ■使用方法

ポンチングしたい場所に自動センターポンチの先端を置き、ワークに対して垂直方向にバチンと音がするまで押し込んでください(バネの力で簡単にポンチングできます)。


# NOGA THE UNIVERSAL THREAD RESTORER

## 外径ねじ山修正工具



型番	No.	適用範囲	刃先角度	¥単価	1~4個
NES	60	4~ 13mm	60°		2,610
	160	4~ 18mm	60°		4,860
	260	17~ 38mm	60°		6,410
	360	35~152mm	60°		19,600
	55B	NES60用替え刃(2枚組)	55°		1,510
	60B	NES60用替え刃(2枚組)	60°		1,510
	160B	NES160用替え刃(2枚組)			2,260
	260B	NES260用替え刃(2枚組)			2,520
	360B	NES360用替え刃(2枚組)			3,020

## EX Example 使用例

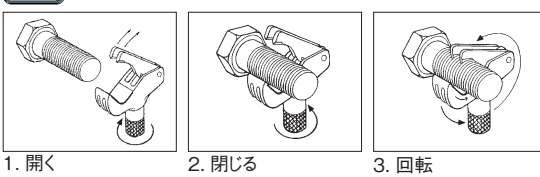

## EYEが特長!

- グリップ部を回す事により、2枚の刃を上下に動かせるので適用範囲のどんなサイズのネジも修正できます。
- V型の受部と2枚の刃で修理するネジを軽く締め、上の図のように矢印の方向に回すだけで簡単に修正できます。

**Order 注文例** **NES 160** 型番 No. **Delivery 出荷日** **3** 日目発送

**Price 価格** ■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~	お見積り
値引率	価格表	5%	10%	15%		

# HOZAN ホーザン

JAPANESE MARKET ONLY

## ピンセット P-881

先端を細長く仕上げています 材質:ステンレス 全長:110mm

**3** 日目発送  
①ただし土日祝日除く。



型番	全長(mm)	質量(g)	¥単価
P-881	110	17	510

- ① 数量スライド価格適用外。
- ② 非磁性ピンセット

# HOZAN ホーザン

JAPANESE MARKET ONLY

## 先曲がりピンセット P-882

細く長い先曲がりピンセット 材質:ステンレス

**3** 日目発送  
①ただし土日祝日除く。



型番	全長(mm)	質量(g)	材質	¥単価
P-882	115	18	ステンレス	510

- ① 数量スライド価格適用外。
- ② 非磁性先曲がりピンセット

# HOZAN ホーザン

JAPANESE MARKET ONLY

## ピンセット P-886

先端までの距離が短いすべり止め付 ピンセット材質:ステンレス 全長:120mm

**3** 日目発送  
①ただし土日祝日除く。



型番	全長(mm)	質量(g)	材質	¥単価
P-886	125	27	ステンレス	510

- ① 数量スライド価格適用外。
- ② すべり止めローレット付汎用ピンセット

# HOZAN ホーザン

JAPANESE MARKET ONLY

## ピンセット P-895

厚肉型/精密加工の高級ピンセットシリーズ 縦横両方向に強いヤスリ目付 先端幅:0.4mm つまみ荷重:200g 材質:ステンレス 全長:150mm

**3** 日目発送  
①ただし土日祝日除く。



型番	全長(mm)	質量(g)	¥単価
P-895	150	28	2,470

- ① 数量スライド価格適用外。
- ② 強力型ピンセット

# HOZAN ホーザン

JAPANESE MARKET ONLY

## ピンセット P-898

厚肉でしなりを抑えたタイプ。熱処理を施した高耐久型。■全長:110mm ■先端幅:0.25mm ■先端開き幅:7mm ■材質:ステンレス

**3** 日目発送  
①ただし土日祝日除く。



型番	全長(mm)	質量(g)	¥単価
P-898	110	17	1,470

- ① 数量スライド価格適用外。
- ② 強力型ピンセット

# HOZAN ホーザン

JAPANESE MARKET ONLY

## 非磁性ピンセット P-850/851/852

完全非磁性で精密機器での作業でも悪影響を与えない完全非磁性ピンセット

**3** 日目発送  
①ただし土日祝日除く。



型番	全長(mm)	質量(g)	¥単価
P-850	120	13	2,940
P-851	110	12	
P-852	115	14	3,400

- ① 数量スライド価格適用外。

- スパナ・めがねレンチ
- 六角棒レンチ
- モンキーレンチ
- トルクスレンチ
- ソケットレンチ
- トルクレンチ
- ドライバー
- プライヤー・ニッパー・ペンチ
- ハンマー
- ツールセット
- その他手作業工具