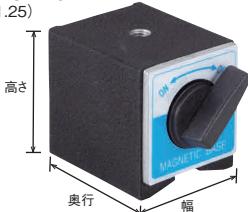


ミスミ C-VALUE

## マグネットホルダ台

現場や検査工程の必需品  
高コストパフォーマンス品

在庫品

〔仕様〕  
●取付ねじ穴寸法: M8×1.25  
(130のみM10×1.25)

1台単位

型番	マグネット吸着力 (N)	幅×奥行×高さ (mm)	重量 (kg)	¥通常単価
MGBSHLD-60	600	50×58×55	1	1,465
MGBSHLD-80	800	50×60×55	1	1,593
MGBSHLD-100	1000	50×73×55	1.3	2,187
MGBSHLD-130	1300	50×117×55	2	3,660

ミスミ C-VALUE

## フレキシブルマグネットベース

現場や検査工程の必需品。  
コストパフォーマンスに優れた  
廉価品をご提供。

在庫品

〔仕様〕  
●アリ溝:有  
●取付ねじ:M8×1.25  
●吸着面:底面  
●ハンドル:有

1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	アーム長さ (mm)	測定器取付穴 (mm)	¥通常単価
MGBS-FX	784	60×50×55	290	φ6・φ8	3,980

ミスミ C-VALUE

## フレキシブルミニマグネットベース

小型なので、狭い箇所にも取り付け  
てお使いいただけます。

在庫品

〔仕様〕  
●アリ溝:有  
●取付ねじ:M5×0.8  
●吸着面:底面  
●ハンドル:有

1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	アーム長さ (mm)	測定器取付穴 (mm)	¥通常単価
MNMGBS-FX	294	35×30×35	155	φ6.5・φ8	3,890

ミスミ C-VALUE

## ミニマグネットホルダ台

マグネットホルダのミニタイプ  
高コストパフォーマンス品

在庫品

〔仕様〕  
●取付ねじ穴寸法: M5×0.8  
●重量(kg): 0.2

1台単位

型番	マグネット吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	¥通常単価
MNMGSHLD	300	30×35×35	1,574

ミスミ C-VALUE

## フレキシブルマグネットスタンド(高級型)

握りやすいハンドルでがっちり固定できます  
吸着力に優れたタイプです。

在庫品

〔特長〕  
●先端微調整機能付  
●スタンダードタイプ〔仕様〕  
●アーム取付ねじ: M8×1.25  
●重量(kg): 1.6  
●アリ溝: 有

1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	アーム長さ (mm)	測定器取付穴 (mm)	¥通常単価
MGBS-FA	980	60×50×55	345	φ8	4,580

ミスミ C-VALUE

## マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

〔仕様〕  
●取付ねじ: M8×1.25  
●主柱(mm): 200  
●支柱(mm): 165  
●質量(kg): 1.5  
●ハンドル: 有

在庫品



1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	測定器取付穴 (mm)	¥通常単価
MGBS-S2	784	60×50×55	φ6・φ8	4,250

