

ミスミ


C-MISUMI VALUE

永磁ホルダ

現場や検査工程の必需品。
コストパフォーマンスに優れた強力磁石

在庫品

- [仕様]
 ●材質:ネオジム磁石
 ●表面処理:塗装
 ●各寸法に対する公差:高さ±0.5

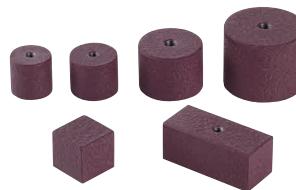

1個単位

型番	形状	吸着力(N)	寸法(mm)	ねじ穴有無	穴寸法	¥通常単価
MGHLD-C-15	丸形	150	φ26×25	有	M6	949
MGHLD-C-18		180	φ30×25			1,277
MGHLD-C-30		300	φ40×30			1,772
MGHLD-C-50		500	φ50×40			2,455
MGHLD-S	角形	200	26×60×25	有	M6	1,712
HMGHLD-CU		140	26×26×25	無	—	1,069

ミスミ

C-MISUMI VALUE

マグネットベース 丸

- [仕様]
 ●ハンドル:無
 ●ねじ穴径(mm):M8×1、M4×4

在庫品



1個単位

型番	マグネット吸着力(N)	本体サイズ(mm)	ねじ穴間距離(mm)	質量(g)	¥通常単価
MGBS-50B	58.8	φ50×20	25	300	5,000
MGBS-75B	196	φ75×20	35	700	6,710

ミスミ

C-MISUMI VALUE

プレス板脱着工具

力をかけずにレバーで簡単に着脱できます

在庫品

- [用途]
 ●薄いプレート等の磁性材料の取り外しに
 [仕様]
 ●マグネット材質:ネオジム磁石
 ●注意:70°C以下で
 ご使用下さい



全長

1個単位

型番	吸着力(N)	マグネット径(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
BKYK-S	5	15	225	120	1,460
BKYK-M	10	20	230	150	1,660
BKYK-L	15	25	235	200	1,760

ミスミ

C-MISUMI VALUE

マグネットベース 角

- [仕様]
 ●ハンドル:無

在庫品



1個単位

型番	マグネット吸着力(N)	本体サイズ(mm)	ねじ穴径(mm)	ねじ穴間距離(mm)	質量(g)	¥通常単価
MGBS-45A	63.7	45×45×20	M8×1、M4×4	25	300	4,380
MGBS-90A	245	90×90×20	M8×1、M4×8	25	1000	6,240
MGBS-125A	784	125×125×30	M16×1、M6×8	50	3300	12,910

ミスミ

C-MISUMI VALUE

マグネットベース ハンドル付

- [仕様]
 ●ハンドル:有

在庫品



1個単位

型番	マグネット吸着力(N)	本体サイズ(mm)	質量(g)	¥通常単価
MGBS-60T	588	58×50×55	1000	1,640
MGBS-80T	784	60×50×55	1100	1,780
MGBS-100T	980	73×50×55	1400	2,490
MGBS-130T	1274	117×50×55	2100	3,570

ミスミ

C-MISUMI VALUE

ダイヤモンドドレッサー 保持用

- [仕様]
 ●クランプ穴径(mm):φ12
 ●質量(kg):1.1

在庫品



1個単位

型番	マグネット吸着力(N)	本体サイズ(mm)	¥通常単価
MGBS-DIA	588	58×50×55	2,700

