

## 使用部材情報

## コネクタ・フード

ミスミオリジナルDsubコネクタ



コネクタ	
メーカー	ミスミ
型番	DB-**S*
更に詳しく	<a href="#">017ページ</a>

EMI対策型フード	
メーカー	ミスミ
型番	MDA-***H-***相当品
更に詳しく	<a href="#">030ページ</a>

Dsubコネクタ



コネクタ	
メーカー	DDK
型番	17JE-****-02-D1
定格電流	5A
定格電圧	AC300V
更に詳しく	<a href="#">018ページ</a>

フード	
メーカー	DDK
型番	17JE-***H-1*-CF
更に詳しく	<a href="#">031ページ</a>

ミスミオリジナルMILコネクタ



メスコネクタ	
メーカー	ミスミ
型番	MILE-**-2.54-S
更に詳しく	<a href="#">049ページ</a>

MILコネクタ



メスコネクタ	
メーカー	ヒロセ電機
型番	HIF3B-**-D-2.54*
定格電流	1A
定格電圧	AC200V
更に詳しく	<a href="#">048ページ</a>

CHIFS・BHHIFS(ストレート) BDHIFS・BDHIFSK(コネクタのみ)



メスコネクタ	
メーカー	ヒロセ電機
型番	HIF3B-**-CV71
定格電流	1A
定格電圧	AC200V
更に詳しく	<a href="#">045ページ</a>

フード	
メーカー	ヒロセ電機
型番	HIF3-**-CV71
定格電流	1A
定格電圧	AC200V
更に詳しく	<a href="#">045ページ</a>

FCNコネクタ



コネクタ

メーカー	富士通コンポーネント
型番	FCN-3G1*0**-AU
定格電流	DC3A以下
定格電圧	AC250V以下
更に詳しく	<a href="#">064ページ</a>

メーカー	富士通コンポーネント
型番	FCN-3G000*0**-
更に詳しく	<a href="#">066ページ</a>

IEEE1284(MDR)圧接



コネクタ

メーカー	住友スリーエム
型番	101***-***0EL
定格電流	0.5A
定格電圧	AC150V
詳くはごらん	<a href="#">083ページ</a>

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-5ZF0-008
更に詳しく	<a href="#">085ページ</a>

IEEE1284(MDR)ハンド



コネクタ

メーカー	住友スリーエム
型番	101***-300PE
定格電流	0.5A
定格電圧	AC150V
更に詳しく	<a href="#">085ページ</a>

メーカー	住友スリーエム
型番	103***-5ZF0-008
更に詳しく	<a href="#">085ページ</a>

ミスミオリジナル IEEE1284(MDR)



MDRコネクタ(ピン)

型番	FMCI-**-MA**
定格電流	1A
定格電圧	500V
メーカー	ミスミ
備考	日本では未販売

ミスミオリジナル IEEE1284(MDR)



MDRシェル

型番	MPL-**-NK**-ALS
規格	EMI対策
材料	ニッケルメッキ銅
メーカー	ミスミ
備考	日本では未販売

SBケーブル



メーカー

メーカー	ミスミ
型番	SS30WS
取得規格	AWM20276
定格温度	80°C
難燃性	VW-1SC
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	<a href="#">01339ページ</a>

SBケーブル以外



メーカー

メーカー	ミスミ
型番	MAST-UL20276SB
取得規格	AWM20276
定格温度	0°C~80°C
難燃性	—
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×10倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	<a href="#">01333ページ</a>

単芯電線



A,B,C,D,Eケーブル


メーカー	—
型番	UL1007相当品
取得規格	AWM1007
定格温度	0°C~80°C
難燃性	—
曲げ半径mm(固定部)	—
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく(参考)	<a href="#">01375ページ</a> (類似仕様)

MINIDINタイプ



ケーブル

メーカー	—
型番	モールド型ミニDINコネクタ
備考	クリーム色 カタログ未掲載品

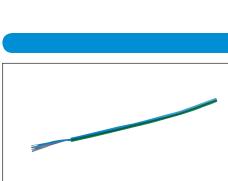

アース線・アース端子

アース用単芯電線(全型番共通)	
型番	UL1007-16-GN相当品
取得規格	UL1007
曲げ半径	仕上外径×8倍
更に詳しく	<a href="#">01375ページ</a> (類似仕様)



アース用圧着端子	
型番	RBA1.25-3.5RE相当品
サイズ	3.7mm
外幅	6.6mm
定格電圧	300V
更に詳しく	<a href="#">0472ページ</a>