

お客さま各位

株式会社ミスミ
 VONAエレクトロニクスG事業本部
 VONAワイヤリング事業部

販売終了と推奨代替品についてのお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび長年にわたりご愛顧いただきましたCAT5e・STPより線LANケーブル/CAT5e・UTPより線LANケーブルの下記シリーズにつきまして、2021年の3月をめぐりに販売終了とさせていただきます。推奨代替品との仕様変更点を下記に記載しましたので、ご確認いただけますようお願い申し上げます。誠に勝手ではございますが、ご理解賜りますよう変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

敬具

記

■販売終了品

CAT5e・STPより線LANケーブル/ロープライス（商品型番：NWNMC5E-STN-SSMB-色-長さ）

CAT5e・UTPより線LANケーブル/ロープライス（商品型番：NWGMC5E-STN-SUMB-色-長さ）

■販売終了時期

2021年3月頃（※在庫なくなり次第、販売終了の予定です）


■推奨代替品

CAT5e・STPより線LANケーブル（商品型番：NWC5E-STP1-Y-色-長さ）

CAT5e・UTPより線LANケーブル（商品型番：NWC5E-UTP-Y-色-長さ）


■販売終了品と代替品との仕様変更点

1. ケーブルの柔軟性向上

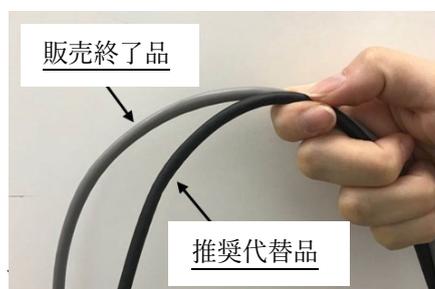

盤内配線等の短距離配線でご利用いただきやすい、ケーブルの柔らかさに改良しております。実際に販売終了品と比較いただくとしなやかさを兼ね揃え盤内配線に適した柔軟性の製品となっております。

2.

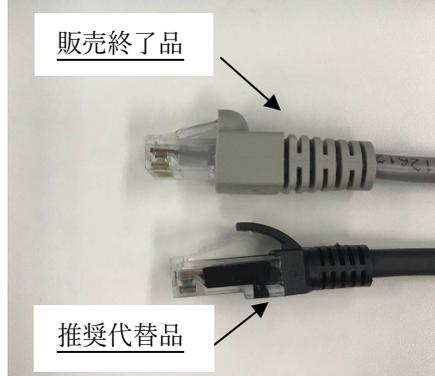

ハブ等隣り合わせで連続使用する際にもブーツ同士が緩衝しないよう、ブーツ樹脂サイズを最小限にいたしました。またコネクタツメ部分の樹脂が固く、ツメが押しにくいという点を改良し、挿抜性を大幅改善。

ツメ折れ防止形状は維持したまま抜差しのしやすいカバーの形状へ変更いたしました。

販売終了品



推奨代替品



■仕様比較表

1. CAT5e・STP より線LANケーブル

仕様		販売終了品	推奨代替品	
型番		NWNMC5E-STN-SSMB-色-長さ	NWC5E-STP1-Y-色-長さ	
規格		CAT5e IEEE802.3ab 1000BASE-T	変更なし	
ケーブル	導体	より線		
	シールド	1重シールド(F/UTP)		
	外径	5.6mm		6.1mm
	導体サイズ	AWG26		変更なし
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍		
結線タイプ		ストレート		
公差		最長：全長の110% 最短：全長と同じ	最長：～1m未満+30mm, 1～4m未満+50mm, 4m以上+3% 最短：変更なし	
色		青・赤・黄・灰・緑	ラインナップの変更なし ※色の濃淡の変更あり。 次頁に色比較を記載。	
長さ(m)		ケーブル 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15	0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 (0.5mを追加)	


仕様		販売終了品	推奨代替品	
型番		NWGMC5E-STN-SUMB-色-長さ	NWC5E-UTP-Y-色-長さ	
規格		CAT5e IEEE802.3ab 1000BASE-T	変更なし	
ケーブル	導体	より線		
	シールド	なし(UTP)		
	外径	5.6mm		5.7mm
	導体サイズ	AWG24		変更なし
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍		
結線タイプ		ストレート		
公差		最長：全長の110% 最短：全長と同じ	最長：～1m未満+30mm, 1～4m未満+50mm, 4m以上+3% 最短：変更なし	
色		青・赤・黄・灰	ラインナップの変更なし ※色の濃淡の変更あり。 次頁に色比較を記載。	
長さ(m)		1, 2, 3, 5, 7, 10, 15	0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 (0.5mを追加)	

■色比較

1. CAT5e・STP より線 LANケーブル (左：販売終了品、右：推奨代替品)



2. CAT5e・UTP より線 LANケーブル (左：販売終了品、右：推奨代替品)

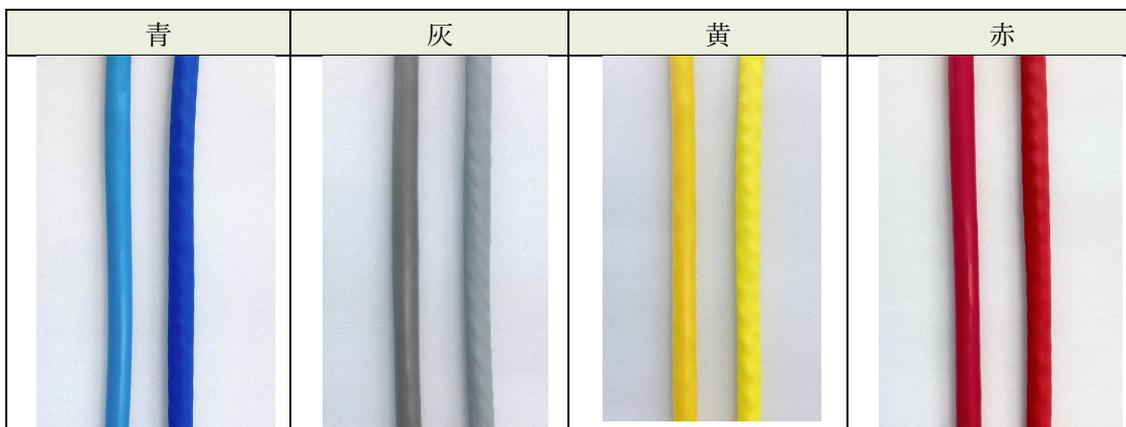

※商品写真はできる限り実物の色に近づけるようにしておりますが、お使いのモニターやプリンター設定、照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

■価格表 (税抜)

ご購入本数によって、単価が異なりますのでご確認ください。なお単価は2020年9月現在のものです。

1. CAT5e・STP より線 LANケーブル (商品型番：NWC5E-STP1-Y-色-長さ)

型番	ケーブル長(m)	1本	20本	100本	1000本
NWC5E-STP1-Y-色	0.5	700円	630円	560円	350円
NWC5E-STP1-Y-色	1	750円	675円	600円	375円
NWC5E-STP1-Y-色	2	830円	747円	664円	415円
NWC5E-STP1-Y-色	3	910円	819円	728円	455円
NWC5E-STP1-Y-色	5	1,070円	963円	856円	535円
NWC5E-STP1-Y-色	7	1,240円	1,116円	992円	620円
NWC5E-STP1-Y-色	10	1,480円	1,332円	1,184円	740円
NWC5E-STP1-Y-色	15	1,890円	1,701円	1,512円	945円

2. CAT5e・UTP より線 LANケーブル (商品型番：NWC5E-UTP-Y-色-長さ)

型番	ケーブル長(m)	1本	20本	100本	1000本
NWC5E-UTP-Y-色	0.5	390円	351円	312円	195円
NWC5E-UTP-Y-色	1	420円	378円	336円	210円
NWC5E-UTP-Y-色	2	490円	441円	392円	245円
NWC5E-UTP-Y-色	3	570円	513円	456円	285円
NWC5E-UTP-Y-色	5	710円	639円	568円	355円
NWC5E-UTP-Y-色	7	850円	765円	680円	425円
NWC5E-UTP-Y-色	10	1,070円	963円	856円	535円
NWC5E-UTP-Y-色	15	1,430円	1,287円	1,144円	715円

以上

■本件に関する問合せ先

株式会社ミスミ

VONAエレクトロニクスG事業本部

VONA配線事業部

ハーネス事業チーム

e-mail : wir-harness@misumi.co.jp