

ミスミ

RACHシリーズ 外形図 詳細図



RACHシリーズ ⑨61ページ

外形図・詳細図




(単位: mm)

一般公差	公差	部番	図名(部品名)	数量	材質	備考
寸法範囲	公差	1	本体	1	A5052	t1.0
0~5未満	±0.2	2	フタ	1	A5052	t1.0
5~30未満	±0.3	11	ナベルネジM3×5	6	SWCH	三価ホワイトor三価ブラック
30~100未満	±0.5	22	貼付ゴム足	4	天然ゴム、黒色	t4.0
100~500未満	±0.7					

注1)部番11 シルバー色の場合 三価ホワイト  
黒色の場合 三価ブラック

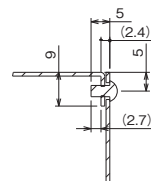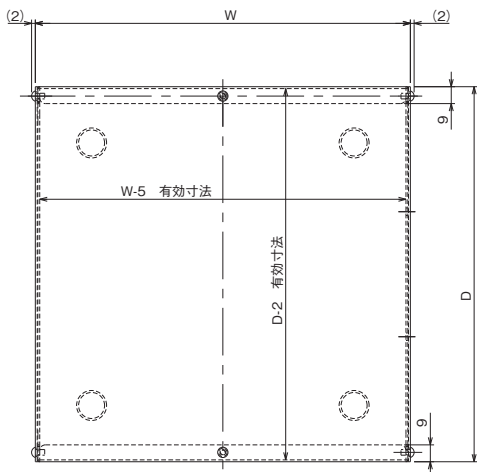

断面図 A-A  
スケール 1:1

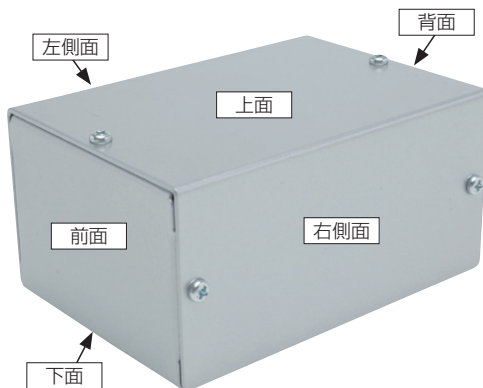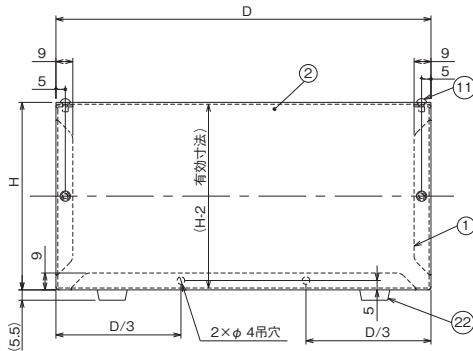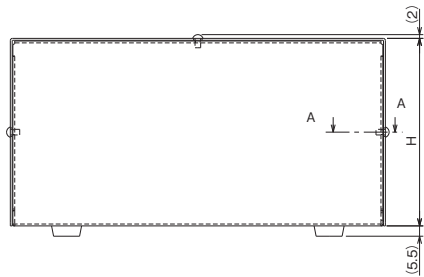

盤  
キャビネット・  
ボックス

盤用パネル

穴加工  
見積方法

盤用パーツ

表示用部品

LED照明

ファン