

ミスミ

MISUMI C-VALUE

マイクロメータヘッド

一般的なマイクロメータヘッドを
お買得価格でご提供

- [特長]
 ●保持部分は45°の傾き調整が可能です
 ●滑り止めのゴム付で安定した計測ができます
 [用途]
 ●外側マイクロメーターの保持
 [仕様]
 ●材質: 鋳鉄

1台単位

型番	クランプ可能範囲 (mm)	¥通常単価
MCMS-F	0~18	1,950



お買得


ミスミ

MISUMI C-VALUE

マイクロメータヘッドチャック

チャックのみ使用される方にお勧めの商品です

- [用途]
 ●外側マイクロメーターの保持
 ●機械回りの治具などにそのまま
取り付け可能

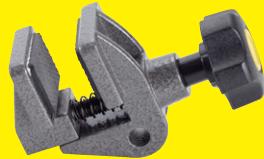

お買得

1台単位

型番	クランプ可能範囲 (mm)	¥通常単価
MCMS-H	0~18	660

ミツトヨ

マイクロメータヘッド(標準形) MHS

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです


- [特長]
 ●スピンドルピッチ
0.5mmです
 ●器差(μm): ±2



在庫品

1~ 日目出荷

MHS1-13

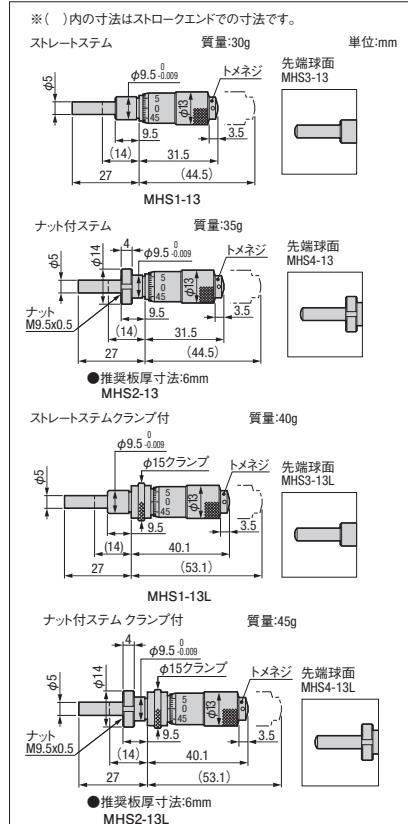

1台単位

型番	測定範囲 (mm)	最小表示 (mm)	ステム形状	先端形状	¥通常単価	通常出荷日
MHS1-13	0~13	0.01	ストレート	平面	4,770	1日目
MHS2-13			ナット付	平面	5,100	1日目
MHS3-13	0~13	0.01	ストレート	球面(SR4)	5,180	在庫品
MHS4-13			ナット付	平面	5,610	1日目
MHS1-13L	0~13	0.01	ストレート(クランプ付)	平面	5,350	1日目
MHS2-13L			ナット付(クランプ付)	平面	5,690	1日目
MHS3-13L	0~13	0.01	ストレート(クランプ付)	球面(SR4)	5,780	3日目
MHS4-13L			ナット付(クランプ付)	球面(SR4)	6,100	1日目

ミツトヨ

マイクロメータヘッド 超小形タイプ


小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません

1 日目出荷

- [特長]
 ●スピンドルピッチ0.5mmです
 ●器差(μm): ±5




MHT1-6.5

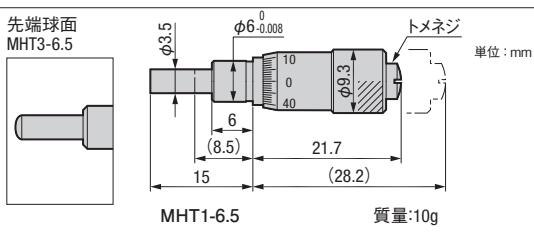

※()内の寸法はストロークエンドでの寸法です。

MHT4-6.5

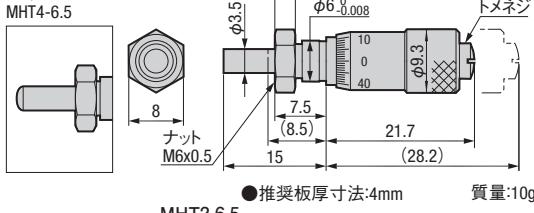

※()内の寸法はストロークエンドでの寸法です。

1台単位

型番	測定範囲 (mm)	最小表示 (mm)	ステム形状	矢端形状	¥通常単価
MHT1-6.5	0~6.5	0.01	ストレート	平面	4,710
MHT2-6.5			ナット付	平面	5,040
MHT3-6.5			ストレート	球面(SR3)	5,100
MHT4-6.5			ナット付	球面(SR3)	5,370

いつもの取引先の見積回答が遅い…そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎ 010-20-343-256

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。