

仕様比較表


		廃止品	推奨品
型式		MWI-F40T34-MT-1	MWS-F40HT34-MT-3
対応機器メーカー		三菱電機	同左
コネクタ		FCN40芯	同左
入出力		入出力用	同左
極数		34極	同左
外寸 (mm)	横幅	129	124.5
	高さ	42.4	50.7
(下図①)ネジ端子		セルフアップ	バネアップ
推奨圧着端子		Y型	Y,丸型
(下図②)上下段間スペース		5mm	7mm
(下図③)記名版		下図参照	同左

①ネジ端子(バネアップ)



- バネ構造の端子台で、ネジが浮いています
- ネジを緩めずにそのまま締め付けができます
- Y型圧着端子、丸型圧着端子を問わずに即締め付け作業ができます
- ネジ紛失事故がありません

②上下段間スペース

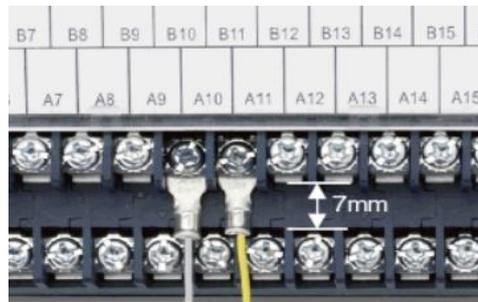

- 従来と変わらぬ構造を保ったまま、端子台上下段の間をさらに広げ7mmのスペースを設けております
- 上段の端子部が下段に干渉しづらくなっています

③記名版

+V	OF	0E	0D	0C	0B	0A	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
B1B2	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
OV	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
A1A2	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20