

## 型式一覧

廃止品番	推奨品番
MWI-DS25A-TB25(オス)	MWS-DS25A-HT25(オス)
MWI-DS25B-TB25(メス)	MWS-DS25B-HT25(メス)
MWI-DS37A-TB37(オス)	MWS-DS37A-HT37(オス)

## 仕様比較表

		廃止品	推奨品
型式		左表にて	
コネクタ		D-sub(25/37芯)	同左
極数		25/37極	同左
外寸 (mm)	横幅	101/150	96.5/138.5
	高さ	45	50.7
(下図①)ネジ端子		セルフアップ	バネアップ
推奨圧着端子		Y型	Y,丸型
(下図②)上下段間スペース		5mm	7mm
(下図③)FG端子		無	有
(下図④)記名版		A	B

### ①ネジ端子(バネアップ)




- バネ構造の端子台で、ネジが浮いています
- ネジを緩めずにそのまま締め付けができます
- Y型圧着端子、丸型圧着端子を問わずに  
即締め付け作業ができます
- ネジ紛失事故がありません

### ②上下段間スペース



- 従来と変わらぬ構造を保ったまま、端子台上下段の間をさらに広げ7mmのスペースを設けております
- 上段の端子部が下段に干渉しづらくなっています

### ③FG端子

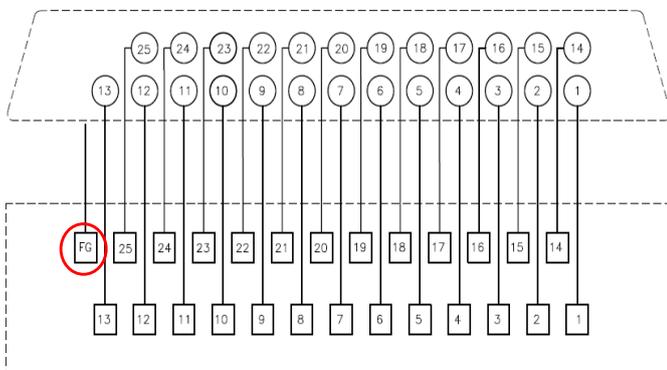

- 従来、空きとなっていた端子はFG(フレームグラウンド)端子となっています
- ※廃止品の空き端子と推奨品のFG端子の位置は異なります。

### ④記名版(25芯の場合)

