

型式対応表・記名版タイプ表

廃止品番	廃止品記名版	推奨品番	推奨品記名版
MWI-MIL20-HTB20-F	A	MWS-M20-HT20	C
MWI-MIL20-HTB20-K	B		
MWI-MIL20-HTB20-P	C		
MWI-MIL34-HTB34-P	C	MWS-M34-HT34	C
MWI-MIL34-HTB34-K	D ※キーエンス KV-nano向け	MWS-M34-HT34-KV	E ※キーエンス KV-nano向け
MWI-MIL34-HTB34-K-N			
MWI-MIL40-HTB40-C	A	MWS-M40-HT40	C
MWI-MIL40-HTB40-K	B		
MWI-MIL40-HTB40-P	C		

仕様比較表


		廃止品	推奨品
型式		左表にて	
コネクタ		MIL(20/34/40芯)	同左
極数		20/34/40極	同左
外寸 (mm)	横幅	80/129/150	76/125/146
	高さ	42.4	50.7
(下図①)ネジ端子		セルフアップ	バネアップ
推奨圧着端子		Y型	Y,丸型
(下図②)上下段間スペース		5mm	7mm
(下図③)記名版		左表にて	
UL認証		あり	なし

①ネジ端子(バネアップ)



- バネ構造の端子台で、ネジが浮いています
- ネジを緩めずにそのまま締め付けができます
- Y型圧着端子、丸型圧着端子を問わずに即締め付け作業ができます
- ネジ紛失事故がありません

②上下段間スペース

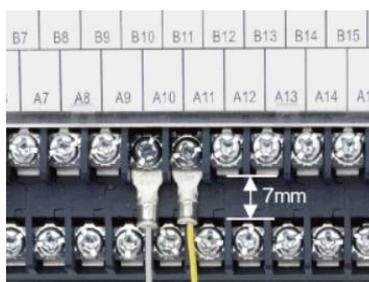

- 従来と変わらぬ構造を保ったまま、端子台上下段の間をさらに広げ7mmのスペースを設けています
- 上段の端子部が下段に干渉しづらくなっています

③記名版(A~Cは40極の場合)

A

2	4	6	36	38	40
1	3	5	35	37	39

B

21	22	23	38	39	40
1	2	3	18	19	20

C

B1	B2	B3	B18	B19	B20
A1	A2	A3	A18	A19	A20

D

2	4	6	30	32	34
1	3	5	29	31	33
18	19	20	32	33	34
1	2	3	15	16	17

※2枚入

E

100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	com1
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
000	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	com0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17