

仕様比較表


		廃止品	推奨品
型式		MWI-57G50-TB50	MWS-57G50-HT50
コネクタ		セントロニクス50芯	同左
極数		50極	50極
外寸 (mm)	横幅	185	180.5
	高さ	45	50.7
(下図①)ネジ端子		セルフアップ	バネアップ
推奨圧着端子		Y型	Y,丸型
(下図②)上下段間スペース		無	7mm
(下図③)記名版		下図参照	同左

①ネジ端子(バネアップ)



- バネ構造の端子台で、ネジが浮いています
- ネジを緩めずにそのまま締め付けができます
- Y型圧着端子、丸型圧着端子を問わずに
即締め付け作業ができます
- ネジ紛失事故がありません

②上下段間スペース

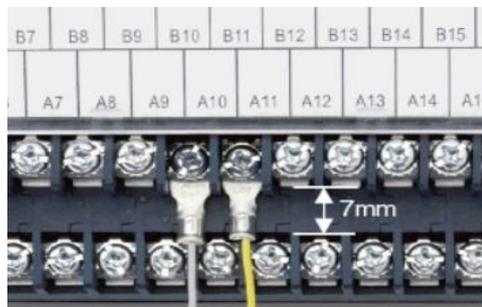

- 従来と変わらぬ構造を保ったまま、端子台上下段の間をさらに広げ7mmのスペースを設けております
- 上段の端子部が下段に干渉しづらくなっています

③記名版

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25