


■パナソニック社 ファイバ長—検出距離減衰率特性：

ファイバ長を長くすると検出距離が短くなりますのでご注意ください。

曲げ半径 R4mm/R2mm(タフファイバ)

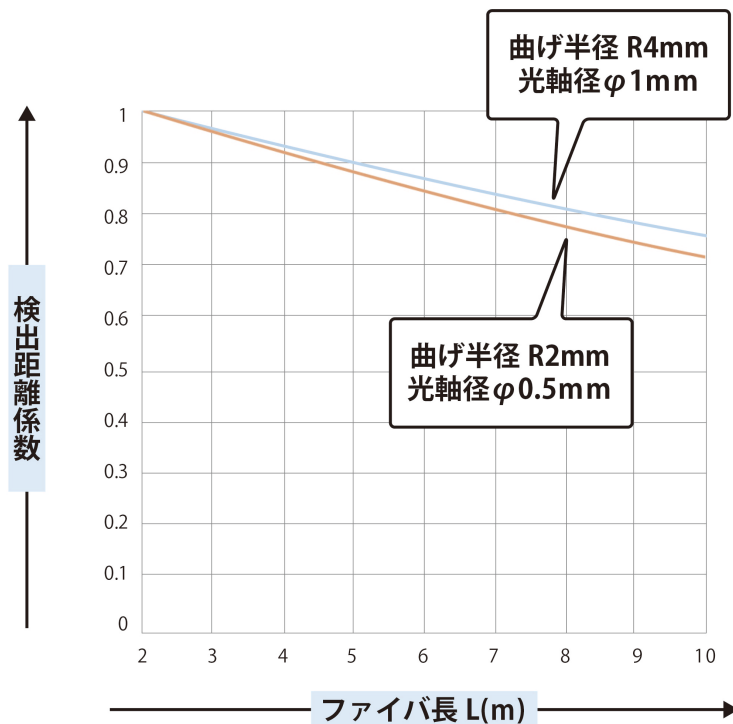

※赤外光タイプのアンプは湿度の影響を受けやすいため、湿度が多い環境や湿度の変化する環境で使用される場合は、お問い合わせください。

■パナソニック社 ファイバ標準品を各社アンプと合わせて使用時の検出距離 (mm)：

型番	モード	FX-501(パナソニック社)						FS-N11N (キーエンス社)						E3NX-FA6 (オムロン社)			
		H-SP	FAST	STD	LONG	U-LG	HYPER	HSP	FINE	TURB	SUPR	ULTR	MEGA	SHS	HS	STND	GIGA
FT-31		70	210	315	550	770	1350	100	200	350	500	600	900	100	300	500	1000
FT-31S		63	195	315	550	740	1220	100	200	350	500	600	900	100	300	500	1000
FT-42		190	530	1130	1600	2050	3600	400	800	1200	1800	2000	3000	400	1100	1800	3600
FT-42S		190	530	1130	1600	2050	3600	400	800	1200	1800	2000	3000	400	1100	1800	3600
FT-A11		1100	3600	3600	3600	3600	3600	1500	3600	3600	3600	3600	3600	1500	3600	3600	3600
FT-A32		2100	3600	3600	3600	3600	3600	3000	3600	3600	3600	3600	3600	3000	3600	3600	3600
FT-AL05		170	500	860	1500	1550	2300	300	600	900	1400	1800	2300	300	900	1500	2500
FT-E13		2	8	15	24	30	52	4	10	15	25	30	40	4	15	25	50
FT-E23		13	42	75	125	160	270	20	50	80	120	160	250	20	70	120	250
FT-R31		55	160	270	440	580	1000	80	200	300	450	550	850	80	250	450	800
FT-R40		160	500	930	1500	1750	3600	250	500	900	1500	1800	2200	250	850	1500	2500
FT-R43		130	430	720	1100	1600	3000	250	500	900	1500	1800	2200	250	850	1500	2500
FT-S21		70	210	315	550	770	1350	100	200	350	500	600	900	100	300	500	1000
FT-S32		600	1800	3100	3600	3600	3600	900	2000	3000	3600	3600	3600	900	3000	3600	3600
FT-V23		90	280	450	880	1000	1800	140	300	450	850	1000	1500	140	450	850	1400
FT-V25		45	140	240	480	550	900	70	150	250	450	550	850	70	250	450	800
FT-V30		100	340	680	1000	1200	2200	200	400	700	1000	1200	1800	200	700	1000	2000
FT-V40		850	2400	3500	3600	3600	3600	1100	2500	3600	3600	3600	3600	1100	3600	3600	3600
FT-Z30		410	1200	2100	3600	3600	3600	600	1200	2000	3600	3600	3600	600	2000	3600	3600
FT-Z30E		740	2400	3500	3600	3600	3600	1000	2500	3600	3600	3600	3600	1000	3600	3600	3600
FT-Z30H		810	2600	3500	3600	3600	3600	1000	2500	3600	3600	3600	3600	1000	3600	3600	3600
FD-31		25	80	125	220	290	515	40	80	100	180	200	300	40	120	180	450
FD-32G		27	95	200	270	380	650	40	90	130	230	260	350	40	180	230	600
FD-41		25	80	125	220	290	515	40	80	100	180	200	300	40	120	180	450
FD-41S		25	80	125	220	290	515	40	80	100	180	200	300	40	120	180	450
FD-42G		27	95	200	270	380	650	40	90	130	230	260	350	40	180	230	600
FD-61		70	200	450	670	840	1400	120	250	400	650	700	900	120	400	650	1200
FD-61G		60	200	420	650	800	1100	120	250	400	650	700	800	120	400	650	1200
FD-61S		75	220	420	660	790	1200	120	250	400	650	700	800	120	400	650	1200
FD-AL11		50	180	320	510	530	670	90	200	300	500	600	700	90	300	550	1100
FD-R31G		27	85	170	260	310	530	40	80	100	180	200	300	40	120	180	450
FD-R60		65	190	290	550	600	1100	110	250	300	550	600	750	110	350	600	1100
FD-S31		25	80	125	220	290	515	40	80	100	180	200	300	40	120	180	450
FD-S32		75	220	420	660	790	1200	110	250	400	650	700	800	110	400	700	1300
FD-V30		14	35	65	120	130	240	15	40	60	90	100	140	15	60	100	200
FD-V50		25	75	120	210	220	370	40	80	100	180	200	300	40	120	180	450