



ブラケット取付用アタッチメント -ファナック

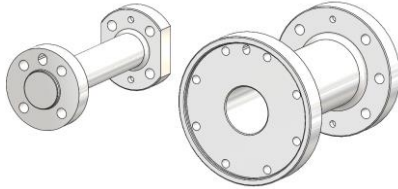


垂直多関節ロボットにブラケットを取り付けるためのアタッチメントで、「吸着パッド用ブラケット」と併せてご使用いただく商品です。

ブラケット取付用アタッチメント -スカラロボット

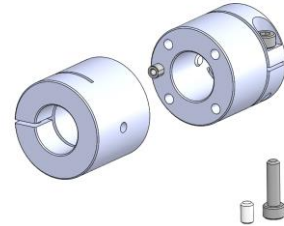

スカラロボットの垂直軸端に吸着パッド用ブラケットを取り付けるためのアダプタで、『吸着パッド用ブラケット-スカラロボット』とご使用いただく商品です。

ロボットスタンド角タイプ -ファナック

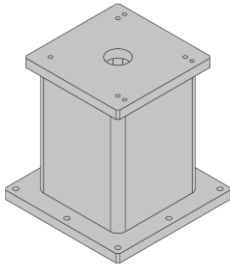

スタンド上面に、ファナック製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。

【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】 外ネジ式ストリッパボルト



クリーンルーム内(洗浄度クラス10~10000)でご使用いただけます。

【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】 超極低頭ボルト 六角穴タイプ



電解研磨+精密洗浄は真空用途にお勧めです。

【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】 金属ワッシャー-T寸選択タイプ(並級)



「精密洗浄」・「電解研磨+精密洗浄」、それぞれ型番で洗浄方法のご指定が可能です。

追加新商品一覧



商品名	対応分類
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】長穴ワッシャ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】金属ワッシャ-皿ボルト用タイプ-	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】金属ワッシャ-T寸選択タイプ (並級)	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】ゆるみ止めナット	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】Uナット-単品販売-	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】ナット-単品販売-	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】コンパクトナット-単品販売-	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】袋ナット	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】フランジ付ナット	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】六角穴付皿ボルト -ステンレス・単品販売-	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】カバーボルト六角穴付ボルトタイプ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】カバーボルト 十字穴タイプ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】カバーボルトボタンボルトタイプ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】カバーボルト 低頭タイプ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】カバーボルト 極低頭タイプ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】-六角穴付ボタンボルトフランジ付タイプ-ステンレス・単品販売-	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】小径頭ボルト-スタンダード/低頭/極低頭タイプ-	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】タップ付キャップボルト	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】止め穴付六角穴付ボルト	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】六角穴付ボルト 細目タイプ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】六角穴付ボルト 左ねじタイプ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】六角穴付ボルト 全ねじタイプ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】六角穴付ボルト-ステンレス-	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】六角穴付止めねじ とがり先	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】六角穴付止めねじ くぼみ先	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】六角穴付止めねじ 平先	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】低頭ショルダーボルト	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】外ネジ式ストリップボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7	新商品

商品名	対応分類
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】外ネジ式ストリップボルト	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】貫通穴付ボルト 低頭タイプ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】貫通穴付ボルト 極低頭タイプ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】貫通穴付全ねじ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】貫通穴付六角ボルト	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】貫通穴付六角穴付ボルト	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】低頭六角穴付ボルト	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】超極低頭ボルト 六角穴タイプ	新商品
【精密洗浄・電解研磨/脱気2重梱包】超極低頭ボルト ヘキサロビュラタイプ	新商品
コンベヤ用ローラ受け金具	新商品
コンベヤ用駆動部カバー-E	新商品
ロボットスタンド 角タイプ-不二越	新商品
垂直多関節ロボットコントローラ用アルミフレーム架台ユニット	新商品
垂直多関節ロボット用アルミフレーム架台ユニット	新商品
パネルサポートブラケット アルミロングタイプ	新商品
コンベヤ用アイドラ(φ22)	新商品
ブラケット取付用アタッチメント-安川電機	新商品
ブラケット取付用アタッチメント-ファナック	新商品
ブラケット取付用アタッチメント-スカラロボット	新商品
吸着パッド用ブラケット-スカラロボット	新商品
ロボット取付プレート-エプソン	新商品
ロボット取付プレート-安川電機	新商品
ロボット取付プレート-ファナック	新商品
ロボットスタンド 角タイプ-安川電機	新商品
ロボットスタンド 角タイプ-ファナック	新商品
ロッドエンドベアリング (ステンレス無給油タイプ)	新商品
SMC MHL2対応ブラケット-チャック側単品	新商品
SMC MHL2対応ブラケット-安川電機	新商品
SMC MHL2対応ブラケット-ファナック	新商品
チャック対応ブラケット-ロボット側単品-ファナック	新商品
チャック対応ブラケット-ロボット側単品-安川電機	新商品
SMC MHZ2対応ブラケット-チャック側単品	新商品

商品名	対応分類
SMC MHZ2対応ブラケット-安川電機	新商品
SMC MHZ2対応ブラケット-ファナック	新商品
SMC MHZ2対応延長フランジ-安川電機	新商品
SMC MHZ2対応延長フランジ-ファナック	新商品
SMC MHF2対応ブラケット-安川電機	新商品
SMC MHF2対応ブラケット-ファナック	新商品
CKD FFLD対応ブラケット-安川電機	新商品
10シリーズ（溝幅12mm）－1列溝用－押出極厚型ブラケット	新商品
10シリーズ（溝幅12mm）－2列溝用－押出極厚型ブラケット	新商品
10シリーズ（溝幅12mm）－2列溝用－押出厚型ブラケット	新商品
アルミフレーム 10シリーズ L字形状 平行面取り 120×120×60mm	新商品
アルミフレーム 10シリーズ 長方形 平行面取り 60×120mm 120×60mm	新商品
アルミフレーム 10シリーズ 正方形 平行面取り 60×60mm 120×120mm	新商品
アルミフレーム 10シリーズ 長方形 120×180mm 120×240mm 3列溝以上 4面溝	新商品
アルミフレーム 10シリーズ L字形状 120×120×60mm	新商品
アルミフレーム 10シリーズ 正方形 120×120mm 2列溝 4面溝	新商品
アルミフレーム 10シリーズ 長方形 60×180mm 60×240mm 3列溝以上 4面溝	新商品
アルミフレーム 10シリーズ 長方形 60×120mm 2列溝 4面溝	新商品
アルミフレーム 10シリーズ 正方形 60×60mm 1列溝 4面溝	新商品
安全柵フレーム2540 Nシリーズ	新商品
安全柵フレーム4040 Nシリーズ	新商品
安全柵フレーム3030 Nシリーズ	新商品
10シリーズ（溝幅12mm）60角・120角アルミフレーム用後入れバネナット	新商品
CKD FFLD対応ブラケット-ファナック	新商品
吸着パッド用ブラケット-垂直多関節ロボット	新商品
ねじ込みキャスタ 軽中荷重 HSGN□	規格追加
アルミフレーム用キャスタ アジャスタ付・重荷重タイプ	規格追加
アルミフレーム用防振機能付キャスタ	規格追加
アルミフレーム用キャスタ コーナーアングル・重荷重タイプ	規格追加
軸摺動型ハウジングユニット	規格追加
リニアプッシュハウジングユニット ワイドブロック ダブル/セミロング/ロングタイプ	規格追加
フランジ付リニアプッシュ ミドル	規格追加

商品名	対応分類
リニアブッシュ ミドル	規格追加
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル	規格追加
インロー丸/角/二面フランジ付リニアブッシュ ダブル	規格追加
インロー丸/角/二面フランジ付リニアブッシュ シングル	規格追加
クランプレバー付リニアブッシュ フランジ付	規格追加
トルブロックハウジングユニット ダブルタイプ/コンパクトタイプ	規格追加
トルブロックハウジングユニット シングルタイプ/コンパクトタイプ	規格追加
フランジ付リニアブッシュ コンパクトタイプ ダブル	規格追加
フランジ付リニアブッシュ コンパクトタイプ シングル	規格追加
リニアブッシュ コンパクトタイプ	規格追加
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ	規格追加
ノック穴付リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック	規格追加
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック	規格追加
トルブロックハウジングユニット ミドルタイプ/セミロングタイプ/ロングタイプ	規格追加
ノック穴付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロック	規格追加
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロック	規格追加
フランジ付リニアブッシュ センターフランジミドル	規格追加
インロー丸/角/二面フランジ付リニアブッシュ ミドル	規格追加
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル	規格追加
リニアブッシュ ショート	規格追加
リニアブッシュ ダブルタイプ	規格追加
リニアブッシュ シングルタイプ	規格追加
フランジ付リニアブッシュ -シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ-	規格追加
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°	規格追加
アジャスタ付キャスタ 防振機能付重荷重タイプ	規格追加
キャスタ 軽中荷重	規格追加
アジャスタ付キャスタ 中荷重一体型タイプ	規格追加
円形プレート	規格追加
アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)	規格追加
位置決めピン用ブッシュ 長円 二面フランジタイプ/二面フランジ簡易タイプ	規格追加
位置決めピン用ブッシュ 長円タイプ ツバ付	規格追加
ストッパブロック プレートタイプ	規格追加

商品名	対応分類
ストッパブロック ストレートタイプ	規格追加
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ -	規格追加
フローティングジョイント -スタンダードおねじタイプ-	規格追加
フローティングコネクタ -超短タイプ フランジ取付- おねじ	規格追加
フローティングコネクタ -超短タイプ フランジ取付- めねじ	規格追加
フローティングジョイント フランジ取付型 -シリンダコネクタ-おねじタイプ	規格追加
フローティングジョイント-フランジ取付型-めねじタイプ	規格追加
フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -	規格追加
フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -	規格追加
フローティングジョイント フランジ取付型 -スライドタイプ-コネクタおねじセット品	規格追加
アルミパイプ取手	規格追加
セットカラー 止めねじ固定 2ホール/4ホール/2タップ/4タップタイプ	規格追加
セットカラー セパレート 2ホール/2タップタイプ	規格追加
セットカラー 側面取付穴 スリットタイプ	規格追加
セットカラー スリット 3ホール/3タップタイプ	規格追加
セットカラー スリット 2ホール/2タップタイプ	規格追加
セットカラー ベアリング固定用スリットコンパクトタイプ	規格追加
セットカラー セパレートタイプ スタンダード	規格追加
平ストッパー 穴種選択タイプ	規格追加
H F S 8シリーズ 40・80角アルミフレーム用フレームキャップ	規格追加
H F S 6 アルミフレーム用フレームキャップ	規格追加
フレーム用取手	規格追加
プレート付丸棒取手	規格追加
制電塩ビプレート-透明	規格追加
塩ビプレート	規格追加
アクリルプレート 押し出し板タイプ	規格追加
レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ	規格追加
ポリカーボネートプレート	規格追加
アクリルプレート	規格追加
P E Tプレート	規格追加