

クリーン洗浄品ぞくぞく投入中 (最短5日目出荷～)

全長指定ねじ 全ねじ



クリーン洗浄

ヒンジピン ストレート止め輪タイプ



クリーン洗浄

金属カラー 並級・精密級



クリーン洗浄

配管用ターミナル 六角タイプ



クリーン洗浄

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能。
洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。

※一部RAPiD Designモデルでは「脱脂洗浄」の選択ができません。
お手数ですがミスミサイトよりCADモデルをダウンロードください。



クリーン洗浄品はすべて特殊梱包でお届けします

■ 梱包例

「脱脂洗浄」の場合
(TYPE型番 : SL-□□)



防錆梱包 (1重梱包)

「精密洗浄」または「電解研磨+精密洗浄」の場合
(TYPE型番 : SH-□□, SHD-□□)




1重目梱包

2重目梱包

※1重目・2重目の梱包とも脱気されております。

新商品

6シリーズ用(溝幅8mm)/8シリーズ用(溝幅10mm)
5シリーズ用(溝幅6mm)/8-45シリーズ用(溝幅10mm)
各補強用フレームブラケット 直角30度/60度形状タイプ

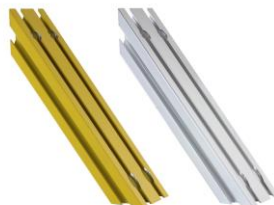

フレームを加工した補強用のブラケットです。
従来の45度に加え、新たに30度・60度形状が追加されました。
締め付けに平座金を追加し、ねじが緩みにくい構造です。

ガススプリング 取付用ブラケット
GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ



GSSFシリーズ、GSSシリーズ、GSKSFシリーズ
対応のブラケットです。
ワッシャ1枚と止め輪1枚が付属しています。

溶接スタンド-形鋼
下面ワイドタイプ



下面ワイドタイプは
上面に工具が干渉しないため
下面ボルト・ノック穴締結作業が容易に行えます。

規格追加品

ワークガイド
ストレートタイプ



省スペース環境で活躍する
ワークガイド ストレート形状に
R1以下の「ぼかしR」形状が追加されました。

フリーガイド
アーム用ホルダー



フリーアングルアームのホルダ部に取り付けるこ
とができ、回りません。
SPCCの材質が追加されました。

追加新商品一覧



商品名	対応分類
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ ブラケット型 スリット ノック穴付タイプ	新商品
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴	新商品
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ ブラケット型スリットタイプ ガイドロングタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ -ブラケット型ホールド部肉厚タイプ- -スタンダードタイプ-	新商品
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ -フランジ型（鋳造品）スリット・スタンダードタイプ-	新商品
【クリーン洗浄品】セットカラー Dカットスタンダードセパレートタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】セットカラー スリット 2ホール/2タップタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】セットカラー スリット 2ホールザグリタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】セットカラー スリットコンパクトタイプ スタンダード	新商品
【クリーン洗浄品】セットカラー セパレートタイプ スタンダード	新商品
【クリーン洗浄品】セットカラー ベアリング固定用スリットコンパクトタイプショートノーズタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】セットカラー ベアリング固定用止めねじタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】セットカラー 止めねじ固定 スタンダードコンパクトタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】ヒンジピン ストレート割ピン止めタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】ヒンジピン ストレート止め輪タイプ	新商品
【クリーン洗浄品】ヒンジピン ツバ付ナット止めタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】ヒンジピン ツバ付割ピン止めタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】ヒンジピン ツバ付止めねじタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ	新商品
【クリーン洗浄品】ヒンジピン 軸端形状組み合わせタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】ヒンジピン 六角穴ツバ付ナット止めタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】ヒンジピンキー止めタイプ用キー	新商品
【クリーン洗浄品】金属カラー 並級 寸法フリー指定タイプ	新商品
【クリーン洗浄品】金属カラー 並級・精密級	新商品
【クリーン洗浄品】金属ワッシャ -T寸公差選択タイプ-	新商品
【クリーン洗浄品】金属ワッシャ T寸選択タイプ 並級・精密級	新商品
【クリーン洗浄品】金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-	新商品
【クリーン洗浄品】金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-	新商品
【クリーン洗浄品】支点ピン	新商品
【クリーン洗浄品】全長指定ねじ 全ねじ	新商品
【クリーン洗浄品】全長指定ねじ 両端右ねじ	新商品
【クリーン洗浄品】配管用ターミナル フランジタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】配管用ターミナル 全ねじタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】配管用ターミナル 六角タイプ	新商品
【クリーン洗浄品】片持ちピン おねじ取付 止め輪溝 標準タイプ	新商品
【クリーン洗浄品】片持ちピン フランジ付ナット止めタイプ	新商品
【クリーン洗浄品】六角穴付全長指定ねじ 全ねじ	新商品

商品名	対応分類
5シリーズ用（溝幅6mm）補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ	新商品
6シリーズ用（溝幅8mm）補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ	新商品
8-45シリーズ用（溝幅10mm）補強用フレームブラケット 30度・60度タイプ	新商品
8シリーズ用（溝幅10mm）補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ	新商品
ガススプリング 取付方向限定 GSSタイプ	新商品
ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ	新商品
コンベヤ用ジョイントプレート	新商品
フローティングジョイント -延長ロッドおねじタイプ-	新商品
フローティングジョイント -延長ロッドめねじタイプ-	新商品
ボールローラ エアロックタイプ	新商品
位置決め調整ねじブロック T型スリットタイプ	新商品
検査治具用ブシュ 欠円形状 一面落としタイプ	新商品
検査治具用ブシュ 抜け止め防止おねじブシュ	新商品
治具用イケールプレート	新商品
防振ゲル-めねじ・プレート止めタイプ-	新商品
溶接スタンド-形鋼 下面ワイドタイプ-	新商品
【クリーン洗浄品】貫通穴付ボルト 極低頭タイプ	規格追加
【クリーン洗浄品】貫通穴付ボルト 低頭タイプ	規格追加
【クリーン洗浄品】貫通穴付全ねじ	規格追加
【クリーン洗浄品】貫通穴付六角ボルト	規格追加
【クリーン洗浄品】貫通穴付六角穴付ボルト	規格追加
【クリーン洗浄品】金属ワッシャ T寸選択タイプ 並級・精密級	規格追加
【クリーン洗浄品】金属ワッシャ -皿ボルト用タイプ-	規格追加
【クリーン洗浄品】長穴ワッシャ	規格追加
5シリーズ用（溝幅6mm）補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ	規格追加
6シリーズ用（溝幅8mm）補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ	規格追加
8-45シリーズ用（溝幅10mm）補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ	規格追加
8シリーズ用（溝幅10mm）補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ	規格追加
クランププレート 標準タイプ	規格追加
フェンスネット -溶接タイプ-	規格追加
フリーガイドアーム用ホルダー	規格追加
ミニチュアボールガイドセット コンパクトストレートタイプ	規格追加
ミニチュアボールガイドセット コンパクトストレート片端めねじパイプタイプ	規格追加
ミニチュアボールガイドセット コンパクトストレート両端めねじタイプ	規格追加
ミニチュアボールガイド用シャフト 片軸端加工片端めねじタイプ	規格追加
ミニチュアボールガイド用シャフト 片軸端加工片端めねじパイプタイプ	規格追加
ミニチュアボールガイド用シャフト 両軸端加工両端めねじタイプ	規格追加
ミニチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダコンパクトタイプ	規格追加
リンク -スタンダードタイプ- D2寸フリー	規格追加
ワークガイド ストレートタイプ	規格追加
位置決め調整ねじブロック L型横調整タイプ	規格追加
位置決め調整ねじブロック L型下面取付タイプ	規格追加
位置決め調整ねじブロック L字型縦調整タイプ	規格追加

商品名	対応分類
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ	規格追加
高さ調整ピン 丸・二面幅 めねじタイプ	規格追加
高さ調整ピン 六角小頭タイプ	規格追加
支柱クランプ 垂直タップ	規格追加
支柱クランプ 同径直交穴ピッチ選択	規格追加
支柱クランプ 同径平行穴ピッチ選択	規格追加
支点段付ねじ 六角穴	規格追加