

クリーン洗浄品ぞくぞく投入中 (最短5日目出荷～)

30度台形ねじ 両端段付タイプ



支点段付ねじマイナス溝/六角穴



油圧・水圧用ブロックマニホールド



油圧・水圧用ブロックターミナル



「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能。
洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。

※一部RAPiD Designモデルでは「脱脂洗浄」の選択ができません。
お手数ですがミスミサイトよりCADモデルをダウンロードください。



クリーン洗浄品はすべて特殊梱包でお届けします

■ 梱包例

「脱脂洗浄」の場合
(TYPE型番 : SL-□□)



防錆梱包 (1重梱包)

「精密洗浄」または「電解研磨+精密洗浄」の場合
(TYPE型番 : SH-□□, SHD-□□)




1重目梱包

2重目梱包

※1重目・2重目の梱包とも脱気されております。

新商品

筐体用樹脂プレート PET/ポリカーボネート/アクリル

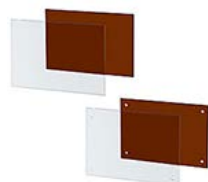

PET、ポリカーボネート、アクリルの筐体専用樹脂プレートがRAPiD Designに追加されました。スタンダード(透明/ブラウンスモーク)と静電(透明)からご利用環境に合わせて選定いただけます。

規格追加品

精密シャフト各種



材質にSUS304が追加されました。

位置決めピン 大頭テーパタイプ(おねじ六角穴付き) 先端形状選択タイプ(おねじ)



取付側のねじ長(ML寸)を指定できるようになりました。

平歯車 ベアリング組込タイプ



ベアリングの材質にステンレスを指定いただけるようになりました。

片持ちピン/止め輪タイプ ボルト止めタイプ ナット止めタイプ



片持ちピンのフランジ部分の薄型タイプを指定できるようになりました。

追加新商品一覧



商品名	対応分類
【クリーン洗浄品】30度台形ねじ 両端段付タイプ	新商品
【クリーン洗浄品】支点段付ねじ マイナス溝	新商品
【クリーン洗浄品】支点段付ねじ 六角穴	新商品
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用ブロックターミナル -L字穴タイプ- ピッチ固定-	新商品
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-	新商品
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-	新商品
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・T字穴タイプ-	新商品
【クリーン洗浄品】油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-	新商品
治具用位置決めピンホルダ	新商品
ロケートピン	新商品
無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ	新商品
無給油ブッシュミニフランジ型ハウジングユニット	新商品
無給油ブッシュ肉厚フランジ型ハウジングユニット	新商品
無給油ブッシュ肉厚ブロック型ハウジングユニット トールブロックタイプ	新商品
無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット コンパクトタイプ	新商品
油溝付無給油ブッシュ	新商品
PETプレート (筐体専用樹脂プレート)	新商品
アクリルプレート (筐体専用樹脂プレート)	新商品
ポリカーボネートプレート (筐体専用樹脂プレート)	新商品
モータ取付プレート	新商品
キャストナイロンプレート	新商品
エア用フィルター Bタイプ	新商品
エア用フィルター付減圧弁 Bタイプ	新商品
エア用減圧弁 Bタイプ	新商品
フィルタ付レギュレータ・フィルタ Bタイプ	新商品
フィルタ付レギュレータ・ルブリケータ Bタイプ	新商品
ルブリケータ Bタイプ	新商品
ケーブル付コネクタ	新商品
電圧制御コントローラー (画像処理用LED照明専用)	新商品
ACモーターローラ Vプーリタイプ -標準仕様/防水仕様-	新商品
DCモーターローラ/延長コード	新商品
平ベルト用アイドル 幅(T) 6~32mm	規格追加品
平ベルト用アイドル 幅L=110~510	規格追加品
平ベルト用アイドル 幅L=25~100	規格追加品
平ベルト用エコノミーアイドル 幅L=110~510	規格追加品
平歯車 ベアリング組込タイプ	規格追加品
片持ちピン フランジ・ナット止めタイプ/薄型フランジ・ナット止めタイプ	規格追加品
片持ちピン フランジ・ボルト止めタイプ/薄型フランジ・ボルト止めタイプ	規格追加品
片持ちピン フランジ・止め輪タイプ/薄型フランジ・止め輪タイプ	規格追加品

追加新商品一覧



商品名	対応分類
精密シャフト 両端段付めねじ/両端段付めねじスパナ溝付	規格追加品
精密シャフト 両端めねじ/両端めねじスパナ溝付き	規格追加品
精密シャフト 両端おねじ逃げ溝付き/・両端おねじ逃げ溝付きスパナ溝付き	規格追加品
精密シャフト 両端おねじ/両端おねじスパナ溝付き	規格追加品
精密シャフト 片端段付めねじ/片端段付めねじスパナ溝付	規格追加品
精密シャフト 片端段付・両端めねじ/片端段付・両端めねじスパナ溝付	規格追加品
精密シャフト 片端段付・片端おねじ/両端めねじ/片端おねじ・片端めねじ/スパナ溝付き	規格追加品
精密シャフト 片端めねじ/片端めねじスパナ溝付き	規格追加品
精密シャフト 片端おねじ逃げ溝付き/スパナ溝付き	規格追加品
精密シャフト 片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付き/片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付スパナ溝付き	規格追加品
精密シャフト 片端おねじ・片端めねじ/片端おねじ・片端めねじスパナ溝付	規格追加品
精密シャフト 片端おねじ/片端おねじスパナ溝付き	規格追加品
小径位置決めピン ツバ付 おねじタイプ	規格追加品
治具用位置決めピン 並級 導入部ロングタイプ 止めねじ	規格追加品
治具用位置決めピン 並級 導入部ロングタイプ おねじ	規格追加品
治具用位置決めピン 長円形状 おねじ	規格追加品
支柱クランプ 平行タップ	規格追加品
一体型キャスタ & アジャスタパッド	規格追加品
位置決めピン用ブシュ 角フランジタイプ	規格追加品
位置決めピン 大頭球面タイプ -圧入-	規格追加品
位置決めピン 大頭球面タイプ -おねじ-	規格追加品
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-	規格追加品
位置決めピン 大頭フラットタイプ -めねじ-	規格追加品
位置決めピン 大頭フラットタイプ -おねじ-	規格追加品
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-	規格追加品
位置決めピン 大頭テーパタイプ -めねじ-	規格追加品
位置決めピン 大頭テーパタイプ -ボルト止め スタンダード/コンパクター	規格追加品
位置決めピン 大頭テーパタイプ -おねじ・六角穴付-	規格追加品
位置決めピン 先端形状選択タイプ 先端長さ指定 -おねじ-	規格追加品
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-	規格追加品
位置決めピン 小頭球面タイプ -圧入-	規格追加品
位置決めピン 小頭フラットタイプ -圧入-	規格追加品
位置決めピン 小頭フラットタイプ -めねじ-	規格追加品
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-	規格追加品
位置決めピン 小頭テーパタイプ -めねじ-	規格追加品
位置決めピン ツバ付タイプ -テーパ圧入-	規格追加品
位置決めピン ツバ付タイプ -テーパおねじ-	規格追加品