

Ver.2.1のご案内

- 1 ユニットテンプレート（設計事例）
- 2 モデルハイライト機能
- 3 関連部品提案
- 4 モデル品質向上

inCAD Componentsと連動した設計事例をテンプレート化！

設計事例のCADデータをそのままSOLIDWORKSにインポート可能です

バナーをクリック



テンプレートをクリックしてインポート



テンプレートが、SOLIDWORKSに直接インポートされました




部品クリックでinCAD Componentsに仕様が読み込まれ、変更が可能です

※ ユニットテンプレートのモデルには、ケーブルキャリア等、inCAD Componentsに対応していない部品が一部あります


inCAD Componentsのモデルを赤色にハイライト！

一目でinCAD Componentsモデルかどうか区別がつくようになりました

SOLIDWORKSのメニューから
「モデルハイライト」をクリック

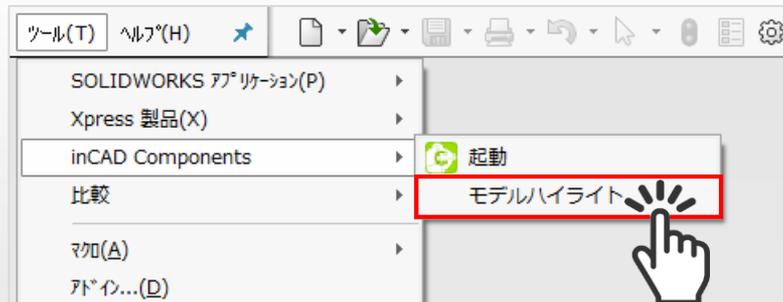

inCAD Componentsで編集可能な部品が
赤色にハイライトされます

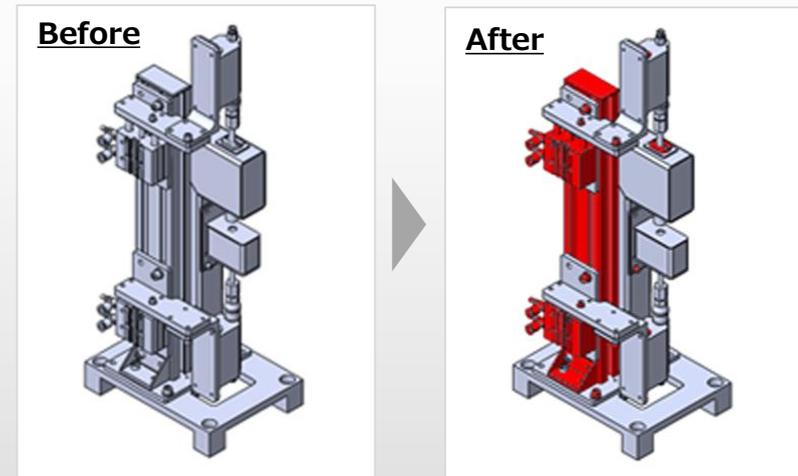

※ 色の変更は  設定から変更が可能です。

※ 再度、「モデルハイライト」をクリックするとハイライトが解除されます。

型番付き保存 型番付き保存 の後、一緒に使われる部品を提案！

「型番付き保存」ボタンをクリック



関連部品が提案され、すぐに選択が可能です



関連部品を表示しない方法



下記商品にてモデル品質向上を行いました
旧Verで下記モデルをインポートされたお客様は、
モデルの置き換え(再インポート)を推奨いたします

対象商品	
サポートユニット	[C-VALUE]サポートユニット角型 固定側標準狭ピッチタイプ
	[C-VALUE]サポートユニット角型 支持側標準狭ピッチタイプ
	30度台形ねじ用 サポートユニット角型 固定側
	サポートユニット角型 固定側標準タイプ
ねじ・ボルト	六角穴付ボルト ユニクロメッキ-単品・小箱-[1~500個入り]
	段付ボルト 極低頭タイプ・低頭タイプ
アルミフレーム	アルミフレーム本体
	補強カバー
リニアガイド	ミニチュアリニアガイド
	リニアガイド用高さ調整ブロック エコノミータイプ
センサレール・DINレール	スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
タイミングプーリー・アイドラー	フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ P□M
ラックギア	ラックギア 角ラック L寸指定タイプ(穴位置指定/穴数指定) 圧力角20°
簡易調整ユニット	【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
搬送チェーン・スプロケット	アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント両側タイプ-
ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シート	標準ウレタンシート
クランププレート	クランププレート 標準タイプ